

防水タイプ

圧着端子
テスト端子
≪
圧着端子

オス端子

RoHS



圧着 スズメッキ 信号用 電源用 2D CAD



ココが
特長

IP57準拠の防水差込み型ピン端子。

- 防水タイプの差込み型ピン端子のオス側です。
- IP57 (IEC529) 準拠。

基本仕様

定格電流：15A (1.25mm²)、20A (2.0mm²)
定格電圧：AC300V
特性や材質は [☉3721ページ](#)



・圧着は専用工具で行ってください。

出荷日

1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までにご注文ください。


在庫品

外形寸法および仕様

型式	色	絶縁材	防水パッキン	適用電線範囲			むき寸法の 目安(mm)	適用圧着工具 ☉3733ページ
				より線(mm ²)	AWG	電線被覆外径		
PC4009-M-WP	赤	ナイロン	エラストマー	0.75~1.25	18~16	φ2.6~3.2mm	7~8	NH-64
PC4020-M-WP	青	UL94V-2		2	14	φ3.0~3.6mm		

外形図

(単位: mm)

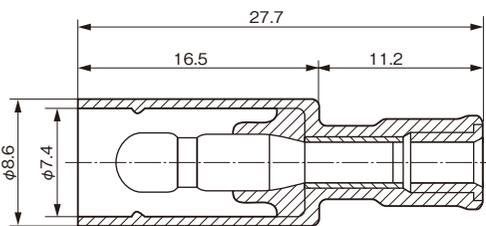

型式

PC4009-M-WP



1パック 100個入

型式	色	標準単価			
		1~4パック	5~9パック	10~19パック	20パック~
PC4009-M-WP	赤透明	¥2,250	¥2,160	¥2,000	¥1,800
PC4020-M-WP	青透明	¥2,250	¥2,160	¥2,000	¥1,800

圧着端子
テスト端子

メス端子

RoHS



圧着 スズメッキ 信号用 電源用 2D CAD



ココが
特長

IP57準拠の防水差込み型ピン端子。

- 防水タイプの差込み型ピン端子のメス側です。
- IP57 (IEC529) 準拠。

基本仕様

定格電流：15A (1.25mm²)、20A (2.0mm²)
定格電圧：AC300V
特性や材質は [☉3721ページ](#)



・圧着は専用工具で行ってください。

出荷日

1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までにご注文ください。


在庫品

外形寸法および仕様

型式	色	絶縁材	防水パッキン	適用電線範囲			むき寸法の 目安(mm)	適用圧着工具 ☉3733ページ
				より線(mm ²)	AWG	電線被覆外径		
PC4009-F-WP	赤	ナイロン	エラストマー	0.75~1.25	18~16	φ2.6~3.2mm	7~8	NH-64
PC4020-F-WP	青	UL94V-2		2	14	φ3.0~3.6mm		

外形図

(単位: mm)

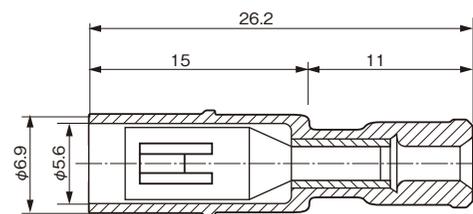

型式

PC4009-F-WP



1パック 100個入

型式	色	標準単価			
		1~4パック	5~9パック	10~19パック	20パック~
PC4009-F-WP	赤透明	¥1,870	¥1,790	¥1,600	¥1,490
PC4020-F-WP	青透明	¥1,870	¥1,790	¥1,600	¥1,490