

金属製保護管

金属製コンジット サドル(1本固定)



RoHS

使用例



ココが特長

金属製保護管用サドル(1本固定用)
●アジャスター付きのサドルで、各種コンジットや、外径寸法差のあるパイプ、チューブ、ホース、丸棒等、幅広く使用できます。



1個から注文OK!




型式
FCD13

出荷日
1~20個 翌日(当日)
21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

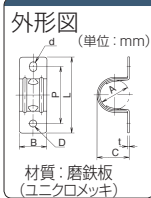

外形図 (単位: mm)

材質: 磨鉄板(ユニクロメッキ)

規格表

型式	適合コンジットサイズ FAG.FSV.FSN	A	B	C	型式	D	P	L	t	d	重量 (g)
9	10	15.5	16	17	9	5.2	34.5	48.5	1	5.2x7	8
13	12	18	18	20	13	5.2	38	52	1	5.2x7	10
15	16	21.5	20	23.5	15	5.2	41.5	55.5	1	5.2x7	12
19	22	26.7	22	28.5	19	5.2	45	59	1	5.2x7	16.2
25	28	33.4	30	35	25	5.2	54.5	68.5	1	5.2x7	26




型式	標準単価	スライド単価
9	¥40	¥35
13	¥40	¥38
15	¥65	¥60
19	¥70	¥65
25	¥95	¥90

金属製コンジット サドル(2~3本固定)



RoHS

 使用例



ココが特長

金属製保護管用サドル(2~3本固定用)
●コンジットを2本または3本並べて止めるためのサドルです。



1個から注文OK!




型式
FS3D10

出荷日
1~20個 翌日(当日)
21個~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

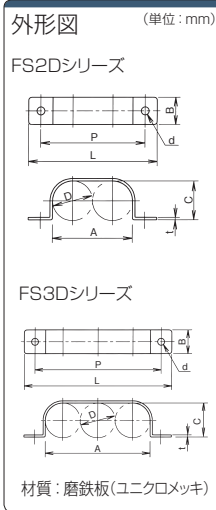


外形図 (単位: mm)

FS2Dシリーズ

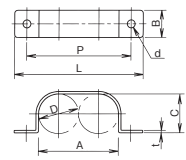

FS3Dシリーズ

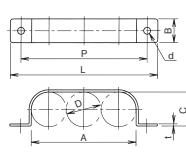

材質: 磨鉄板(ユニクロメッキ)

規格表

型式	適合コンジットサイズ FAG.FSV	A	B	C	型式	D	d	L	P	T	重量 (g)
2D10	10x2本	31	15	14.5	2D10	15.5	5.2	59	45	1.2	10
3D10	10x3本	46.5	15	14.5	3D10	15.5	5.2	74	61	1.2	12
2D12-13	12x2本	35	18	17	2D12-13	17.5	5.2	67	51	1.2	14
3D12-13	12x3本	52.5	18	17	3D12-13	17.5	5.2	84.5	68.5	1.2	18
2D16-15	16x2本	42	18	20.5	2D16-15	21	5.2	74	58	1.2	16
3D16-15	16x3本	63	18	20.5	3D16-15	21	5.2	95	79	1.2	20
2D22	22x2本	53.4	18	25.7	2D22	26.7	5.2	85	70	1.2	20
3D22	22x3本	80.1	18	25.7	3D22	26.7	5.2	112	96	1.2	24
2D28	28x2本	66.8	20	32.4	2D28	33.4	5.2	103	85	1.6	36
3D28	28x3本	100.2	20	32.4	3D28	33.4	5.2	136	118	1.6	44



型式	標準単価	スライド単価
2D10	¥100	¥95
3D10	¥110	¥100
2D12-13	¥110	¥100
3D12-13	¥120	¥110
2D16-15	¥180	¥170
3D16-15	¥200	¥190
2D22	¥210	¥190
3D22	¥220	¥200
2D28	¥220	¥210
3D28	¥240	¥220

金属製コンジット サドル(片側固定)



RoHS

使用例



ココが特長

金属製保護管用サドル(片側固定)
●取付穴が片側1カ所のコンジット取付部品です。



1個から注文OK!




型式
CH16

出荷日
1~20個 翌日(当日)
21個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

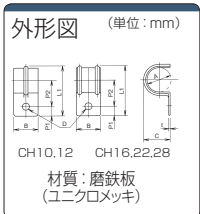

外形図 (単位: mm)

CH10,12 CH16,22,28

材質: 磨鉄板(ユニクロメッキ)

規格表

型式	適合コンジットサイズ FAG.FSV.FSN	A	B	C	型式	D	P1	P2	L1	t	重量 (g)
10	10	15.5	16	17	10	5.2	7	18	35	1	6.7
12	12	18	18	19.5	12	5.2	7	19.3	37	1	8.5
16	16	21.5	20	23	16	5.2	7	20.5	40.5	1	10.0
22	22	26.5	22	28.5	22	5.2	7	24.8	46.5	1	14.0
28	28	33.5	30	35	28	5.2	7	27.1	54	1.2	27.0



型式	標準単価	スライド単価
10	¥40	¥32
12	¥40	¥35
16	¥45	¥40
22	¥60	¥55
28	¥80	¥75

2010.7
▼
2011.6

4025