



ケーブルグランド(スリムタイプ)

RoHS



ココが特長

狭い場所の電線引出部固定に最適なケーブルグランド

- 省スペース化を実現するスリムなケーブルグランドです。
- 外形が小さい為、狭いスペースにも設置可能です。
- センサ、小型モータ等の電線引出部固定に最適です。
- 剛性の高い金属性です。
- IP67保護構造。耐油性にも持っています。



Delivery
納期

出荷日

1~20個	翌日(当日)
21個~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

材質	*右記の構造図・材質参照
使用温度範囲	-25~100℃

外形図

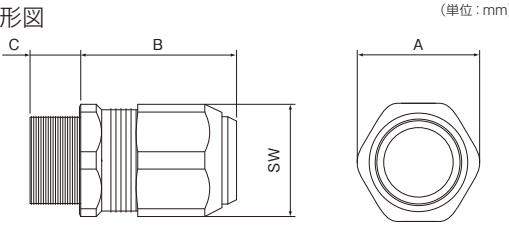

構造図・材質

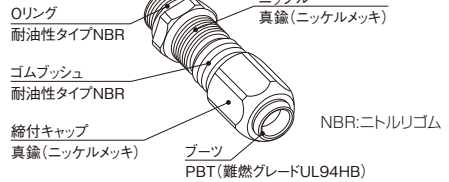

Order
注文例

型式	No.
CRMPT	M4-2025

規格表

*取り付けナットは別売りです。

型式	No.	適合電線径 (mm)	取付ネジ	適合ロックナット ●本ページ下段	A (φ)	SW	B	C	重量 (g)	取付穴径	適合板厚
CRMPT	M4-2025	φ2~2.5	M4(P=0.5)	CRMPT-LN-M4	7	6.5	12.6	4.5	2	φ4	2mm以下
	M6-2540	φ2.5~4	M6(P=0.5)	CRMPT-LN-M6	8.8	8	15.3		4	φ6	
	M7-3550	φ3.5~5	M7(P=0.5)	CRMPT-LN-M7	10	9			φ7		
	M8-4560	φ4.5~6	M8(P=0.5)	CRMPT-LN-M8	11	10			φ8		
	M9-5570	φ5.5~7	M9(P=0.5)	CRMPT-LN-M9	12	11			φ9		
	M10-6580	φ6.5~8	M10(P=0.5)	CRMPT-LN-M10	13	12			φ10		
	M12-80100	φ8~10	M12(P=0.5)	CRMPT-LN-M12	16	15			19.8	10	



型式	No.	基準単価		スライド単価
		1~9個	10~29個	30~49個
CRMPT	M4-2025	¥390	¥350	¥330
	M6-2540	¥390	¥350	¥330
	M7-3550	¥420	¥370	¥350
	M8-4560	¥420	¥370	¥350
	M9-5570	¥480	¥430	¥400
	M10-6580	¥480	¥430	¥400
	M12-80100	¥580	¥520	¥490

ケーブルグランド(スリムタイプ専用ロックナット)

RoHS



ココが特長

スリムタイプケーブルグランド専用のロックナット

- ケーブルグランドCRMPTシリーズ専用のパネル取付用ロックナットです。
- ネジ切りをしていない丸穴への取り付けに使用します。



Delivery
納期

出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

材質	真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲	-25~100℃

外形図

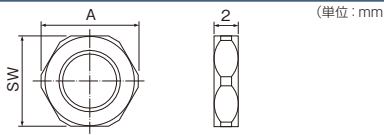

Order
注文例

型式	パック入り数
CRMP-LN-M4	10P



1パック 10個入

型式	パック入り数	取付穴径	適合ケーブルグランド ●本ページ上段	A (φ)	SW	重量(g) /1個あたり	基準単価		スライド単価	
							1~9/パック	10~19/パック	20~49/パック	50~99/パック
CRMPT-LN-M4	10P (10個入)	φ4	CRMPT-M4-2025	7	6.5	1	¥650	¥620	¥590	
CRMPT-LN-M6		φ6	CRMPT-M6-2540	8.8	8		¥650	¥620	¥590	
CRMPT-LN-M7		φ7	CRMPT-M7-3550	10	9		¥730	¥700	¥670	
CRMPT-LN-M8		φ8	CRMPT-M8-4560	11	10		¥730	¥700	¥670	
CRMPT-LN-M9		φ9	CRMPT-M9-5570	12	11		¥820	¥780	¥750	
CRMPT-LN-M10		φ10	CRMPT-M10-6580	13	12		¥820	¥780	¥750	
CRMPT-LN-M12		φ12	CRMPT-M12-80100	16	15		2	¥900	¥860	¥820