

MicroATXマザーボード用 電源なし



ココが  
特長

縦横置き スリムモデルシャーシ

- フロント5インチ×1、3.5インチ×1；内部3.5インチ×1
- リアファン2つ搭載
- 縦置き、横置き可能
- 4スロット

¥

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミ QCTセンターまでお問合わせください。

Micro  
ATX



Delivery  
納期

出荷日

1~5台 翌日(当日)

6台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


型式	単 価		
	1~9台	10~19台	20~29台
PCBX-YYA202	¥23,000	¥22,800	¥22,400

仕様

材質	スチール+モールド(全面)
ドライブベイ	フロント：3.5インチ×1、5.25インチ×1 内部：3.5インチ×1
I/O	フロント：USB×2 リア：COMポート×1
拡張スロット数	4
クーリングファン	リア：6cm×2
操作スイッチ・LED	電源スイッチ×1、リセットスイッチ×1、電源LED×1、HDD用LED×1
重量・外形寸法(mm)	約4.6kg、329(W)×380(D)×136(H)
適合マザーボード	Micro ATXマザーボード
適合電源	SFX(Dタイプ)、SFX(Cタイプ)



PCBC-YYA202寸法図

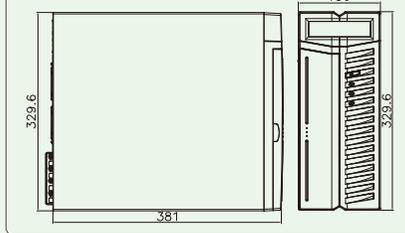

シャーシ型式	適合電源		適合マザーボード	
	型式	掲載ページ	型式	掲載ページ
PCBX-YYA202	PCPS-HPCSF400-24-8-R	08320ページ	PCMB-SB300-C-R	08217ページ
	PCPS-PCSF350P-24-8-R	08321ページ	PCMB-SB330-CRM-R	08219ページ
PCBX-SL4	PCPS-HPCSF400-24-4-R	08320ページ	PCMB-C7Q67-R	08221ページ
	PCPS-350-60GNV-R	08320ページ	PCMB-MMQ440-R	08223ページ
	PCPS-PCSF350P-24-8-R	08321ページ	PCMB-MMQ422-R	08225ページ
			PCMB-TEM110-R	08227ページ

シャーシ



産業用

ラック  
マウント  
フロア  
マウント

カードケース

ステンレス MicroATXマザーボード用 電源なし



ココが  
特長

ミスミオリジナル  
MicroATXシャーシ

- 錆に強いSUS430材を使用した無塗装シャーシ。
- 塗装はがれの心配がなく、クリーンルームでの使用に最適。
- 組込みに便利な縦置き/横置き両対応のL型ブラケット付属。
- 電源未搭載モデル。
- 3.5インチベイ×3、5.25インチベイ×1、フロントUSB×2。
- SFX電源Cタイプ/Dタイプに対応。

¥

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミ QCTセンターまでお問合わせください。

ステン  
レス

Micro  
ATX



Delivery  
納期

出荷日

1~5台 翌日(当日)

6台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

型式	単 価		
	1~9台	10~19台	20~29台
PCBX-SL4	¥28,000	¥27,500	¥27,000

⚠  
ご注意  
・本商品に適合の拡張カード寸法は最大108(H)×285(W)になります。  
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

材質	SUS430(2B・ヘアライン加工)
ドライブベイ	フロント：3.5インチ×1、5.25インチ×1 内部：3.5インチ×2
I/O	フロント：USB×2 リア：COMポート×1
拡張スロット数	4
クーリングファン	なし(PCFAN-TUDC12B-R 08312ページ取付可)

吸気用フィルタ	1(側面) ※縦置き時は下面
操作スイッチ・LED	電源スイッチ×1、電源LED×1、HDD用LED×1
重量・外形寸法(mm)	約4.5kg、330(W)×340(D)×136(H)
適合マザーボード	Micro ATXマザーボード
適合電源	SFX(Dタイプ)、SFX(Cタイプ)

L字型ブラケット外形寸法図

