

ミスミ

TSC SERIES SOLID CARBIDE BALL NOSE END MILLS

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル

● 4枚刃 / レギュラータイプ -4 FLUTES / REGULAR TYPE-

TSC-BEM4R



図1


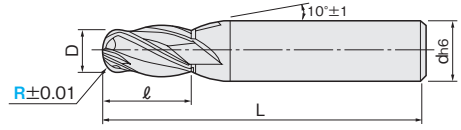


図2

 

材質											
仕様											
	一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)		ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ 合金	チタン 合金	銅合金	グラ ファイト	樹脂
	~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC					
	◎	◎	○			○	○		○		

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	先端 R	刃長 ℓ	刃径 D	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100以上お見積り			
							1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
自由指定直刃 エンドミル	1.5	8	3	60	6	1	2,520	2,390	2,320	2,140
	2	8	4	70	6	1	2,430	2,310	2,240	2,070
	2.5	12	5	80	6	1	2,900	2,760	2,670	2,470
TSC-BEM4R	3	12	6	90	6	2	3,090	2,940	2,840	2,630
	4	15	8	100	8	2	4,730	4,490	4,350	4,020
	5	18	10	100	10	2	6,230	5,920	5,730	5,300
	6	22	12	110	12	2	8,370	7,950	7,700	7,110



Order
注文例

TSC-BEM4R 5

型番 先端 (R)

切削条件 P.334



Delivery
出荷日



在庫品


巻末-3

☎ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

コバが特長!

- 従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSCコーティングにより長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
- 加工後のワークの面粗さはとても良好に仕上がります。

U 首逃し追加加工 SN / SNR

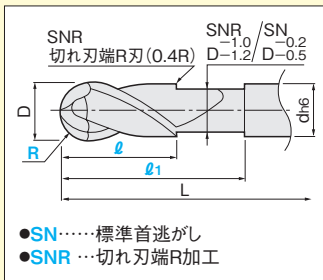

TSC-BEM4R

先端 R	首下長ℓ 1mm単位指定	刃長ℓ		¥/1コード	
		SN	SNR	SN	SNR
3	17~62	12	5~12	500	3,500
4	20~65	15	5~15	500	3,500
5	23~68	18	5~18	500	3,500
6	27~72	22	5~22	790	3,790

1本単位



SN-TSC-BEM4R 6-27-22

追加型番 型番 先端 (R) 首下長 (ℓ) 刃長 (ℓ)

SNR-TSC-BEM4R 6-30-22

追加型番 型番 先端 (R) 首下長 (ℓ) 刃長 (ℓ)



出荷日 3 日日出荷

☒ ストック不可

☎対象型番の本体価格に追加加工単価が加算されます。

☎上記追加加工に数量スライド価格はございません。

ねじ穴
関連工具

フライス用
チップ・カッター

旋削工具