

ミスミ C VALUE

TiN COATED HSS DRILLS FOR STAINLESS MATERIALS

ステンレス加工用TiNコートハイス鋼ドリル

●ストレートシャンク / スタブ・レギュラー -STRAIGHTSHANK / STUB・REGULAR LENGTH-

G-SSDB (スタブ)




G-SSDR (レギュラー)



パック商品

直径D	公差(h8)
2 ~ 3	0 -0.014
3.1 ~ 6	0 -0.018
6.5 ~ 10	0 -0.022
10.3 ~ 13	0 -0.027

シャンク径d	公差(h7)
2 ~ 3	0 -0.010
3.1 ~ 6	0 -0.012
6.5 ~ 10	0 -0.015
10.3 ~ 13	0 -0.018

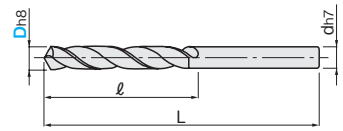

特殊シンニング



◎シャンク径(d)は直径(D)と同じです。

材質	HSS Co8% TiN							
仕様	先端角 130° 先端角 120° スタブ レギュラー 38° 再研磨							
一般鋼 (SS・SCM)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)

◎=最適

型番 G-SSDB (スタブ) 1パック単位 5~10本入

直径 D	溝長 ℓ	全長 L	1パック入数	¥通常単価	10パック以上お見積り
2	12	44	10	3,200	3,000
2.1	12	44	10	3,700	3,500
2.2	13	45	10	3,700	3,500
2.3	13	45	10	3,700	3,500
2.4	14	46	10	3,700	3,500
2.5	14	46	10	3,200	3,000
2.6	14	46	10	3,500	3,300
2.7	16	48	10	3,500	3,300
2.8	16	48	10	3,500	3,300
3	16	48	10	2,900	2,700
3.1	18	50	10	3,700	3,500
3.2	18	50	10	3,700	3,500
3.3	18	50	10	3,700	3,500
3.4	20	52	10	3,700	3,500
3.5	20	52	10	3,700	3,500
3.8	22	54	10	4,000	3,800
4	22	54	10	4,000	3,800
4.1	22	66	10	5,400	5,100
4.2	22	66	10	4,900	4,600
4.3	24	68	10	5,400	5,100
4.5	24	68	10	4,900	4,600
4.8	26	70	10	6,200	5,800
5	26	70	10	5,600	5,300
5.1	26	70	10	5,600	5,300
5.3	26	70	10	7,300	6,900
5.5	28	72	10	6,500	6,100
5.8	28	72	10	8,400	7,900
6	28	72	10	7,500	7,100
6.5	31	75	10	8,400	7,900
6.8	34	78	5	4,700	4,450
6.9	34	78	5	4,700	4,450
7	34	78	5	4,450	4,200
7.8	37	81	5	5,400	5,100
8	37	81	5	5,050	4,750
8.5	37	87	5	5,400	5,100
8.6	40	90	5	5,400	5,100
9	40	90	5	5,600	5,300
10	43	93	5	7,100	6,700
10.3	43	100	5	9,400	8,900
10.5	43	100	5	8,600	8,150
11	47	104	5	8,900	8,450
12	51	108	5	10,750	10,200
13	51	108	5	13,100	12,400

◎この商品は1パック単位のみでの販売になります。

直径D ≤ 6.5 1パック 10本入

直径D ≥ 6.8 1パック 5本入

切削条件 P.766

型番 G-SSDR (レギュラー) 1パック単位 5~10本入

直径 D	溝長 ℓ	全長 L	1パック入数	¥通常単価	10パック以上お見積り
2	24	56	10	3,700	3,500
2.5	30	62	10	3,700	3,500
3	33	65	10	3,400	3,200
3.3	36	68	10	4,200	3,900
3.4	39	71	10	4,200	3,900
3.5	39	71	10	4,200	3,900
4	43	75	10	4,600	4,300
4.2	43	87	10	5,600	5,300
4.3	47	91	10	6,100	5,700
4.5	47	91	10	5,600	5,300
5	52	96	10	6,500	6,100
5.1	52	96	10	6,500	6,100
5.5	57	101	10	7,500	7,100
6	57	101	10	8,600	8,100
6.8	69	113	5	5,400	5,100
7	69	113	5	5,050	4,750
8	75	119	5	5,900	5,600
8.5	75	125	5	6,200	5,850
10	87	137	5	8,200	7,750

◎この商品は1パック単位のみでの販売になります。

直径D ≤ 6 1パック 10本入

直径D ≥ 6.8 1パック 5本入

切削条件 P.766



Order 注文例

G-SSDB 6

型番 直径(D)



Delivery 出荷日

在庫品

巻末-3

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

ココが特長!

- ステンレス鋼の加工向けに開発された商品です。
- コバルトハイス鋼とTiNコートの組み合わせにより耐熱性に優れています。
- 特殊ドリル形状により、高効率穴加工を実現します。