

ミスミ

SOLID CARBIDE STRAIGHT REAMER WITH END CUTTING EDGE

超硬底刃付ストレートリーマ

 
●2枚刃 / 4枚刃・ロングタイプ - 2・4 FLUTES LONG TYPE-

SEC-RMSCL  
SEC-HP-RMSCL  
(刃径公差高精度タイプ)



1本単位

SEC-RMSCL  
(丸ランド幅  $\approx$  P.994)  
=0.03~0.5mm



SEC-HP-RMSCL




SEC-RMSCLZ  
(首逃がシタイプ)  
SEC-HP-RMSCLZ  
(刃径公差高精度・首逃がシタイプ)



1本単位

SEC-RMSCLZ  
(丸ランド幅  $\approx$  P.994)  
=0.03~0.5mm

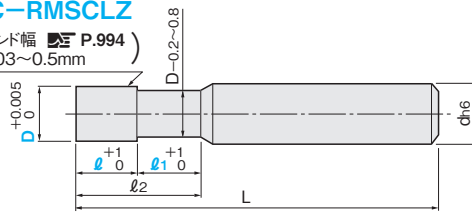

SEC-HP-RMSCLZ



材質



型番	No.	刃数 (選択)	刃径 D 0.005mm単位指定	刃長 $\ell$ 0.5mm単位指定	底刃形状 (選択)	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価1~2本	
								SEC-RMSCL	SEC-HP-RMSCL
SEC-RMSCL	3	2	0.300~0.495	0.5~ 1.0	T (中ベコ) F (フラット) P.994	60	3	7,700	10,000
	3	2	0.500~1.500	0.5~ 5.0		60	3	6,330	8,520
	3	2	1.505~2.000	0.5~10.0		60	3	6,330	8,520
SEC-HP-RMSCL	3	2	2.005~3.995	0.5~15.0		60	3	6,330	8,520
	4	2	2.005~3.995	0.5~30.0		80	4	7,240	9,500
	6	4	3.005~5.995	3.0~34.0		100	6	8,070	11,350

型番	No.	刃数 (選択)	刃径 D 0.005mm単位指定	刃長 $\ell$ 0.5mm単位指定	首長 $\ell_1$ 1mm単位指定	底刃形状 (選択)	首下長 指定範囲 $\ell_2$	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価1~2本	
										SEC-RMSCLZ	SEC-HP-RMSCLZ
SEC-RMSCLZ	3	2	2.000~2.995	0.5~15.0	5 $\leq$ $\ell_1$ $\leq$ 45	T (中ベコ) F (フラット)	$\ell + \ell_1 \leq 20$	60	3	7,000	8,670
SEC-HP-RMSCLZ	4	2	2.000~3.995	0.5~20.0			$\ell + \ell_1 \leq 50$	80	4	8,170	9,840
	6	2 4	3.005~5.995	3.0~34.0			$\ell + \ell_1 \leq 70$	100	6	9,340	11,580

\*刃長( $\ell$ )と首長( $\ell_1$ )の組み合わせ寸法は、上記の首下長( $\ell_2$ )指定範囲内となります。

切削条件  $\approx$  P.995



Order  
注文例

SEC-RMSCL 3 - 2 - 1.800 - 10.0 - F  
 型番 No. 刃数 刃径(D) 刃長( $\ell$ ) 底刃形状  
 SEC-RMSCLZ 4 - 2 - 2.950 - 10.5 - 25 - T  
 型番 No. 刃数 刃径(D) 刃長( $\ell$ ) 首長( $\ell_1$ ) 底刃形状



Alterations  
追加加工

型番	コーティング 追加
SEC-RMSCL	○
SEC-RMSCLZ	○
SEC-HP-RMSCL	-
SEC-HP-RMSCLZ	-



Delivery  
出荷日

3 日目出荷 ストック A 800円/1本 巻末-5

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円



Price  
価格


■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~49	50~
値引率		5%	10%	15%	

お見積り

コーティング  
ご注文方法・料金詳細  $\approx$  P.994

●従来の穴加工

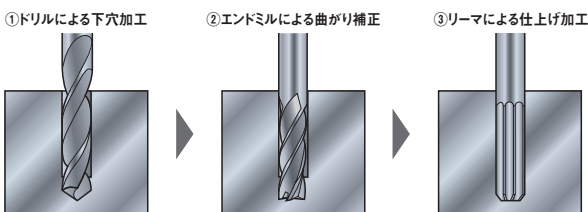

●底刃付ストレートリーマを使用した穴加工

