
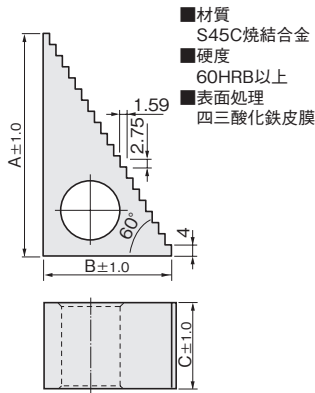


ミスミ

STEP BLOCKS

ステップブロック


SBL□

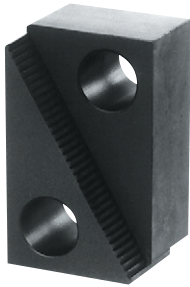


①1パック2個です。

1パック単位 2個入

型番	No.	働き寸法	A	B	C	歯数	重量 (g)	¥通常単価 1~4パック
SBSL	A	19~46	28.8	17.4	25.3	10	100	1,020
	B	28~68	45.3	26.9		16	240	1,310
	C	58~150	97.5	57.1		35	840	3,080
SBLM	A	36~90	59	34.9	38.1	21	520	2,100
	B	58~150	97.5	57.1		35	1,250	4,210
	C	82~210	138.8	80.9		50	2,540	6,700
SBLB	A	36~90	59	34.9	50.8	21	700	3,000
	B	58~150	97.5	57.1		35	1,660	5,470
	C	82~210	138.8	80.9		50	3,430	9,000

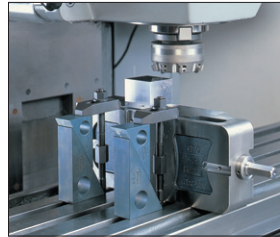

Example 使用例

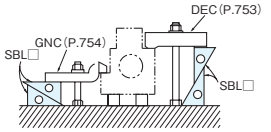

Order 注文例

SBSL - A
型番 No.



Delivery 出荷日

在庫品




Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率			3%	5%	10%
価格表					

EXが特長!

- 9種類のステップ角度は全て同じであり、組合せ使用が可能です。
- どの組合せでも平行度が維持できます。

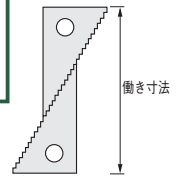

①注意事項 - 働き寸法について -
組合せるステップブロックの作業高さの適用範囲です。
働き寸法をこえる作業は、ブロックが不安定になり、事故の元となりますので必ず範囲内でご使用ください。


お見積り

ミスミ

SOCKET DRIVE SWIVEL SCREWS

スイベルパット付ボルト

JPB

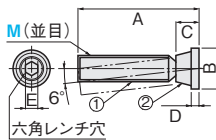

- ①ボルト
■材質 S45C
■硬度 25~35HRC
■表面処理 四三酸化鉄皮膜
- ②スイベルパット
■材質 S45C
■表面処理 ニッケルメッキ

1個単位

型番	M	タイプ	A	B	C	D	E	重量 (g)	¥通常単価 1~49個
JPB	14	A	48.5	19	14.3	4.0	6	55	730
		B	61.2					65	730
		C	73.9					80	790
	16	A	48.5	25	14.3	4.8	8	80	790
		B	61.2					95	790
		C	73.9					113	790
18	A	61.2	28	15.9	5.6	8	125	1,270	
	B	73.9					145	1,270	
	C	86.5					165	1,270	



Order 注文例

JPB 16 - B
型番 M タイプ



Delivery 出荷日

在庫品



Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1~49	50~59	60~99	100~299	300~
値引率			3%	5%	10%
価格表					

お見積り