

ミスミ

φ12 非照光(バリュー品) MPB12シリーズ



MPB12-RF*114



MPB12-SF*114



MPB12-CP*114

IP40

CE対応

CCC

在庫品

RoHS

ココが
特長お得な価格の小型押しボタン
スイッチです。

●海外規格No.は②213ページ参照

Order
注文例

型番

色

MPB12-RFM114

R




1個単位

型番		形状	操作部	動作機能	構成	構造	保護構造	取得規格		端子	¥通常単価		
基本型番	色							CE	CCC		1~4個	5~9個	10~19個
MPB12-RFM114	R 赤	長角方形	14×18	モメンタリ	1C	一体	IP40	●	●	ハンダ	410	370	330
MPB12-RFA114				オルタネイト				●	●		440	400	350
MPB12-SPM114	G 緑	正角方形	□14	モメンタリ				●	●		410	370	330
MPB12-SPA114	B 黒			オルタネイト				●	●		440	400	350
MPB12-CPM114	Y 黄	丸突形	φ14	モメンタリ				●	●		410	370	330
MPB12-CPA114				オルタネイト				●	●		440	400	350


詳細仕様

定格絶縁電圧 (Ui)	定格通電電流 (Ith)	定格使用電圧 (Ue)	定格使用電流			使用温度範囲 ℃	絶縁抵抗	耐電圧 AC 1分間 V		耐久性 (万回以上)			質量約g
			交流		直流			同極端子間	異極端子間	機械的		電氣的	
			P.F=0.7	P.F=1						モメンタリ	オルタネイト		
250V	3A	24V	—	—	1A	-25 ~ +55	100 MΩ 以上	1000	2000	20	10	5	3~4
		125V	0.7A	1A	0.2A								
		250V	0.5A	0.5A	0.1A								


外形図

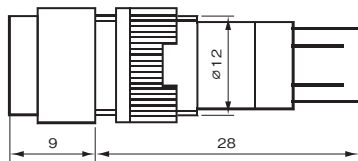


長角方形

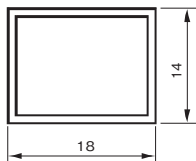


正角方形

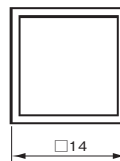


丸突形

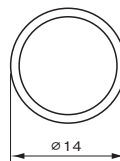

端子配列(共通)

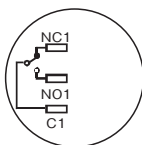

パネルカット寸法

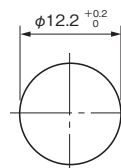

掲載頁	ミスミ型番	メーカー型番	UL,cUL	CSA	TUV	CCC
0281	L3D110-*	DR30D0L-H3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3D2110-*	APN116DN*	E68961	LR21451	—	2005010305145658
	L3D220-*	DR30D0L-M3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3D2220-*	APN126DN*	E68961	LR21451	—	2005010305145658
	L3CP24-*	DR30E3L-E3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3CP110-*	DR30E3L-H3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3CP220-*	DR30E3L-M3*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3SF24-*	DR30F4M-E5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3SF110-*	DR30F4M-H5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3SF220-*	DR30F4M-M5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3RF24-*	DR30F4N-E5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
	L3RF110-*	DR30F4N-H5*	E44592	LR20479	R9551061	2003010305063487
0323	B1R24	AH164-TXBE	—	—	—	—
	B1R224	LA3Z-1X4	—	—	—	—
	B1R324	AH164-TX1BE	—	—	—	—
	B1R424	AH164-TX2BE	E44592	LR20479	J9950092	—
	B1C24	AH165-XBE	E44592	LR20479	J9950092	—
	B2C24	DR22B5-EB	E44592	LR20479	—	—
	B2C324	DR22B8-EB	E44592	LR20479	J9950091	—
	B3C24	DR30B5-EB	E44592	LR20479	—	—
	B3C224	DR30B6-EB	E44592	LR20479	—	—
	B3C324	DR30B8-EB	E44592	LR20479	J9950091	—
0205	T611	M-2011	—	—	—	—
	T612	M-2012	—	—	—	—
	T613	M-2013	—	—	—	—
	T621	M-2021	—	—	—	—
	T622	M-2022	—	—	—	—
	T623	M-2023	—	—	—	—

掲載頁	ミスミ型番	メーカー型番	UL,cUL	CSA	TUV	CCC
0205	T1211	S-1A	—	—	—	—
	T1212	S-2A	—	—	—	—
	T1213	S-3A	—	—	—	—
	T1221	S-21A	—	—	—	—
	T1222	S-6A	—	—	—	—
	T1223	S-7A	—	—	—	—
	T12WC	AT-402-K	—	—	—	—
	T6WC	AT-428	—	—	—	—
	RB625011ES	CW-SA11KKNES	E44145	—	—	—
	RB625011AS	CW-SA11KKNAS	E44145	—	—	—
	RB625011FS	CW-SA11KKNFS	E44145	—	—	—
	RB625011GS	CW-SA11KKNGS	E44145	—	—	—
0196	RB625012ES	CW-SA12KKNES	E44145	—	—	—
	RB625011EF	CW-SB11KKKEF	E44145	—	—	—
	RB625011FF	CW-SB11KKFF	E44145	—	—	—
	RB625021FF	CW-SB21KKFF	E44145	—	—	—
	RB625021GF	CW-SB21KKGF	E44145	—	—	—
	RB612512	CW-T12KKS1	E44145	—	—	—
	RB1012511	JW-S111RKK	E44145	—	—	—
	RB1012521	JW-S211RKK	E44145	—	—	—
	RB1012511KK	JW-M11RKK	E44145	LR23535	—	—
	RB1012521KK	JW-M21RKK	E44145	LR23535	—	—
	RB1012522KK	JW-M22RKK	E44145	LR23535	—	—
	RB1012521WKK	JW-MW21RKK	E44145	—	—	—
0212	RL912521*	CW-SC21WOK**ES	E44145	—	—	—
	RL912521*	CW-SC21WOK**ES	E44145	—	—	—
	RL912521*	CW-SB21NMKZ*EF	E44145	—	—	—
	RL1012511*	JW-S111RKK*	E44145	—	—	—
	RL1012511*	JW-S111RKK*	E44145	—	—	—
	RL1012511*	JW-S111RKK*	E44145	—	—	—

ミスミ低価格スイッチ 海外規格番号

掲載頁	ミスミ型番	UL,cUL	VDE	CCC
0166	MEL1311	E254023	—	2003010305083195
	MEB1311	E254023	—	2003010305083195
	MEB1311E	E254023	—	2003010305083195
	MEB2211*	—	—	2003010304060278
	MEB24***	—	—	2003010304060278
	MEBS24**W	—	—	200310304060278
0137	MPL12-***114	—	—	200310305083195
0143	MPL1S-***16*	E254023	40001664	2003010305083195
0149	MPL2-***16*	E333442	—	20120305543024
0151	MPB2-***16*	E333442	—	20120305543024
0136	MPB-6*2*	E133772	—	—
0138	MPB12-***116	—	—	200310305083195
0143	MPB1S-***16	E254023	40001664	2003010305083195
0157	MPB3-***11	—	—	2003010305083195
0192	MSB1-***6	E254023	40001664	2003010305083195
	MSB1-***4	E254023	—	2003010305083195
	MSB2BC***	—	—	2003010304060278
	MSB3BC***	—	—	2003010305083195

掲載頁	ミスミ型番	UL,cUL	VDE	CCC
0195	MSB1R2116-KL	E254023	40001664	2003010305083195
	MSB2BC***-K*	—	—	2003010305083195
	MSB3BC210-KL	—	—	2003010305083195
	ML12**246	—	—	200310305083195
0279	ML1-***6	E254023	40001664	2003010305083195
	ML1D246	—	—	2003010304060278
	ML2CFS***	E254023	40001664	200310305083195
	ML2D2***	—	—	200310305083195
0325	ML2-***	—	—	2003010304060278
	ML3***	—	—	2003010305083195
	MB1R24*	E254023	40001664	2003010305083195
	MB2C24	—	—	2003010304060278
0207	MB3C24*	—	—	2003010305083195
	MT6**	E133772	—	—
0198	MRB-*****F	E104190	40006923	—
	MRL-250*1*	E104190	40006923	—
0212	MSL-5125*2*	E133772	—	—