


エンドプレート

Webならソレノイド関連機器を掲載!

IDEC

エンドプレート BN、BNH用

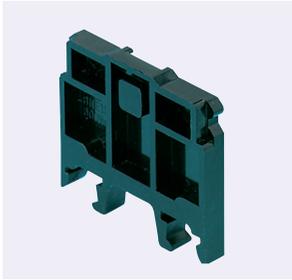

**ココが
特長**

- BN、BNHシリーズの側板です。**
- BN、BNHタイプ端子台専用のエンドプレートです。
 - 端子台1ブロックにつき1枚必要になります。

在庫品

RoHS

規格表

型番	厚み(mm)	重量(g)	適合端子台 ○403ページ
BNE15W	5.0	3	BN15*、BNH15*
BNE30W	5.0	3	BN30W、BNH30W

1個単位

¥

型番	¥パラチャージ		¥通常単価		¥スライド単価	
	1~29個	30~49個	50~99個	100個~		
BNE15W		60	45	17		
BNE30W	+¥100/個	80	60	27		

部 1~29個のご注文は通常単価+パラチャージを申し受けます。
【計算例】 BNE15W を2個ご注文の場合
(通常単価60円+パラチャージ100円)×2個=320円




Order
注文例

型番
BNE15W

フェニックス・コンタクト

エンドプレート

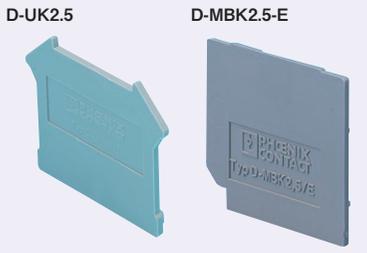

**ココが
特長**

- 欧州規格端子台の絶縁保護用側板です。**
- D-MBK2.5-Eは端子台MBK2.5-Eの専用エンドプレートです。
 - D-UK2.5は端子台UK2.5Nの、D-UK4-10は端子台UK3N、UK5Nのエンドプレートです。

在庫品

RoHS

仕様


材質	ポリアミド6.6、UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+100℃
色	灰色



Order
注文例

型番
D-UK4-10

外形図

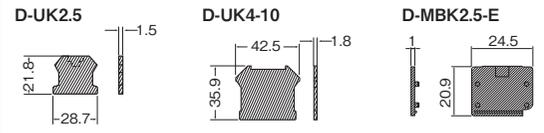

¥

1個単位

型番	適合端子台	重量(g)	¥通常単価		¥スライド単価	
			1~19個	20~29個	30~99個	
D-MBK2.5-E	MBK2.5-E	0.58	90	84	80	
D-UK2.5	UK2.5N	1.68	60	53	50	
D-UK4-10	UK3N・UK5N	2.56	60	53	50	

ワゴ

エンドプレート



 
**ココが
特長**

- 端子台の連結した端を埋める側板です。**
- ブロック式端子台(○438ページ)専用のエンドプレートです。
 - 2線式、4線式共用です。
 - 多連タイプには、1枚付属しております。
 - 単体タイプを組み合わせると端子台を構成する場合に、1枚必要となります。

在庫品

RoHS

外形図



¥

1個単位

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~4個	5~9個	10~19個	20個~
261-361	120	20	19	18



Order
注文例

型番
261-361