

ミスミ

即出荷PLC用端子台組合せケーブル



PLCに使用するケーブルを即日出荷。端子台セットでお得に購入できます!

在庫品

●PLCで使用する端子台とコネクタ付ケーブルをPM6:00までの注文で当日出荷できます!

RoHS



セット品型番
GRPTS-F40-M40-1-SET

1セット単位

PLC別コネクタ	セット品型番	全長	¥通常単価	標準納期	ケーブル型番	掲載ページ	端子台		対応機種	端子台掲載ページ
							型番	コネクタ		
FCN 40芯	GRPTS-F40-M40-0.5-SET	0.5	4,739	在庫品	GRPTS-F40-M40-0.5	0579 ページ	MWS-M40-HT40	MIL 40芯	FCN規格の40芯を使用した製品全般 三菱Q/三菱L/オムロンCJ・CS 横川電機 FA-M3R 富士電機 MICREX-SX	
	GRPTS-F40-M40-1-SET	1	4,856	在庫品	GRPTS-F40-M40-1					
	GRPTS-F40-M40-2-SET	2	5,092	在庫品	GRPTS-F40-M40-2					
	GRPTS-F40-M40-3-SET	3	5,326	在庫品	GRPTS-F40-M40-3					
	GRPTS-F40-M40-0.5-MT3SET	0.5	4,498	在庫品	GRPTS-F40-M40-0.5	0579 ページ	MWS-M40HT34-MT-3	MIL 40芯	三菱Q/Aシリーズ専用カスタマイズ端子台 QX41, QX42, QX71, QX72, QY71, QY41P, QY42P, QH42P, QX82-S1, QX81-S1, QX42-S1, A1SX41・42・71, A1SY41・42・71, 1SH42, AX42, AY42, A1SX41-S1, A1SX41-S2, A1SX42-S1, A1SX42-S2, A1SX82-S1, A1SY41P, A1SY42P, A1SH42-S1LCシリーズ	
	GRPTS-F40-M40-1-MT3SET	1	4,616	在庫品	GRPTS-F40-M40-1					
	GRPTS-F40-M40-2-MT3SET	2	4,852	在庫品	GRPTS-F40-M40-2					
	GRPTS-F40-M40-3-MT3SET	3	5,087	在庫品	GRPTS-F40-M40-3					
	GRPTS-F40-M40-0.5-OM1SET	0.5	4,498	在庫品	GRPTS-F40-M40-0.5	0579 ページ	MWS-M40HT34-OM-1	MIL 40芯	オムロンPLC入力ユニット専用カスタマイズ端子台 CJ1W-ID231, CJ1W-ID261(CN1/CN2), CJ1W-MD261(CN2), CS1W-ID231, CS1W-ID261, CS1W-MD261(CN2), CS1W-MD262(CN2), CS1W-MD561(CN2), C200H-ID216, C200H-ID217(CN1/CN2), C200H-ID218, C200H-ID219(CN1/CN2), C200H-ID111(CN1/CN2), C500-ID114, C500-ID219, CQM1-ID112, CQM1-ID213, CQM1-ID214	
	GRPTS-F40-M40-1-OM1SET	1	4,616	在庫品	GRPTS-F40-M40-1					
	GRPTS-F40-M40-2-OM1SET	2	4,852	在庫品	GRPTS-F40-M40-2					
	GRPTS-F40-M40-3-OM1SET	3	5,087	在庫品	GRPTS-F40-M40-3					
GRPTS-F40-M40-0.5-OM2SET	0.5	4,498	在庫品	GRPTS-F40-M40-0.5	0579 ページ	MWS-M40HT34-OM-2	MIL 40芯	オムロンPLC出力ユニット専用カスタマイズ端子台 CJ1W-OD231, CJ1W-OD261(CN1), CJ1W-OD261(CN2), CJ1W-MD261(CN1), CS1W-OD231, CS1W-OD232, CS1W-OD261(CN1/CN2), CS1W-OD262(CN1/CN2), CS1W-MD261(CN1), CS1W-MD262(CN1), CS1W-MD561(CN1), CQM1-OD216, C200H-OD218, C200H-OD219(CN1/CN2), C500-OD213, CQM1-OD213		
GRPTS-F40-M40-1-OM2SET	1	4,616	在庫品	GRPTS-F40-M40-1						
GRPTS-F40-M40-2-OM2SET	2	4,852	在庫品	GRPTS-F40-M40-2						
GRPTS-F40-M40-3-OM2SET	3	5,087	在庫品	GRPTS-F40-M40-3						
MIL 40芯	GRPTS-M40-M40-0.5-SET	0.5	3,282	在庫品	GRPTS-M40-M40-0.5	0579 ページ	MWS-M40-HT40	MIL 40芯	キーエンス KV-5500 / KV-5000 / KV-3000 / KV-1000 / KV-MX1(入力側) / KV-H20G / KV-H20S / KV-MC20V / KV-H40S / KV-MC40V その他MIL40芯のコネクタを持つ機器	0581 ページ
	GRPTS-M40-M40-1-SET	1	3,400	在庫品	GRPTS-M40-M40-1					
	GRPTS-M40-M40-2-SET	2	3,635	在庫品	GRPTS-M40-M40-2					
	GRPTS-M40-M40-3-SET	3	3,871	在庫品	GRPTS-M40-M40-3					
MIL 34芯	GRPTS-M34-M34-0.5-SET	0.5	2,923	在庫品	GRPTS-M34-M34-0.5	0579 ページ	MWS-M34-HT34	MIL 34芯	キーエンス KVNC-32T / KV-C16XTD / KV-NC16EXT / KZ-C16X / KV-SC20 / KV-C32TA/TAP / KV-C32TC/TCP / KV-C32TD / KV-C32XA / KV-C32XC / KV-C32XTD / KV-NC32ET / KV-NC32EX / KZ-C32T / KZ-C32X / KV-C64TA/TAP / KV-C64TC/TCP / KV-C64TD / KV-C64XA/XB / KV-C64XC その他MIL34芯を採用した機器	
	GRPTS-M34-M34-1-SET	1	3,021	在庫品	GRPTS-M34-M34-1					
	GRPTS-M34-M34-2-SET	2	3,223	在庫品	GRPTS-M34-M34-2					
	GRPTS-M34-M34-3-SET	3	3,423	在庫品	GRPTS-M34-M34-3					
	GRPTS-M34-M34-0.5-KVSET	0.5	3,079	在庫品	GRPTS-M34-M34-0.5					
GRPTS-M34-M34-1-KVSET	1	3,177	在庫品	GRPTS-M34-M34-1	0579 ページ	MWS-M34-HT34-KV	MIL 34芯	キーエンスPLC専用カスタマイズ端子台 KV-C16XTD / KV-NC16EXT / KZ-C16X / KV-SC20 / KV-C32TA/TAP / KV-C32TC/TCP / KV-C32TD / KV-C32XA / KV-C32XC / KV-C32XTD / KV-NC32ET / KV-NC32EX / KZ-C32T / KZ-C32X / KV-C64TA/TAP / KV-C64TC/TCP / KV-C64TD / KV-C64XA/XB / KV-C64XC ※KVNC-32Tは非対応		
GRPTS-M34-M34-2-KVSET	2	3,379	在庫品	GRPTS-M34-M34-2						
GRPTS-M34-M34-3-KVSET	3	3,579	在庫品	GRPTS-M34-M34-3						
MIL 20芯	GRPTS-M20-M20-0.5-SET	0.5	2,079	在庫品	GRPTS-M20-M20-0.5	0579 ページ	MWS-M20-HT20	MIL 20芯	キーエンス KV-700 / KZ-350 / KZ-300 / KV-ML16V / KV-NC16ET / KV-NC16EX オムロンCJ CJ1W-MD233	
	GRPTS-M20-M20-1-SET	1	2,148	在庫品	GRPTS-M20-M20-1					
	GRPTS-M20-M20-2-SET	2	2,284	在庫品	GRPTS-M20-M20-2					
	GRPTS-M20-M20-3-SET	3	2,419	在庫品	GRPTS-M20-M20-3					
								三菱FX FX1NC-16MT / FX1NC-32MT / FX2N-10GM / FX2N-10PG / FX2N-20GM / FX2NC-16EX / FX2NC-16EX-DS / FX2NC-16EYT / FX2NC-16EYT-DSS / FX2NC-16MT / FX2NC-32EX / FX2NC-32EX-DS / FX2NC-32EYT / FX2NC-32EYT-DSS / FX2NC-32MT / FX2NC-64MT / FX2NC-96MT / FX3GC-32MT/D / FX3GC-32MT/DSS / FX3UC-16MT/D / FX3UC-16MT/DSS / FX3UC-32MT-LT / FX3UC-32MT/D / FX3UC-32MT/DSS / FX3UC-64MT/D / FX3UC-64MT/DSS / FX3UC-96MT/D / FX3UC-96MT/DSS その他 MIL20芯を採用したPLC端子台		

機器対応ケーブル

三菱電機PLC対応ケーブル
キーエンスPLC対応ケーブル
オムロンPLC対応ケーブル
横河電機PLC対応ケーブル
富士電機PLC対応ケーブル
PLC用端子台組合せケーブル
PLC用端子台
PLC対応ケーブル資料

1台単位

型番	コネクタ	¥通常単価	標準納期	対応機種
MWS-F40-HT40	FCN 40芯 オス	2,100	在庫品	FCN規格の40芯を使用した製品全般 三菱Q/三菱L/オムロンCJ・CS 横川電機 FA-M3R 富士電機 MICREX-SX
MWS-F40HT34-MT-3	FCN 40芯 オス	2,060	在庫品	三菱Q/Aシリーズ専用カスタマイズ端子台 QX41, QX42, QX71, QX72, QY71, QY41P, QY42P, QH42P, QX82-S1, QX82, QX41-S1, QX42-S1, A1SX41・42・71, A1SY41・42・71, 1SH42, AX42, AY42, A1SX41-S1, A1SX41-S2, A1SX42-S1, A1SX42-S2, A1SX82-S1, A1SY41P, A1SY42P, A1SH42-S1LCシリーズ
MWS-M40HT34-MT-3 (※)	MIL 40芯 オス	2,000	在庫品	オムロンPLC入力ユニット専用カスタマイズ端子台 CJ1W-ID231, CJ1W-ID261(CN1/CN2), CJ1W-MD261(CN2), CS1W-ID231, CS1W-ID261, CS1W-MD261(CN2), CS1W-MD262(CN2), CS1W-MD561(CN1/CN2), C200H-ID216, C200H- ID217(CN1/CN2), C200H-ID218, C200H- ID219(CN1/CN2), C200H-ID111(CN1/CN2), C500-ID114, C500-ID219, CQM1-ID112, CQM1-ID213, CQM1-ID214
MWS-M40HT34-OM-1 (※)	MIL 40芯 オス	2,000	在庫品	オムロンPLC出力ユニット専用カスタマイズ端子台 CJ1W-ID231, CJ1W-ID261(CN1), CJ1W- OD261(CN2), CJ1W-MD261(CN1), CS1W-OD231, CS1W-OD232, CS1W-OD261(CN1/CN2), CS1W-OD262(CN1/CN2), CS1W-MD261(CN1), CS1W-MD262(CN1), CS1W-MD561(CN1), CQM1-OD216, C200H-OD218, C200H-OD219(CN1/CN2), C500-OD213, CQM1-OD213
MWS-M40HT34-OM-2 (※)	MIL 40芯 オス	2,000	在庫品	オムロンPLC出力ユニット専用カスタマイズ端子台 CJ1W-ID231, CJ1W-ID261(CN1), CJ1W- OD261(CN2), CJ1W-MD261(CN1), CS1W-OD231, CS1W-OD232, CS1W-OD261(CN1/CN2), CS1W-OD262(CN1/CN2), CS1W-MD261(CN1), CS1W-MD262(CN1), CS1W-MD561(CN1), CQM1-OD216, C200H-OD218, C200H-OD219(CN1/CN2), C500-OD213, CQM1-OD213

1台単位

型番	コネクタ	¥通常単価	標準納期	対応機種
MWS-M40-HT40	MIL 40芯 オス	2,010	在庫品	キーエンス KV-5500 / KV-5000 / KV-3000 / KV-1000 / KV-MX1(入力側) / KV-H20G / KV-H20S / KV-MC20V / KV-H40S / KV-MC40V その他MIL40芯のコネクタを持つ機器
MWS-M34-HT34	MIL 34芯 オス	1,950	在庫品	キーエンス KVNC-32T / KV-C16XTD / KV-NC16EXT / KZ-C16X / KV-SC20 / KV-C32TA/TAP / KV-C32TC/TCP / KV-C32TD / KV-C32XA / KV-C32XTD / KV-NC32ET / KV-NC32ET / KV-NC32EX / KZ-C32T / KZ-C32X / KV-C64TA/TAP / KV-C64TC/TCP / KV-C64TD / KV-C64XA/XB / KV-C64XC その他MIL34芯のコネクタを持つ機器
MWS-M34-HT34-KV	MIL 34芯 オス	2,000	在庫品	キーエンスPLC専用カスタマイズ端子台 KV-C16XTD / KV-NC16EXT / KZ-C16X / KV-SC20 / KV-C32TA/TAP / KV-C32TC/TCP / KV-C32TD / KV-C32XA / KV-C32XC / KV-C32XTD / KV-NC32ET / KV-NC32EX / KZ-C32T / KZ-C32X / KV-C64TA/TAP / KV-C64TC/TCP / KV-C64TD / KV-C64XA/XB / KV-C64XC ※KVNC-32Tは非対応
MWS-M20-HT20	MIL 20芯 オス	1,670	在庫品	キーエンス KV-700 / KZ-350 / KZ-300 / KV-ML16V / KV-NC16ET / KV-NC16EX 三菱FX FX1NC-16MT / FX1NC-32MT / FX2N-10GM / FX2N-10PG / FX2N-20GM / FX2NC-16EX / FX2NC-16EX-DSS / FX2NC-16EYT / FX2NC-16EYT- DSS / FX2NC-16MT / FX2NC-32EX / FX2NC-32EX- DS / FX2NC-32EYT / FX2NC-32EYT-DSS / FX2NC-32MT / FX2NC-64MT / FX2NC-96MT / FX3GC-32MT/D / FX3GC-32MT/DSS / FX3UC-16MT/ D / FX3UC-16MT/DSS / FX3UC-32MT-LT / FX3UC-32MT/D / FX3UC-32MT/DSS / FX3UC-64MT/ D / FX3UC-64MT/DSS / FX3UC-96MT/D / FX3UC-96MT/DSS

※MWS-M40-HT34-MT-3/MWS-M40HT34-OM-1/MWS-M40HT34-OM-2を使用する
ときのケーブルは「GRPTS-F40-M40-(長さ)」をご使用下さい。

PLC対応端子台一覧



ココが
特長

ミスミオリジナルのコネクタ端子台です

●各社PLC専用の端子台を使用すると
記名板の作成が不要になります。

在庫品

RoHS

汎用端子台

1台単位

PLC側コネクタ	端子台側コネクタ	型番	¥通常単価	標準納期	対応機種
FCN40芯	FCN40芯	MWS-F40-HT40	2,100	在庫品	FCN規格の40芯を使用した製品全般 三菱Q/三菱L/オムロンCJ・CS 横川電機 FA-M3R 富士電機 MICREX-SX
MIL40芯	MIL40芯	MWS-M40-HT40	2,010	在庫品	キーエンス KV-5500 / KV-5000 / KV-3000 / KV-1000 / KV-MX1(入力側) / KV-H20G / KV-H20S / KV-MC20V / KV-H40S / KV-MC40V その他MIL40芯のコネクタを持つ機器
MIL34芯	MIL34芯	MWS-M34-HT34	1,950	在庫品	キーエンス KVNC-32T / KV-C16XTD / KV-NC16EXT / KZ-C16X / KV-SC20 / KV-C32TA/TAP / KV-C32TC/TCP / KV-C32TD / KV-C32XA / KV-C32XC / KV-C32XTD / KV-NC32ET / KV-NC32EX / KZ-C32T / KZ-C32X / KV-C64TA/TAP / KV-C64TC/TCP / KV-C64TD / KV-C64XA/XB / KV-C64XC その他MIL34芯のコネクタを持つ機器
MIL20芯	MIL20芯	MWS-M20-HT20	1,670	在庫品	キーエンス KV-700 / KZ-350 / KZ-300 / KV-ML16V / KV-NC16ET / KV-NC16EX 三菱FX FX1NC-16MT / FX1NC-32MT / FX2N-10GM / FX2N-10PG / FX2N-20GM / FX2NC-16EX / FX2NC-16EX-DSS / FX2NC-16EYT / FX2NC-16EYT-DSS / FX2NC-16MT / FX2NC-32EX / FX2NC-32EX-DS / FX2NC-32EYT / FX2NC-32EYT-DSS / FX2NC-32MT / FX2NC-64MT / FX2NC-96MT / FX3GC-32MT/D / FX3GC-32MT/DSS / FX3UC-16MT/D / FX3UC-16MT/DSS / FX3UC-32MT-LT / FX3UC-32MT/D / FX3UC-32MT/DSS / FX3UC-64MT/D / FX3UC-64MT/DSS / FX3UC-96MT/D / FX3UC-96MT/DSS

各社PLC専用カスタマイズ端子台

1台単位

対応機種	PLC側コネクタ	端子台側コネクタ	型番	¥通常単価	標準納期	対応機種
三菱Q/A シリーズ専用 カスタマイズ 端子台	FCN 40芯	FCN 40芯	MWS-F40HT34-MT-3	2,060	在庫品	QX41, QX42, QX71, QX72, QY71, QY41P, QY42P, QH42P, QX82-S1, QX82, QX41-S1, QX42-S1, A1SX41・42・71, A1SY41・42・71, 1SH42, AX42, AY42, A1SX41-S1, A1SX41-S2, A1SX42-S1, A1SX42-S2, A1SX82-S1, A1SY41P, A1SY42P, A1SH42-S1LCシリーズ
	MIL 40芯	MIL 40芯	MWS-M40HT34-MT-3 (※)	2,000	在庫品	
オムロンPLC 入力ユニット専用 カスタマイズ 端子台	MIL 40芯	MIL 40芯	MWS-M40HT34-OM-1 (※)	2,000	在庫品	CJ1W-ID231, CJ1W-ID261(CN1/CN2), CJ1W-MD261(CN2), CS1W-ID231, CS1W-ID261, CS1W-MD261(CN2), CS1W-MD262(CN2), CS1W-MD561(CN1/CN2), C200H-ID216, C200H-ID217(CN1/CN2), C200H-ID218, C200H-ID219(CN1/CN2), C200H-ID111(CN1/CN2), C500-ID114, C500-ID219, CQM1-ID112, CQM1-ID213, CQM1-ID214
オムロンPLC 出力ユニット専用 カスタマイズ 端子台	MIL 40芯	MIL 40芯	MWS-M40HT34-OM-2 (※)	2,000	在庫品	CJ1W-ID231, CJ1W-ID261(CN1), CJ1W-ID262(CN2), CJ1W-MD261(CN1), CS1W-ID231, CS1W-ID232, CS1W-ID261(CN1/CN2), CS1W-ID262(CN1/CN2), CS1W-MD261(CN1), CS1W-MD262(CN1), CS1W-MD561(CN1), CQM1-OD216, C200H-OD218, C200H-OD219, CQM1-OD213
キーエンス PLC専用 カスタマイズ 端子台	MIL 40芯	MIL 40芯	MWS-M34-HT34-KV	1,950	在庫品	KV-C16XTD / KV-NC16EXT / KZ-C16X / KV-SC20 / KV-C32TA/TAP / KV-C32TC/TCP / KV-C32TD / KV-C32XA / KV-C32XC / KV-C32XTD / KV-NC32ET / KV-NC32EX / KZ-C32T / KZ-C32X / KV-C64TA/ TAP / KV-C64TC/TCP / KV-C64TD / KV-C64XA/XB / KV-C64XC ※KVNC-32Tは非対応

※MWS-M40-HT34-MT-3/MWS-M40HT34-OM-1/MWS-M40HT34-OM-2を使用するときのハースは「GRPTS-F40-M40-(長さ)」をご使用下さい。

PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)



2D CAD 取付 ease 125V PLC 盤内配線

在庫品

RoHS

ココが特長

三菱電機製PLCに直結可能なパネアッ式端子台

- 34極端子台使用により横幅125mm省スペースを実現
- パネアッ構造により作業工数を削減
- 丸端子もY端子同様に簡単結線
- 上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
- FCNコネクタ、MILコネクタ2タイプから選択可能
- DINレール取付、ネジ取付両対応




ご注意


・接続の際には、機器側の仕様を確認の上ご使用願います。

詳細は **MiSUMI-VONA** 生産材 コース をご確認ください。
<http://jp.misumi-ec.com>

■入力コネクタ(TOP VIEW)

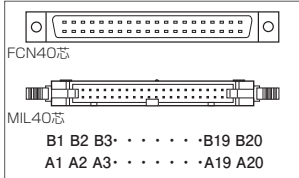

結線図

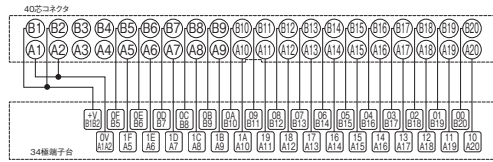

三菱Q/Aシリーズ専用カスタマイズ端子台

QX41、QX42、QX71、QX72、QY71、QY41P、QY42P、QH42P、QX82-S1、QX82、QX41-S1、QX42-S1、A1SX41-42-71、A1SY41-42-71、1SH42、AX42、AY42、A1SX41-S1、A1SX41-S2、A1SX42-S1、A1SX42-S2、A1SX82-S1、A1SY41P、A1SY42P、A1SH42-S1LCシリーズ

仕様(PLCコネクタ端子台共通)

定格電圧	AC/DC125V
定格電流	1A
耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (DC500V)
端子ネジ	M3(パネアッ)
締め付けトルク	0.8N・m max
適用電線	AWG22~16
端子間ピッチ	7mm
周囲温度範囲	-40℃~+80℃

材質(PLCコネクタ端子台共通)

端子台	PBT(G15)
ケース	PC
基盤	ガラスエポキシ(FR4)
ネジ	スチール、スズメッキ



型番	入力コネクタ	1台単位		
		¥通常単価	¥スライド単価	質量(g)
MWS-F40HT34-MT-3	FCN40芯	2,060	1,850	181
MWS-M40HT34-MT-3	MIL40芯	2,000	1,800	177



Order 注文例

型番
MWS-F40HT34-MT-3

PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)



2D CAD 取付 ease 125V PLC 盤内配線

在庫品

RoHS

ココが特長

オムロン製PLCに直結可能な入力用端子台

- 34極端子台使用により横幅125mm省スペースを実現
- パネアッ構造により作業工数を削減
- 丸端子もY端子同様に簡単結線
- 上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
- 住友3M製40芯MILコネクタを搭載
- DINレール取付、ネジ取付両対応




ご注意

・接続の際には、機器側の仕様を確認の上ご使用願います。


詳細は

MiSUMI-VONA 生産材 コース
<http://jp.misumi-ec.com>
 をご確認ください。

■入力コネクタ(TOP VIEW)

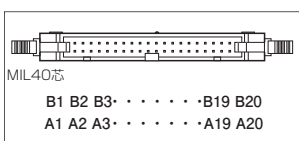

結線図

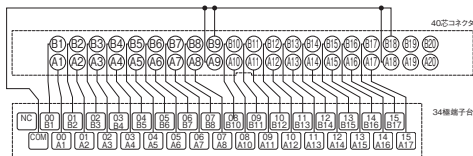

オムロンPLC入力ユニット専用カスタマイズ端子台

CJ1W-ID231、CJ1W-ID261(CN1/CN2)、CJ1W-MD261(CN2)、CS1W-ID231、CS1W-ID261、CS1W-MD261(CN2)、CS1W-MD262(CN2)、CS1W-MD561(CN2)、C200H-ID216、C200H-ID217(CN1/CN2)、C200H-ID218、C200H-ID219(CN1/CN2)、C200H-ID111(CN1/CN2)、C500-ID114、C500-ID219、CGM1-ID112、CGM1-ID213、CGM1-ID214



型番	1台単位		
	¥通常単価	¥スライド単価	質量(g)
MWS-M40HT34-OM-1	2,000	1,800	177



Order 注文例

型番
MWS-M40HT34-OM-1

PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)



2D CAD 対応 125V PLC 盤内配線

在庫品

RoHS

ココが特長

オムロン製PLCに直結可能な出力用端子台

- 34極端子台使用により横幅125mm省スペースを実現
- パネアップ構造により作業工数を削減
- 丸端子もY端子同様に簡単結線
- 上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
- 住友3M製40芯MILコネクタを搭載
- DINレール取付、ネジ取付両対応




ご注意

・接続の際には、機器側の仕様を確認の上ご使用願います。


詳細は

MISUMI-VONA
生産材コマース
http://jp.misumi-ec.com
をご確認下さい。

■入力コネクタ(TOP VIEW)

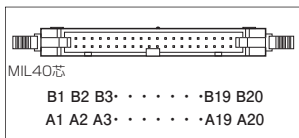

結線図

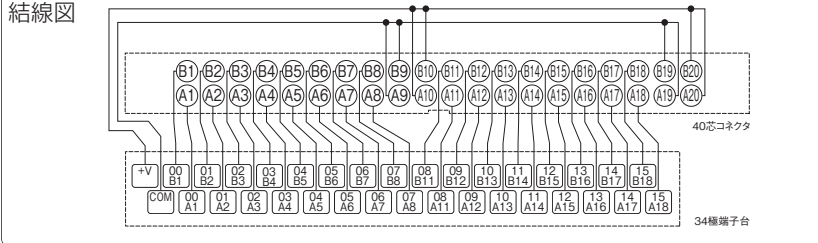

オムロンPLC出力ユニット専用カスタマイズ端子台

CJ1W-OD231, CJ1W-OD261(CN1), CJ1W-OD261(CN2), CJ1W-MD261(CN1), CS1W-OD231, CS1W-OD232, CS1W-OD261(CN1/CN2), CS1W-OD262(CN1/CN2), CS1W-MD261(CN1), CS1W-MD262(CN1), CS1W-MD561(CN1), CQM1-OD216, C200H-OD218, C200H-OD219(CN1/CN2), C500-OD213, CQM1-OD213



型番	¥通常単価	¥スライド単価		質量 (g)	1台単位
	1~9台	10~19台	20~49台		
MWS-M40HT34-OM-2	2,000	1,800	1,710	177	



Order
注文例

型番
MWS-M40HT34-OM-2

MWSシリーズ(パネアップ)



2D CAD 対応 125V PLC 盤内配線

在庫品

RoHS

ココが特長

FCN40芯コネクタ搭載のパネアップ式端子台

- 横幅146mm省スペースタイプ
- パネアップ構造により作業工数を削減
- 丸端子もY端子同様に簡単配線
- 上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
- DINレール取付、ネジ取付両対応


詳細は

MISUMI-VONA
生産材コマース
http://jp.misumi-ec.com
をご確認下さい。

■入力コネクタ(TOP VIEW)



結線図

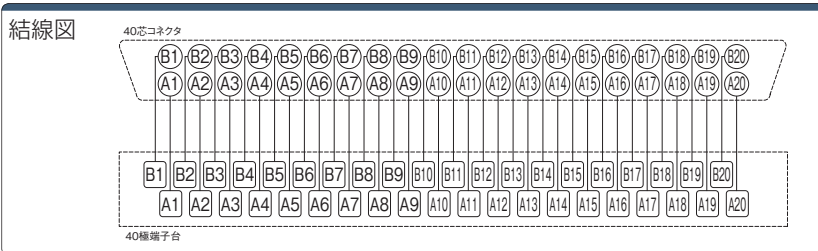

仕様

定格電圧	AC/DC125V
定格電流	1A
耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (DC500V)
端子ネジ	M3(パネアップ)
締め付けトルク	0.8N・m max
適用電線	AWG22~16
端子間ピッチ	7mm
周囲温度範囲	-40℃~+80℃
質量	209g

材質

端子台	PBT(G15)
ケース	PC
基盤	ガラスエポキシ(FR4)
ネジ	スチール、スズメッキ



型番	入力コネクタ	¥通常単価	¥スライド単価		1台単位
		1~9台	10~19台	20~49台	
MWS-F40-HT40	FCN40芯	2,100	1,900	1,800	



Order
注文例

型番
MWS-F40-HT40

三菱電機PLC
対応ケーブル

キーエンス
PLC対応
ケーブル

オムロンPLC
対応ケーブル

横河電機PLC
対応ケーブル

富士電機PLC
対応ケーブル

PLC用
端子台組合せ
ケーブル

PLC用端子台

PLC対応
ケーブル資料

MWSシリーズ(ハネアップ)



ココが
特長

MILソケットコネクタ搭載のハネアップ式端子台

- 横幅の短い省スペース設計
- ハネアップ構造により作業工数を削減
- 丸端子もY端子同様に簡単配線
- 上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
- 住友3M製MILコネクタ搭載(極性ガイド中央1つ)
- DINレール取付、ネジ取付両対応



ご注意

・新追加の26極と50極の記名板は、連番印字となっております。
 ・接続の際には、機器側の仕様をご確認の上ご利用願います。
 ・50芯コネクタの極性ガイドは中央1つタイプです。

 
詳細は **MISUMI-VONA** をご確認ください。
 生産材 コマース <http://jp.misumi-ec.com>

2D CAD 取付ス 125V PLC 盤内配線

在庫品

RoHS

コネクタ番号の読み



MIL20芯

B1 B2 B3 ... B10
A1 A2 A3 ... A10

MIL34芯

B1 B2 B3 ... B17
A1 A2 A3 ... A17

MIL40芯

B1 B2 B3 ... B20
A1 A2 A3 ... A20


MIL26芯

14 15 16 ... 26
1 2 3 ... 13

MIL50芯

26 27 28 ... 50
1 2 3 ... 25

結線図

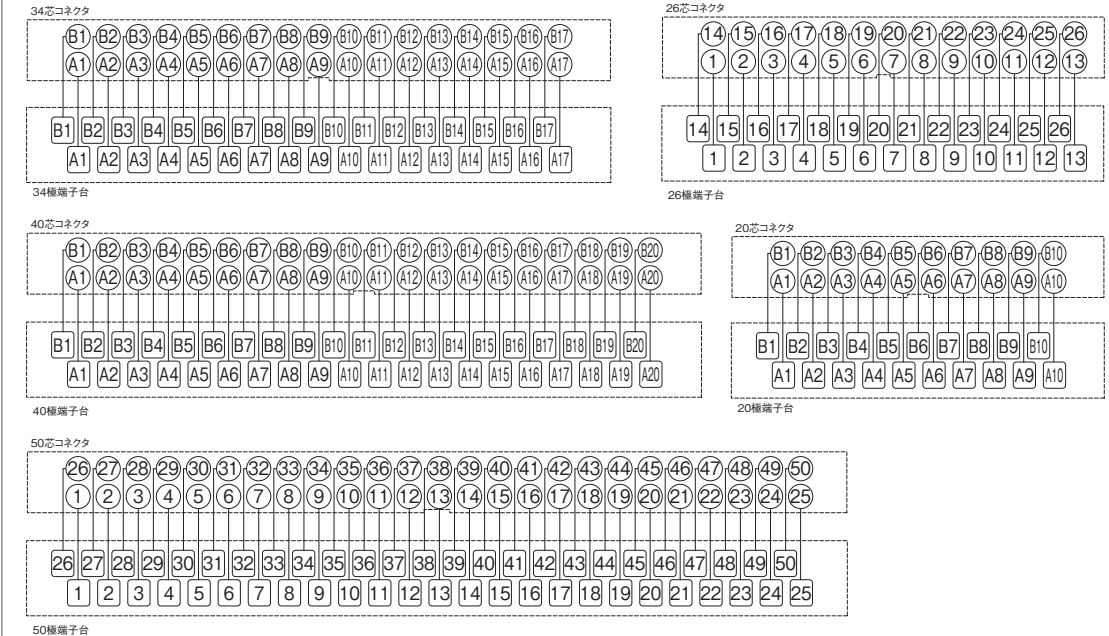

材質

端子台	PBT(G15)
ケース	PC
基盤	ガラスエポキシ(FR4)
ネジ	スチール、スズメッキ

仕様

定格電圧	AC/DC125V
定格電流	1A
耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (DC500V)
端子ネジ	M3(ハネアップ)
締め付けトルク	0.8N・m max
適用電線	AWG22~16
端子間ピッチ	7mm
周囲温度範囲	-40℃~+80℃

1台単位



型番	極数	コネクタ極性	¥通常単価			重量(g)	推奨ケーブル
			1~4台	5~19台	20~49台		
MWS-M20-HT20	20	オス	1,670	1,500	1,420	108	HIFS-SSシリーズ 0707ページ
MWS-M26-HT26	26		2,000	1,800	1,700	140	
MWS-M34-HT34	34		1,950	1,750	1,660	177	
MWS-M40-HT40	40		2,010	1,810	1,710	207	
MWS-M50-HT50	50		3,000	2,700	2,550	260	



Order
注文例

 
 
 
型番
MWS-M40-HT40



ご注意

・50極の場合は、ご利用機器により端子番号の読みが異なることがあります。
 ご選定の際には、機器~端子台間の結線を必ず確認してご利用ください。

結線ガイド(PLC~コネクタ端子台)



PLCピン番号代表パターン(40芯コネクタ)			ケーブル(ストレート結線)				コネクタ端子台記名パターン(40極)								
パターン1		パターン2		パターン3		CN1		CN2		パターン1		パターン2		パターン3	
A1	B1	1	21	1	2	1	2	1	2	A1	B1	1	21	1	2
A2	B2	3	23	3	4	3	4	3	4	A2	B2	3	23	3	4
A3	B3	5	6	5	6	5	6	5	6	A3	B3	5	6	5	6
A4	B4	7	8	7	8	7	8	7	8	A4	B4	7	8	7	8
A5	B5	9	10	9	10	9	10	9	10	A5	B5	9	10	9	10
A6	B6	11	12	11	12	11	12	11	12	A6	B6	11	12	11	12
A7	B7	13	14	13	14	13	14	13	14	A7	B7	13	14	13	14
A8	B8	15	16	15	16	15	16	15	16	A8	B8	15	16	15	16
A9	B9	17	18	17	18	17	18	17	18	A9	B9	17	18	17	18
A10	B10	19	20	19	20	19	20	19	20	A10	B10	19	20	19	20
A11	B11	21	22	21	22	21	22	21	22	A11	B11	21	22	21	22
A12	B12	23	24	23	24	23	24	23	24	A12	B12	23	24	23	24
A13	B13	25	26	25	26	25	26	25	26	A13	B13	25	26	25	26
A14	B14	27	28	27	28	27	28	27	28	A14	B14	27	28	27	28
A15	B15	29	30	29	30	29	30	29	30	A15	B15	29	30	29	30
A16	B16	31	32	31	32	31	32	31	32	A16	B16	31	32	31	32
A17	B17	33	34	33	34	33	34	33	34	A17	B17	33	34	33	34
A18	B18	35	36	35	36	35	36	35	36	A18	B18	35	36	35	36
A19	B19	37	38	37	38	37	38	37	38	A19	B19	37	38	37	38
A20	B20	39	40	39	40	39	40	39	40	A20	B20	39	40	39	40

対象コネクタ端子台 ▶

MWS-F40-HT40 MWS-M40-HT40 MWI-MIL40-HTB40-P KWI-MIL40-HTB40 MWI-FCN40-HWTB40	MWI-MIL40-HTB40-K MWI-MIL40-HWTB40	MWI-MIL40-HTB40-C
--	---------------------------------------	-------------------

PLCピン番号代表パターン(40芯コネクタ)			ケーブル(ストレート結線)				PLC端子台記名パターン(コネクタ端子台34極)								
パターン1		パターン2		パターン3		CN1		CN2		三菱入出力		オムロン入力		オムロン出力	
A1	B1	1	21	1	2	1	2	1	2	OV	+V	COM	NC	COM	+V
A2	B2	2	22	3	4	3	4	3	4	(なし)	(なし)	00	00	00	00
A3	B3	3	23	5	6	5	6	5	6	(なし)	(なし)	01	01	01	01
A4	B4	4	24	7	8	7	8	7	8	(なし)	(なし)	02	02	02	02
A5	B5	5	25	9	10	9	10	9	10	1F	0F	03	03	03	03
A6	B6	6	26	11	12	11	12	11	12	1F	0E	04	04	04	04
A7	B7	7	27	13	14	13	14	13	14	1D	0D	05	05	05	05
A8	B8	8	28	15	16	15	16	15	16	1C	0C	06	06	06	06
A9	B9	9	29	17	18	17	18	17	18	1B	0B	07	07	07	07
A10	B10	10	30	19	20	19	20	19	20	1A	0A	(なし)	(なし)	(なし)	(なし)
A11	B11	11	31	21	22	21	22	21	22	19	09	08	08	08	08
A12	B12	12	32	23	24	23	24	23	24	18	08	09	09	09	09
A13	B13	13	33	25	26	25	26	25	26	17	07	10	10	10	10
A14	B14	14	34	27	28	27	28	27	28	16	06	11	11	11	11
A15	B15	15	35	29	30	29	30	29	30	15	05	12	12	12	12
A16	B16	16	36	31	32	31	32	31	32	14	04	13	13	13	13
A17	B17	17	37	33	34	33	34	33	34	13	03	14	14	14	14
A18	B18	18	38	35	36	35	36	35	36	12	02	15	15	15	15
A19	B19	19	39	37	38	37	38	37	38	11	01	COM	(なし)	(なし)	(なし)
A20	B20	20	40	39	40	39	40	39	40	10	00	(なし)	(なし)	(なし)	(なし)

対象コネクタ端子台 ▶

MWS-F40HT34-MT-3 MWS-M40HT34-MT-3 MWI-F40-Y34-MT-1	MWS-M40HT34-OM-1 MWI-F40T34-OM-1 MWI-M40T34-OM-1	MWS-M40HT34-OM-1 MWI-F40T34-OM-2 MWI-M40T34-OM-2
--	--	--

PLCピン番号代表パターン(34芯コネクタ)			ケーブル(ストレート結線)				コネクタ端子台記名パターン(34極)						
パターン1		パターン2		パターン3		CN1		CN2		パターン1		パターン2	
A1	B1	1	18	1	2	1	2	1	2	A1	B1	1	18
A2	B2	2	19	3	4	3	4	3	4	A2	B2	2	19
A3	B3	3	20	5	6	5	6	5	6	A3	B3	3	20
A4	B4	4	21	7	8	7	8	7	8	A4	B4	4	21
A5	B5	5	22	9	10	9	10	9	10	A5	B5	5	22
A6	B6	6	23	11	12	11	12	11	12	A6	B6	6	23
A7	B7	7	24	13	14	13	14	13	14	A7	B7	7	24
A8	B8	8	25	15	16	15	16	15	16	A8	B8	8	25
A9	B9	9	26	17	18	17	18	17	18	A9	B9	9	26
A10	B10	10	27	19	20	19	20	19	20	A10	B10	10	27
A11	B11	11	28	21	22	21	22	21	22	A11	B11	11	28
A12	B12	12	29	23	24	23	24	23	24	A12	B12	12	29
A13	B13	13	30	25	26	25	26	25	26	A13	B13	13	30
A14	B14	14	31	27	28	27	28	27	28	A14	B14	14	31
A15	B15	15	32	29	30	29	30	29	30	A15	B15	15	32
A16	B16	16	33	31	32	31	32	31	32	A16	B16	16	33
A17	B17	17	34	33	34	33	34	33	34	A17	B17	17	34

対象コネクタ端子台 ▶

MWS-M34-HT34 MWI-MIL34-HTP34-P KWI-MIL34-HTB34	MWI-MIL34-HTB34-K MWI-MIL34-HWTB34
--	---------------------------------------



PLCピン番号代表パターン(20芯コネクタ)			ケーブル(ストレート結線)				コネクタ端子台記名パターン(20極)								
パターン1		パターン2		パターン3		CN1		CN2		パターン1		パターン2		パターン3	
A1	B1	1	11	1	2	1	2	1	2	A1	B1	1	11	1	2
A2	B2	2	12	3	4	3	4	3	4	A2	B2	2	12	3	4
A3	B3	3	13	5	6	5	6	5	6	A3	B3	3	13	5	6
A4	B4	4	14	7	8	7	8	7	8	A4	B4	4	14	7	8
A5	B5	5	15	9	10	9	10	9	10	A5	B5	5	15	9	10
A6	B6	6	16	11	12	11	12	11	12	A6	B6	6	16	11	12
A7	B7	7	17	13	14	13	14	13	14	A7	B7	7	17	13	14
A8	B8	8	18	15	16	15	16	15	16	A8	B8	8	18	15	16
A9	B9	9	19	17	18	17	18	17	18	A9	B9	9	19	17	18
A10	B10	10	20	19	20	19	20	19	20	A10	B10	10	20	19	20

対象コネクタ端子台 ▶

MWS-M20-HT20 MWI-MIL20-HTB20-P KWI-MIL20-TB20	MWI-MIL20-HTB20-K	MWI-MIL20-HTB20-F MWI-M20-TB20
---	-------------------	-----------------------------------



当ガイドは、代表PLCのピン番号とコネクタ端子台の記名板印字の関係を示しております。MWIシリーズ、KWIシリーズはWEBをご確認ください。必ず該当する端子台ページの結線図を確認して下さい。

ミスミ

即出荷PLC対応ケーブル

PLCに使用するケーブルを即日出荷。端子台セットでお得に購入できます!

- PLCによく使用される端子台ケーブルをPM6:00までの注文で当日出荷
セットで使用する端子台をセット品番番でご用意しております。

在庫品

RoHS



■PLC側コネクタ FCN40芯用

1本単位

型番	全長	¥通常単価	標準納期	コネクタ	
				PLC側	端子台側
GRPTS-F40-M40	0.5	2,762	在庫品	FCN規格 40芯メス	MIL規格 40芯メス
GRPTS-F40-M40	1	2,888	在庫品		
GRPTS-F40-M40	2	3,141	在庫品		
GRPTS-F40-M40	3	3,391	在庫品		



Order
注文例

型番	全長
GRPTS-F40-M40	1

三菱Q	対応機種 三菱L	オムロンCJ
QX41 / QX41-S1 / QX41Y41P / QY41P / QH42P / QX42 / QX42-S1 / QY42P / QD62 / QD62D / QD62E / QD70P4 / QD70P8 / QX71 / QY71 / QX72 / QD75D1 / QD75D2 / QD75D4 / QD75M1 / QD75M2 / QD75M4 / QD75P1 / QD75P2 / QD75P4 / QX82 / QX82-S1 / QY82P / Q172EX / Q172EX-S1Q172EX-S2 / Q172LX / Q173PX / Q173PX-S1	L02CPU / L26CPU-BT / LX41C4 / LY41NT1P / LX42C4 / LY42NT1P / LD62 / LD62D / LD75D4 / LD75P4	CJ1W-CT021 / CJ1W-ID231 / CJ1W-ID261 / CJ1W-MD261 / CJ1W-NC113 / CJ1W-NC133 / CJ1W-NC213 / CJ1W-NC233 / CJ1W-NC413 / CJ1W-NC433 / CJ1W-OD231 / CJ1W-OD261
オムロンCS	横川電機 FA-M3R	富士電機 MICREX-SX
CS1W-CT021 / CS1W-CT041 / CS1W-HCA12-V1 / CS1W-HCA22-V1 / CS1W-HCP22-V1 / CS1W-ID231 / CS1W-ID261 / CS1W-MD261 / CS1W-MD262 / CS1W-MD561 / CS1W-OD231 / CS1W-OD232 / CS1W-OD261 / CS1W-OD262	F3XD32-3F / F3XD32-3N / F3XD32-4F / F3XD32-4N / F3XD32-5F / F3XD32-5N / F3XD64-3F / F3XD64-3N / F3XD64-4F / F3XD64-4N / F3XD64-6M / F3YD32-1A / F3YD32-1B / F3YD32-1P / F3YD32-1T / F3YD64-1A / F3YD64-1F / F3YD64-1M / F3YD64-1P / F3WD64-3F / F3WD64-3N / F3WD64-4F / F3WD64-4N / F3NC01-0N / F3NC02-0N / F3NC11-0N / F3NC12-0N / F3NC51-0N / F3NC52-0N / F3XP01-0H / F3XP02-0H	NP1X3206-W / NP1X3202-W / NP1X3206-A / NP1X6406-W / NP1Y32T09P1-A / NP1Y32T09P1 / NP1Y64T09P1 / NP1Y32U09P1 / NP1Y64U09P1 / NP1W3206T / NP1W3206U / NP1W6406T / NP1W6406U / NP1F-HC2 / NP1F-HC8 / NP1F-HC2MR / NP1F-HC2MR1 / NP1F-HP2 / NP1F-MP2 / NP1F-MA2 / NP1F-MC8P1

■PLC側コネクタ MIL40芯用

1本単位

型番	全長	¥通常単価	標準納期	コネクタ		対応機種	
				PLC側	端子台側	キーエンス	オムロンCJ
GRPTS-M40-M40	0.5	1,207	在庫品	MIL規格 40芯メス	MIL規格 40芯メス	KV-5500 / KV-5000 / KV-3000 / KV-1000 / KV-MX1(入力側) / KV-H20G / KV-H20S / KV-MC20V / KV-H40S / KV-MC40V	CJ1M-CPU22 / CJ1M-CPU23 / CJ1W-ID232 / CJ1W-ID262 / CJ1W-MD263 / CJ1W-MD563 / CJ1W-OD232 / CJ1W-OD233 / CJ1W-OD263
GRPTS-M40-M40	1	1,333	在庫品				
GRPTS-M40-M40	2	1,583	在庫品				
GRPTS-M40-M40	3	1,834	在庫品				

■PLC側コネクタ MIL34芯用

1本単位

型番	全長	¥通常単価	標準納期	コネクタ		対応機種	
				PLC側	端子台側	キーエンス	
GRPTS-M34-M34	0.5	1,114	在庫品	MIL規格 34芯メス	MIL規格 34芯メス	KVNC-32T / KV-C16XTD / KV-NC16EXT / KZ-C16X / KV-SC20 / KV-C32TA/TAP / KV-C32TC/TCP / KV-C32TD / KV-C32XA / KV-C32XC / KV-C32XTD / KV-NC32ET / KV-NC32EX / KZ-C32T / KZ-C32X / KV-C64TA/TAP / KV-C64TC/TCP / KV-C64TD / KV-C64XA/XB / KV-C64XC その他MIL34芯のコネクタを持つ機器	
GRPTS-M34-M34	1	1,219	在庫品				
GRPTS-M34-M34	2	1,434	在庫品				
GRPTS-M34-M34	3	1,647	在庫品				

■PLC側コネクタ MIL20芯用

1本単位

型番	全長	¥通常単価	標準納期	コネクタ		対応機種		
				PLC側	端子台側	キーエンス	三菱FX	オムロン
GRPTS-M20-M20	0.5	900	在庫品	MIL規格 20芯メス	MIL規格 20芯メス	KV-700 / KZ-350 / KZ-300 / KV-ML16V / KV-NC16ET / KV-NC16EX	FX1NC-16MT / FX1NC-32MT / FX2N-10GM / FX2N-10PG / FX2N-20GM / FX2NC-16EX / FX2NC-16EX-DS / FX2NC-16EYT / FX2NC-16EYT-DSS / FX2NC-16MT / FX2NC-32EX / FX2NC-32EX-DS / FX2NC-32EYT / FX2NC-32EYT-DSS / FX2NC-32MT / FX2NC-64MT / FX2NC-96MT / FX3GC-32MT/D / KV-NC16ET / FX3GC-32MT/DSS / FX3UC-16MT/D / FX3UC-16MT/DSS / FX3UC-32MT/D / FX3UC-32MT/DSS / FX3UC-64MT/D / FX3UC-64MT/DSS / FX3UC-96MT/D / FX3UC-96MT/DSS	CJ1W-MD233
GRPTS-M20-M20	1	974	在庫品					
GRPTS-M20-M20	2	1,119	在庫品					
GRPTS-M20-M20	3	1,264	在庫品					