

ミスミ

端子台 M3 7.62mmピッチ フランジ付 ストレートオフセットマウント



ココが特長

M3ネジ、7.62mmピッチのオフセットマウント取付タイプ端子台です。

- UL、IEC規格も準拠した基板端子台です。
- 非常に低価格です。

在庫品

RoHS




Order 注文例	型番	-	ピン数
	MDG28S-A	-	3

1本単位



型番	ピン数	¥バラチャージ 1~9本	¥通常単価 10~99本	¥スライド単価 100~199本
MDG28S-A	2	+200/本	100	70
	3		130	100
	4		140	110
	5		150	120
	6		160	130
	10		170	140
			180	150

部 1~9本のご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 MDG28S-A-2 を2本ご注文の場合
(通常単価100円+バラチャージ200円)×2本=600円

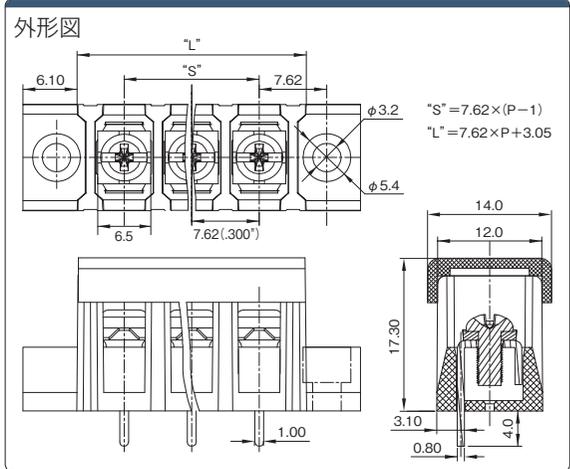

仕様

規格	UL (UL)	CE (CE)
定格電圧	300V	250V
定格電流	15A	24A
適用電線	22-14AWG	2.5mm ²
耐電圧	AC2000V/1分間	
絶縁抵抗	500MΩ/DC500V	
締付トルク	0.5N・m	
使用温度範囲	-40~105℃	
ピッチ	7.62mm	
ハウジング	PA66+23%GF, UL94V-0	
端子	黄銅 0.8t, スズメッキ	
ネジ	スチール, M3 ニッケルメッキ	

ピンヘッダー

ジャンパー線

ジャンパーピン

基板用端子台

ユニバーサル基板

基盤用
アクセサリ
VONA

ミスミ

端子台 M3 7.62mmピッチ ストレートオフセットマウント



ココが特長

M3ネジ、7.62mmピッチのオフセットマウント取付タイプ端子台です。

- UL、IEC規格も準拠した基板端子台です。
- 非常に低価格です。

在庫品

RoHS




Order 注文例	型番	-	ピン数
	MDG28S-B	-	3

1本単位



型番	ピン数	¥バラチャージ 1~9本	¥通常単価 10~99本	¥スライド単価 100~199本
MDG28S-B	2	+200/本	100	70
	3		130	100
	4		140	110
	5		150	120
	6		160	130
	10		170	140
			180	150

部 1~9本のご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 MDG28S-B-2 を2本ご注文の場合
(通常単価100円+バラチャージ200円)×2本=600円

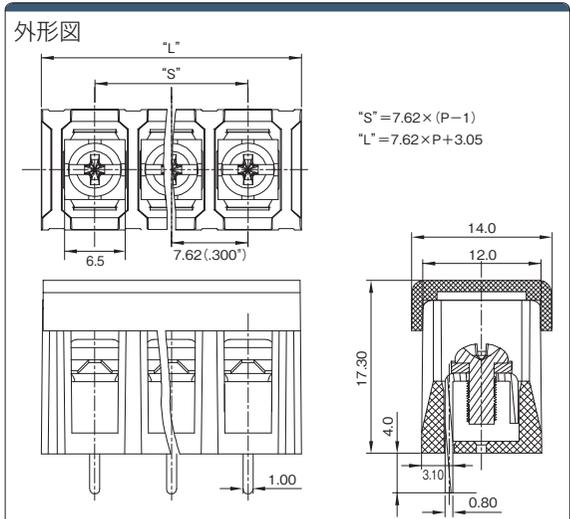

仕様

規格	UL (UL)	CE (CE)
定格電圧	300V	250V
定格電流	15A	24A
適用電線	22-14AWG	2.5mm ²
耐電圧	AC2000V/1分間	
絶縁抵抗	500MΩ/DC500V	
締付トルク	0.5N・m	
使用温度範囲	-40~105℃	
ピッチ	7.62mm	
ハウジング	PA66+23%GF, UL94V-0	
端子	黄銅 0.8t, スズメッキ	
ネジ	スチール, M3 ニッケルメッキ	