

ミスミ

## 電源ケーブル



ココが  
特長

### 中・大容量モーターにも対応

- アングルタイプもラインナップ!
- ケーブル長を自由指定できます。
- 固定・可動ケーブルの選択が可能です。
- 取り回しが容易な片側切り落としタイプもラインナップ。
- お得な固定長ケーブルは**0625ページ**に掲載!



ご注意

・長さ指定・・・0.2～50m(0.1m単位)  
 使用部材はメーカー推奨部材を使用しております。  
 (一部相当品使用)  
 ・\*2はブレーキケーブルのみになりますので、\*1の電源ケーブル  
 と合わせてご使用下さい

2 日日出荷

急 ストック A

巻末-9  
 翌日出荷  
 ¥500/本 5本まで

RoHS

結線・線色ページ **1017**

部材ページ **646**

指定長(m)	～0.9	1～4	4.1～50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

お値引き	
1～9本	通常単価
10～49本	5%
50～99本	10%
100～299本	15%

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。


※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) = 通常単価



Order  
注文例

型番 **SVPK-SV1** - ケーブルタイプ **A** - 指定長(m) **1.5** - 無料追加加工・カスタムNo.は型番末尾にお付けください

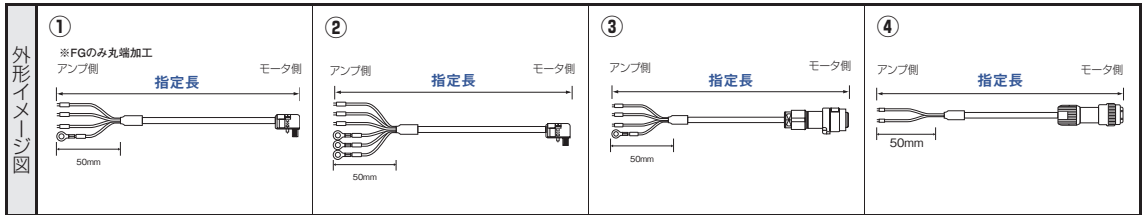

## 直結用

※ケーブルの長さは0.1m単位で指定可 **1本単位**

対応アンプ	対応モータ	外形イメージ	型番	ケーブルタイプ	¥通常単価		
					基本単価	ケーブル単価/m Aケーブル	Bケーブル
SV (電源用)	SV-M005□□、SV-B005□□ SV-M010□□、SV-B010□□	①直結用	SVPK-SV1	A (固定用) 0.2～50m	3,560	270	560
	SV-M020□□、SV-B020□□ SV-M040□□、SV-B040□□		SVPK-SV2		3,810	270	560
	SV-M075□□、SV-B075□□		SVPK-SV3		4,040	650	1,510
	SV-M100□□、M150□□ SV-B100□□、B150□□	③直結用*1	SVPK-SV4		1,890	280	960
	SV-M200□□ SV-B200□□		SVPK-SV5		5,400	920	1,600
	SV-M300□□ SV-B300□□		SVPK-SV6		6,610	2,040	2,980
	SV-M500□□ SV-B500□□		SVPK-SV7		5,260	2,320	4,320
SV (ブレーキ用)	SV-B005□□ SV-B010□□	②直結用	SVPK-SV1B	B (可動用) 0.2～50m	3,800	400	900
	SV-B020□□ SV-B040□□		SVPK-SV2B		4,040	400	900
	SV-B075□□	SVPK-SV3B	4,290		650	1,510	
	SV-B100□□～B500□□	④直結用*2	SVPK-SV4B		3,200	920	

ミスミ VONA 配線部品 検索

WEBなら当日・翌日出荷3万点以上!!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
 ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

現場加工用(片側切り落としタイプ)




※ケーブルの長さは0.1m単位で指定可 **1本単位**

対応アンプ	対応モータ	外形イメージ	型番	ケーブルタイプ	¥通常単価		
					基本単価	ケーブル単価/m Aケーブル Bケーブル	
SV (電源用)	SV-M005□□、M010□□ SV-B005□□、B010□□	⑤アンプ側切り落とし	SVPK-SV1-HM	A (固定用) 0.2~50m	3,430	270	560
	SV-M020□□、M040□□ SV-B020□□、B040□□		SVPK-SV2-HM		3,680	270	560
	SV-M075□□ SV-B075□□		SVPK-SV3-HM		3,900	650	1,510
	SV-M100□□、M150□□ SV-B100□□、B150□□	⑥アンプ側切り落とし*1	SVPK-SV4-HM		1,890	280	960
	SV-M200□□ SV-B200□□		SVPK-SV5-HM		5,150	920	1,600
	SV-M300□□ SV-B300□□		SVPK-SV6-HM		6,240	2,040	2,980
	SV-M500□□ SV-B500□□		SVPK-SV7-HM		4,960	2,320	4,320
SV (ブレーキ用)	SV-B005□□ SV-B010□□	⑤アンプ側切り落とし	SVPK-SV1B-HM	B (可動用) 0.2~50m	3,590	400	900
	SV-B020□□ SV-B040□□		SVPK-SV2B-HM		3,820	400	900
	SV-B075□□		SVPK-SV3B-HM		4,090	650	1,510
	SV-B100□□~B500□□	⑦アンプ側切り落とし*2 SVPK-SV4B-HM	3,200		920		

- 三菱電機 SSCNETⅢ
- 三菱電機 J4W/J3W
- 三菱電機 J4/J3/JN
- 三菱電機 J2S/J2
- 安川電機 SV
- キーエンスSV
- パナソニック MINAS A5
- オムロン OMNUC G5
- オムロン OMNUC W
- 日本電産 サンヨー S-FLAG
- ACサーボモータ 制御信号用変換

省スペース用(アングルタイプ)

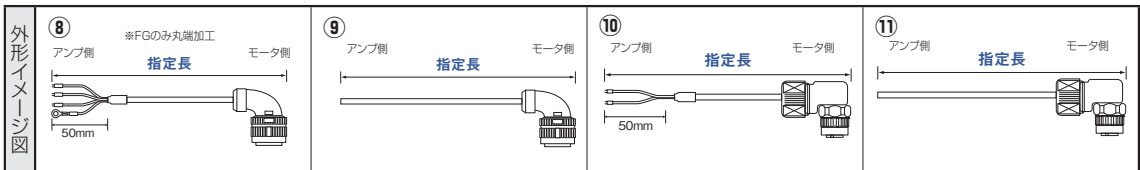

※ケーブルの長さは0.1m単位で指定可 **1本単位**

対応アンプ	対応モータ	外形イメージ	型番	ケーブルタイプ	¥通常単価		
					基本単価	ケーブル単価/m Aケーブル Bケーブル	
SV (電源用)	SV-M100□□、M150□□ SV-B100□□、B150□□	⑧両端	SVPK-SV4AL	A (固定用) 0.2~50m	3,350	280	960
		⑨アンプ側切り落とし*1	SVPK-SV4AL-HM		3,350	280	960
	SV-M200□□ SV-B200□□	⑧両端	SVPK-SV5AL		3,770	920	1,600
		⑨アンプ側切り落とし*1	SVPK-SV5AL-HM		3,500	920	1,600
	SV-M300□□ SV-B300□□	⑧両端	SVPK-SV6AL		7,130	2,040	2,980
		⑨アンプ側切り落とし*1	SVPK-SV6AL-HM		6,730	2,040	2,980
	SV-M500□□ SV-B500□□	⑧両端	SVPK-SV7AL		5,670	2,320	4,320
		⑨アンプ側切り落とし*1	SVPK-SV7AL-HM		5,360	2,320	4,320
	SV (ブレーキ用)	SV-B100□□~B500□□	⑩両端		SVPK-SV4BAL	B (可動用) 0.2~50m	3,680
⑪アンプ側切り落とし*2			SVPK-SV4BAL-HM	3,680	920		

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。

※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) = 通常単価

納期を縮める事はできないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合は番号末-11

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

ケーブル部材表 ACサーボモータ対応ケーブル

●(株)安川電機

シリーズ名	ケーブルタイプ	ケーブル型番	使用コネクタ					サーボメーカー コネクタ型番	使用圧着端子	A(C)ケーブル型番	B(D)ケーブル型番
			接続先	型番	関連資材	製造元	3次認証情報				
EV	電源	SVPY-SGFV1	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
			アンプ	J17-06FMH+7KL-1	SJ1F-01GF-P0.8	JST	×	JZSP-CSM9-1-E相当	RBA1.25-4RE	NA3CT-20-4	NA3CTR-22-4
		SVPY-SGFV2	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
			アンプ	J27-06FMH+7KL-1	SJ2F-01GF-P1.0	JST	×	JZSP-CSM9-2-E相当	RBA1.25-4RE	NA3CT-20-4	NA3CTR-22-4
		SVPY-SGFV4	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
			アンプ	J37-06FMH+8KL-1	SJ3F-41GF-P1.8	JST	×	JZSP-CSM9-3-E相当	RBA1.25-4RE	NA3CTF-T	NA3CTR-R
		SVPY-SGFV5	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
			アンプ	350780-1	350551-3	TE	○	-	RBA1.25-4RE	NA6CT-16-4	NA6CTR-16-4
		SVPY-SGFV6	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
			アンプ	NMS3106B-18-10S	NMS3057-10A	JAE	○	-	-	NASVCT-2-4	NARVCT-2-4
		SVPY-SGFV7	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
			アンプ	DMS3106B-18-10-S	-	-	DDK	○	-	V5.5-4	NA6CT-12-4
		SVPY-SGFV8	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
			アンプ	NMS3106B-22-22-S	-	-	JAE	○	-	V5.5-4	NA6CT-10-4
		SVPY-SGFV9	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
アンプ	NMS3106B-22-22-S		-	-	JAE	○	-	V5.5-4	NA6CT-8-4	NA6CTR-8-4	
SVPY-SGFV1B	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-		
	アンプ	J17-06FMH+7KL-1	SJ1F-01GF-P0.8	JST	×	JZSP-CSM9-1-E相当	RBA1.25-4RE	NA3CT-20-6	NA3CTR-22-6		
SVPY-SGFV2B	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-		
	アンプ	J27-06FMH+7KL-1	SJ2F-01GF-P1.0	JST	×	JZSP-CSM9-2-E相当	RBA1.25-4RE	NA3CT-20-6	NA3CTR-22-6		
SVPY-SGFV3B	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-		
	アンプ	J37-06FMH+8KL-1	SJ3F-01GF-P1.8	JST	×	JZSP-CSM9-3-E相当	RBA1.25-4RE	NA3CTF-T	NA3CTR-R		
SVPY-SGFV4B	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-		
	アンプ	350781-1	350689-6	TE	○	-	RBA1.25-4RE	NA3CTF-T	NA3CTR-R		
SVPY-SGFV5B	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-		
	アンプ	CM10-SP25-M-D	CM10-#225C(S2/D)DB-100	DDK	○	-	-	NASVPB-B	-		
エンコーダー	SVEY-SGFV1	モーター	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
		アンプ	54346-0070	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
	SVEY-SGFV3	モーター	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
		アンプ	54280-0600	-	モレックス	×	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
	SVEY-SGFV4	モーター	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
		アンプ	CM10-SP10S-M-D	CM10-#225C(S2/D)DB-100	DDK	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
	SVEY-SGFV1M	モーター	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
		アンプ	54346-0070	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
	SVEY-SGFV2M	モーター	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
		アンプ	CM10-SP10S-MD	M-CM10-#225C-S1D(8)	DDK	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
	SVEY-SGFV12L	モーター	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-B	NA20276RRSB-D	
		アンプ	54280-0609	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-B	NA20276RRSB-D	

●(株)キーエンス

シリーズ名	ケーブルタイプ	ケーブル型番	使用コネクタ					サーボメーカー コネクタ型番	使用圧着端子	A(C)ケーブル型番	B(D)ケーブル型番
			接続先	型番	関連資材	製造元	3次認証情報				
SV	電源	SVPK-SV1	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
			アンプ	J17-06FMH+7KL-1M-CF	SJ1F-01GF-P0.8	JST	×	-	RBG1.25-4RE	NA3CT-20-4	NA3CTR-22-4
		SVPK-SV2	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
			アンプ	J27-06FMH+7KL-1M-CF	SJ2F-01GF-P1.0	JST	×	-	RBG1.25-4RE	NA3CT-20-4	NA3CTR-22-4
		SVPK-SV3	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
			アンプ	J37-06FMH+8KL-1L-CF	SJ3F-41GF-P1.8	JST	×	-	RBG1.25-4RE	NA3CTF-T	NA3CTR-R
		SVPK-SV4	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
			アンプ	NMS3106B18-10S	NMS3057-10A	JAE	○	-	-	NASVCT-2-4	NARVCT-2-4
		SVPK-SV5	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
			アンプ	NMS3106B-18-10-S	-	-	JAE	○	-	NA6CT-12-4	NA6CTR-12-4
		SVPK-SV6	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
			アンプ	NMS3106B-22-22-S	-	-	JAE	○	-	NA6CT-10-4	NA6CTR-10-4
		SVPK-SV7	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
			アンプ	NMS3106B-22-22-S	-	-	JAE	○	-	NA6CT-8-4	NA6CTR-8-4
		SVPK-SV1B	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
アンプ	J17-06FMH+7KL-1M-CF		SJ1F-01GF-P0.8	JST	×	-	RBG1.25-4RE	NA3CT-20-6	NA3CTR-22-6		
SVPK-SV2B	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-		
	アンプ	J27-06FMH+7KL-1M-CF	SJ2F-01GF-P1.0	JST	×	-	RBG1.25-4RE	NA3CT-20-6	NA3CTR-22-6		
SVPK-SV3B	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-		
	アンプ	J37-06FMH+8KL-1L-CF	SJ3F-41GF-P1.8	JST	×	-	RBG1.25-4RE	NA3CTF-T	NA3CTR-R		
SVPK-SV4B	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-		
	アンプ	CM10-SP25-M-D	CM10-#225C(S2)(D)B-100	DDK	○	-	-	NASVPB-B	-		
エンコーダー	SVEK-SV1	モーター	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
		アンプ	54346-0070	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
		モーター	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
SVEY-SV2	モーター	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C		
	アンプ	CM10-SP10S-M-D	CM10-#225C(S2)(D)B-100	DDK	○	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C		

●パナソニック(株)

シリーズ名	ケーブルタイプ	ケーブル型番	使用コネクタ					サーボメーカー コネクタ型番	使用圧着端子	A(C)ケーブル型番	B(D)ケーブル型番
			接続先	型番	関連資材	製造元	3次認証情報				
MINAS A5	電源	SVPP-A51	モーター	A10.75-8GY	N1.25-4M(丸端子)	-	-	-	-	-	-
			アンプ	JN8FT045J1	ST-TMH+S-C1B-3500	JAE	×	-	-	NA3CT-20-4	NA3CTR-20-4
		SVPP-A52	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
			アンプ	JL04V-6A20-4SE-EB-R	-	-	JAE	○	-	NA6CT-14-4	NA6CTR-14-4
		SVPP-A53	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
			アンプ	JL04V-6A22-22SE-EB-R	-	-	JAE	○	-	NA6CT-14-4	NA6CTR-14-4
		SVPP-A54	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
			アンプ	JL04V-6A22-22SE-EB-R	-	-	JAE	○	-	NA6CT-12-4	NA6CTR-12-4
		SVPP-A51B	モーター	N1.25-M4	-	-	JAE	○	-	-	-
			アンプ	JN4FT025JMR	ST-TMH+S-C1B-3500	JAE	×	-	-	NA3VC-19-2	NA3MF-19-2
		SVPP-A52B	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
			アンプ	JL04V-6A20-18SE-EB-R	-	-	JAE	○	-	NA6CT-14-4 NA6UC-20-2	NA6CTR-14-4 NA6UCR-20-2
		SVPP-A53B	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-
			アンプ	JL04V-6A24-11SE-EB-R	-	-	JAE	○	-	NA6CT-14-4 NA6UC-20-2	NA6CTR-14-4 NA6UCR-20-2
SVPP-A54B	モーター	-	-	-	-	-	-	-	-		
	アンプ	JL04V-6A24-11SE-EB-R	-	-	JAE	○	-	NA6CT-10-4 NA6UC-20-2	NA6CTR-10-4 NA6UCR-20-2		
エンコーダー	SVEP-A51	モーター	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA20276TSB-C	NA20276RRSB-E	
		アンプ	JN6FR075M1	LY10-C1-A1-10000	JAE	○	-	-	NA20276TSB-C	NA20276RRSB-E	
	SVEP-A52	モーター	55100-0670	-	モレックス	○	-	-	NA3VCSB-25-3P	NA3MFSB-25-3P	
		アンプ	JN2DS10SL1-R	-	-	JAE	○	-	NA3VCSB-25-3P	NA3MFSB-25-3P	

