

ミスミ

M4アースバー



ココが  
特長

M4タップ穴で省スペースを実現!  
接地用の銅バーとしてご使用ください

- 集中アースを取られる際に、**01133**ページの絶縁支持台で固定してお使いください。
- 11極、21極タイプは千鳥の穴配置なので、より多くの接続が可能です。

在庫品

RoHS

基本仕様

材質	銅
表面処理	ニッケルメッキ
本体板厚	4mm




Order  
注文例

型番  
**MTS6-M4-3P**



1パック単位 3本入

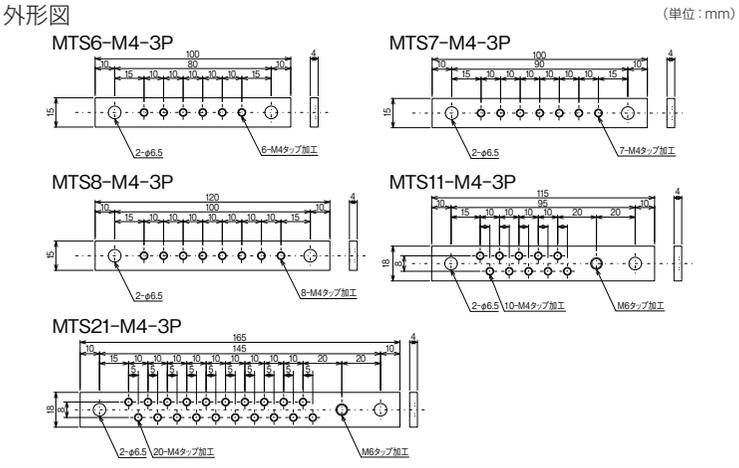

型番	全長 (mm)	タップ穴	取付穴 (mm)	自重 (g/本)	¥通常単価
MTS6-M4-3P	100	6-M4	2-φ6.5	183	2,330
MTS7-M4-3P	110	7-M4	2-φ6.5	200	2,480
MTS8-M4-3P	120	8-M4	2-φ6.5	220	2,780
MTS11-M4-3P	115	10-M4、1-M6	2-φ6.5	210	3,300
MTS21-M4-3P	165	20-M4、1-M6	2-φ6.5	300	5,160

日東工業

BP46-B・アースバーセット



ココが  
特長

接地端子の中継・増設にご利用ください

在庫品


RoHS

基本仕様

材質	銅
表面処理	光沢スズめっき



1本単位

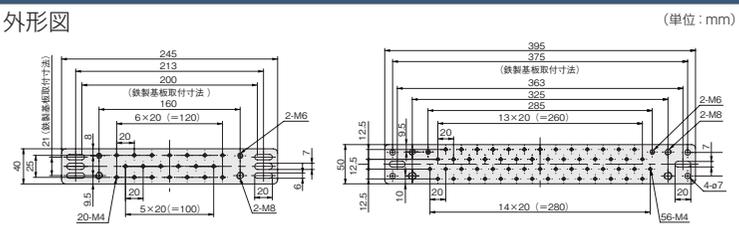

型番	幅 (mm)	全長 (mm)	厚み (mm)	タップ穴数	¥通常単価
BP46-20B	40	245	4	20-M4、2-M6、2-M8	2,750
BP46-56B	50	395	5	56-M4、2-M6、2-M8、2-M10	4,630



Order  
注文例

型番  
**BP46-20B**

納期を縮める事はできないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合番号末-11

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

DINレール・  
専用金具

アース・銅バー

絶縁支持台

図面ホルダー

盤用ケーブル  
クランプ

漏電遮断器  
取付台

内装パーツ

盤用  
ハンドル・取手

ルーバー

窓枠

バックシ

外装パーツ

ラインテープ・  
導電性テープ

取付金具

盤用架台・  
スタンド・  
取付用ポール

設置用パーツ

補修用パーツ

ケーブル  
グラウンド

ケーブル  
プッシュ

配線ダクト

金属管

樹脂管