

ルーバー

Webなら盤・キャビネット5万円以上取扱い!

河村電器産業

角型ルーバーVP22




ココが特長 **キャビネット本体に角穴加工のみで簡単に取付けできます**

- フィルター(ポリエステル)付です。
- IP2X (ルーバーを取付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります。)

在庫品
3 日目出荷

基本仕様

材質	ポリスチレン樹脂
取付可能板厚	t1.2mm~t3.2mm

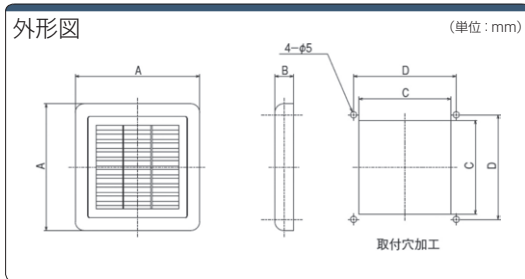

Order 注文例
型番 **VP22-1**

¥

1バック単位 2個入

型番	色 (近似値)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	¥通常単価	通常出荷日
VP22-1	ベージュ(マンセル5Y7/1)	100	15	74	82.5	6,060	3日目
VP22-2	ベージュ(マンセル5Y7/1)	120	15	98	105	7,100	在庫品
VP22-1K	クリーム(マンセル2.5Y9/1)	100	15	74	82.5	6,060	3日目
VP22-2K	クリーム(マンセル2.5Y9/1)	120	15	98	105	7,100	3日目

ミスミ

樹脂製ルーバー



ココが特長 **フィルター付きの樹脂製角型ルーバー!**


- 防虫用のステンレス網を取付けています。
- ボックスに丸穴か角穴のどちらかの加工で簡単に取付けできます。
- フィルターは外部より交換可能で、水洗いにより再使用も可能です。
- 取付可能板厚: 1.2mm~3.2mm

2D CAD

在庫品

CAD

RoHS

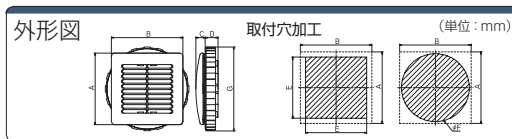

Order 注文例
型番 **MLS100F** - 色 **K**

色仕様

色記号	色
K	クリーム(近似マンセル値2.5Y9/1)
G	グレイ(近似マンセル値5Y7/1)

仕様

材質	カバー	AES樹脂
	本体	PS樹脂
	フィルター(不織布)	モダアクリルポリエステル 防塵率53%

¥

1個単位

型番	色記号	¥通常単価	¥スライド単価	サイズ (単位: mm)							自重 (g)
		1~5個	6~99個	A	B	C	D	E	F	G	
MLS100F	K(クリーム) G(グレイ)	3,360	3,010	100	100	13	21	81	φ95	117	160
MLS120F		3,940	3,540	120	120	15	18	95	φ114	133	200
MLS150F		4,700	4,220	150	150	17	18	118	φ142	164	300

角型ルーバー取付方法

1: ルーバー本体をボックスの外側からボックス開口部に取付けます。

2: ボックスの内側から固定具をルーバー本体に押し当て、右に回して締め付けます。固定具が「カチカチ」と音をたててすべり出すまで回して締め付ければ取付完了です。

