


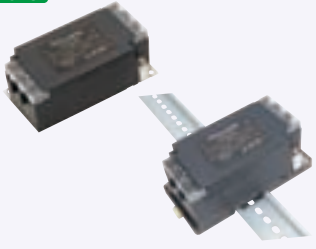

三相 低背タイプ

RoHS



UL



Delivery
納期

1台から注文OK!

出荷日

1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが特長

三相電源ラインからのノイズ侵入防止対策

- セルフアップネジ、開閉式カバーにより作業性向上
- DINレール取付タイプもラインナップ



ご注意

- ・ノイズフィルタは汎用インバータとモータ間には使用できません。
- ・漏電ブレーカ選定の際には、ノイズフィルタの漏れ電流を考慮して選定をしてください。




Order
注文例

型式


ENF-RTEN-5006

回路図

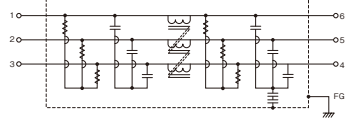


減衰量周波数特性


ENF-RTEN-5006

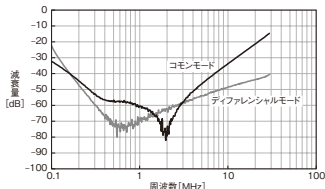


ENF-RTEN-5010

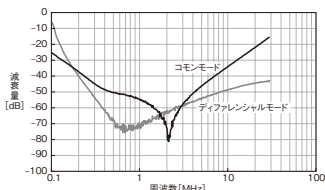


ENF-RTEN-5020

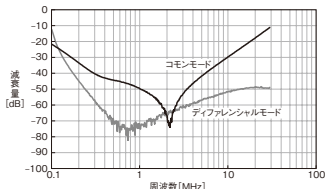

ENF-RTEN-5030

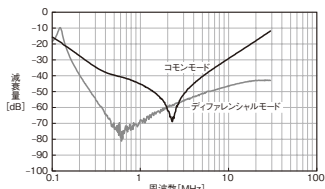

ENF-RTEN-5050

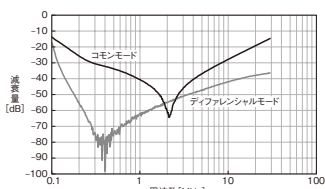


型式	回路構成	定格電流	形状 (取付方法)	基準単価		スライド単価
				1~2台	3~9台	10台~
ENF-RTEN-5006	三相	6A	標準(直付)	¥3,750	¥3,600	¥3,400
ENF-RTEN-5006D			DINレール取付	¥4,150	¥4,000	¥3,800
ENF-RTEN-5010	三相	10A	標準(直付)	¥4,000	¥3,850	¥3,600
ENF-RTEN-5010D			DINレール取付	¥4,200	¥4,050	¥3,800
ENF-RTEN-5020	三相	20A	標準(直付)	¥5,300	¥5,050	¥4,700
ENF-RTEN-5020D			DINレール取付	¥5,700	¥5,450	¥5,100
ENF-RTEN-5030	三相	30A	標準(直付)	¥6,000	¥5,700	¥5,300
ENF-RTEN-5030D			DINレール取付	¥6,300	¥6,000	¥5,600
ENF-RTEN-5050	三相	50A	標準(直付)	¥13,500	¥12,700	¥11,800

仕様


型式	標準	ENF-RTEN-5006	ENF-RTEN-5010	ENF-RTEN-5020	ENF-RTEN-5030	ENF-RTEN-5050
型式	標準	ENF-RTEN-5006D	ENF-RTEN-5010D	ENF-RTEN-5020D	ENF-RTEN-5030D	—
メーカー型式	標準	RTEN-5006	RTEN-5010	RTEN-5020	RTEN-5030	RTEN-5050
回路構成	標準	RTEN-5006D	RTEN-5010D	RTEN-5020D	RTEN-5030D	—
回路構成	標準	三相				
定格電圧(AC/DC)	標準	500V				
定格電流(AC/DC)	標準	6A	10A	20A	30A	50A
耐電圧	標準	AC2500V 1分間 at 20°C, 65%RH: ライン-アース間				
絶縁抵抗	標準	100MΩ min. DC500V at 20°C, 65%RH: ライン-アース間				
漏れ電流	標準	2.5mA max. (250V)/5.0mA max. (500V)				
直流抵抗	標準	145mΩ max.	60mΩ max.	25mΩ max.	13mΩ max.	7mΩ max.
減衰量保証	コモンモード	0.2~10MHz	0.3~8MHz	0.5~8MHz	0.3~7MHz	0.5~7MHz
帯域	ディファレンシャルモード	0.2~30MHz	0.2~30MHz	0.2~30MHz	0.2~30MHz	0.2~30MHz
25dB保証	ディファレンシャルモード	0.2~30MHz	0.2~30MHz	0.2~30MHz	0.2~30MHz	0.2~30MHz
動作環境	標準	温度: -25~+85°C, 15~85%RH(結露なきこと)				
安全規格	標準	UL1283, EN60939				
質量	標準	360g	360g	560g	560g	1100g
	DINレール取付	400g	400g	620g	620g	—

外形図

(単位: mm)

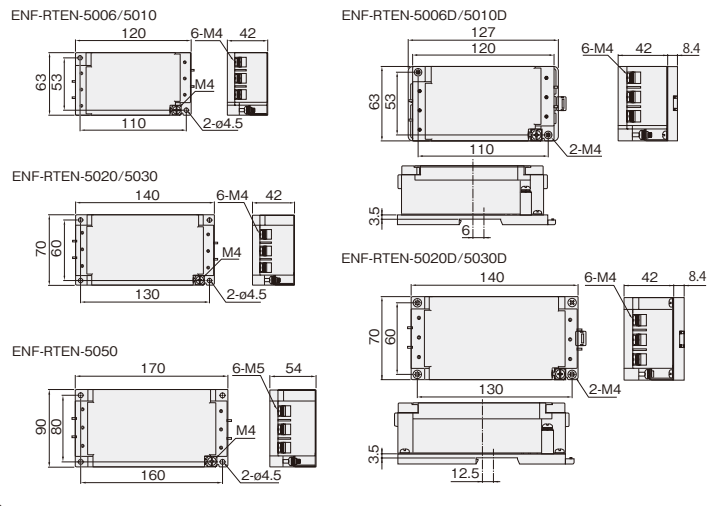

ディレーティング

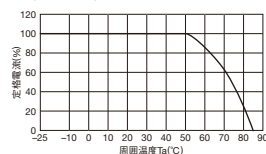

スイッチング電源

ケース付き DINレール取付



○1503ページ

○1507ページ

スイッチング電源
ノイズフィルタ
アレスト・トランス

ノイズフィルタ

スイッチング電源

ACアダプタ

ノイズフィルタ

アレスト

トランス