


ミスミ

NAMFSB 150V UL規格シールド付

電線・ケーブル

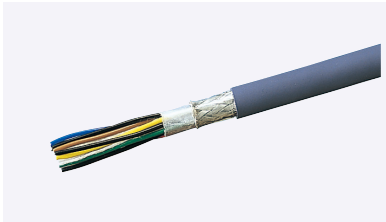

電気用品安全法を取得していません。

UL AWM VW-1 150V より線 細線化 導体 1重 シールド ツისტ ベア 耐油

ココが特長 UL規格シールド付可動信号ケーブル



ご注意

・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
 ※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
 ※単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法
 [式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

在庫品 ストーク T

1~99m (5本まで) 巻末-9 当日出荷 ¥1,000/本

2 日日出荷 ストーク A

100m 1 日日出荷 巻末-9 翌日出荷 ¥500/本

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください ※ストーク対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS

サンプル提供

P.1692



1本単位

型番	AWGサイズ	対数 ^{※1} 1P=2芯	¥スライド単価			通常出荷日	¥指定長単価				通常出荷日		
			販売単位	1000m (100m×10 ^{※2})	500m (100m×5 ^{※2})		100m(巻) ×3本~	通常出荷日	99~50m			通常出荷日	
				ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}		ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}		ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}	ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}			ストーク ^{※1} メートル 単価 ^{※2}
電力ケーブル 制御・計装ケーブル 電気・電子・通信機器用絶縁電線 機械用ロボットケーブル 省記録・ネットワークケーブル フラットケーブル ケーブルコード 情報通信ケーブル 防災用警報用ケーブル エゴケーブル 同軸ケーブル 電線・ケーブル(オプション・その他) カタログの良方とカタログ内用語解説 電線規格に関するガイド UL規格ケーブルについて(UL/ステッドケーブルの案内) 電線取り扱いと選定について	27 *電線表記 AWG26	1P	149	155	160	都度見積	162	在庫品	230	276	297	346	在庫品
		2P	246	255	264		268	在庫品	381	456	492	573	在庫品
		3P	346	360	373		378	在庫品	536	644	694	809	在庫品
		4P	483	502	521		526	在庫品	674	747	794	909	在庫品
		5P	592	616	639		645	在庫品	917	1,100	1,185	1,381	在庫品
		6P	677	703	729		737	在庫品	1,047	1,259	1,357	1,581	在庫品
		7P	778	808	838		847	在庫品	1,085	1,204	1,279	1,465	在庫品
		8P	843	876	908		918	在庫品	1,305	1,566	1,688	1,966	在庫品
		10P	1,109	1,152	1,195		1,208	在庫品	1,718	2,064	2,226	2,592	在庫品
		15P	1,715	1,782	1,848		1,866	在庫品	2,657	3,191	3,440	4,007	在庫品
	20P	2,885	2,997	3,109	3,141	T	4,470	5,369	5,790	6,743	T/A		
	25	1P	160	166	172	175	在庫品	255	307	330	385	在庫品	
		1.5P(3芯)	384	400	413	417	在庫品	484	498	498	522	在庫品	
		2P	264	275	285	287	在庫品	422	507	547	637	在庫品	
		3P	373	388	402	406	在庫品	596	715	771	898	在庫品	
		4P	545	566	587	594	在庫品	761	843	896	1,026	在庫品	
		5P	637	662	686	693	在庫品	1,018	1,222	1,317	1,534	在庫品	
		6P	729	758	786	794	在庫品	1,164	1,398	1,508	1,755	在庫品	
		7P	867	901	935	944	T	1,210	1,342	1,426	1,633	T/A	
		8P	907	943	978	988	在庫品	1,448	1,739	1,876	2,184	在庫品	
10P		1,196	1,242	1,288	1,301	T	1,909	2,293	2,472	2,880	T/A		
21	1P	1847	1,919	1,991	2,011	在庫品	2,952	3,545	3,823	4,452	在庫品		
	20P	3,109	3,230	3,351	3,385	T	4,966	5,966	6,433	7,492	T/A		
	1P	209	217	225	227	在庫品	333	343	365	419	在庫品		
	2P	363	377	391	396	在庫品	580	597	635	729	在庫品		
	3P	498	518	537	541	在庫品	795	818	871	999	在庫品		
	4P	689	716	743	750	在庫品	960	1,065	1,132	1,296	在庫品		
	5P	799	830	860	869	在庫品	1,275	1,313	1,397	1,602	在庫品		
	6P	925	961	996	1,007	在庫品	1,477	1,520	1,618	1,855	在庫品		
	7P	1,082	1,124	1,166	1,179	T	1,508	1,673	1,778	2,036	T/A		
	8P	1,134	1,178	1,222	1,233	在庫品	1,811	1,864	1,984	2,276	在庫品		
21	10P	1,630	1,694	1,758	1,776	T	2,605	2,683	2,856	3,276	T/A		
	12P	2,484	2,592	2,673	2,700	在庫品	3,785	4,644	4,644	4,860	在庫品		
	15P	2,378	2,471	2,564	2,590	T	3,801	3,913	4,165	4,778	T/A		
	20P	3,658	3,800	3,942	3,984	T	5,843	6,017	6,404	7,346	T/A		
	1P	260	260	260	260	在庫品	359	377	402	460	在庫品		
	2P	412	428	444	449	在庫品	656	676	719	825	在庫品		
	3P	563	585	606	612	在庫品	899	926	986	1,130	在庫品		
	4P	785	816	846	855	在庫品	1,096	1,216	1,292	1,479	在庫品		
	5P	912	948	984	993	在庫品	1,459	1,502	1,598	1,834	在庫品		
	6P	1,034	1,075	1,115	1,126	在庫品	1,651	1,700	1,809	2,075	在庫品		
7P	1,242	1,290	1,338	1,352	在庫品	1,731	1,920	2,040	2,336	在庫品			
8P	1,310	1,361	1,412	1,426	T	2,093	2,155	2,294	2,631	T/A			
10P	1,765	1,834	1,902	1,922	T	2,820	2,904	3,091	3,546	T/A			
15P	2,722	2,829	2,935	2,965	T	4,349	4,479	4,767	5,468	T/A			
20P	4,207	4,371	4,535	4,581	T	6,726	6,926	7,372	8,456	T/A			



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
 ※1 ストークの対象品は価格の右側の T または A で表記しております。
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※3 1000m及び500mでのご注文の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条もでのご注文は承ることができません)。
 ※4 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください。



Order 注文例

型番 - AWGサイズ - 対数 - 長さ
 NAMFSB - 27 - 1P - 10

※AWG25の1.5Pはツイストペア(対数)ではございません。
 ※[: 半角括弧]、[I : イチ]、[II : アイ]、[O : セロ]、[O : オー]などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。