


ミスミ

ケーブルブッシュ(グロメット・オープンタイプ)

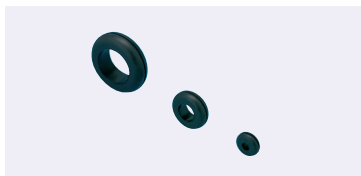

ココが特長

ゴム製のオープンタイプグロメット

- 取り付け、取り外しに工具を必要とせず、作業が速やかにおこなえます。ゴム製のため手で押し込むだけで装着できます。
- 入線外径φ6mm~φ45mmまで豊富なサイズ揃えています。

※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
※外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

在庫品

RoHS


¥

1パック単位 5個入 (注)注文合計数は1袋入りで納入されます。
例)5パック注文時は25個1袋入りで納入されます。

使用例



外形図

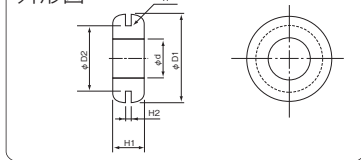

仕様

材質	エチレンプロピレンゴム(黒色)
使用温度範囲	0°C~+70°C
硬度	55±5°

タイプ	型番		サイズ(単位=mm)							製品自重 (g/個)	¥バラチャージ 1~9パック	¥通常単価 10~19パック
	No.		H1	H2	φD1	φD2	φd	R				
C30-BW	6-1-5P	7	1						2.5	+150 /パック	300	
	6-2-5P	8	2	18	12	6			2.5		300	
	8-1-5P	7	1						2.5		400	
	8-2-5P	8	2	20	14	8	3		2.5		400	
	10-1-5P	8	1						3.5		400	
	10-2-5P	9	2	22	16	10			3.5		400	
	12-1-5P	10	1						5		400	
	12-2-5P	11	2	26	19	12			6		400	
	14-1-5P	10	1						6		490	
	14-2-5P	11	2	29	22	14	4		7		490	
16-1-5P	10	1						8	590			
16-2-5P	11	2	32	25	16			8.5	590			
19-1-5P	12	1						9.5	680			
19-2-5P	13	2	35	28	19	5		10	680			
22-1-5P	12	1						15	780			
22-2-5P	13	2	40	32	22			15	780			
25-1-5P	14	1						20	1,020			
25-2-5P	15	2	44	36	25			20	1,020			
28-1-5P	14	1						25	1,210			
28-2-5P	15	2	48	40	28	6		25	1,210			
32-1-5P	18	1						30	1,630			
32-2-5P	19	2	52	44	32			30	1,730			
36-1-5P	18	1						35	1,730			
36-2-5P	19	2	56	48	36			35	1,920			
45-1.5-5P	15.5	1.5						55	3,250			
45-3-5P	17	3	75	55	45	7		55	3,250			

Order 注文例


型番: C30-BW-32-1

バック入数: 5P

部 1~9パックのご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 C30-BW-6-1-5P を2パックご注文の場合 (通常単価300円+バラチャージ150円)×2パック=900円

ミスミ

ケーブルブッシュ(グロメット・膜付きタイプ)

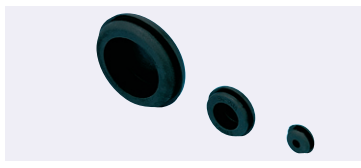

ココが特長

ゴム製の膜付きグロメット

- 通常のグロメットが持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。膜(φd)に切り込みを入れて電線を通して使用します。
- 入線外径φ4.5mm~φ80mmまで豊富なサイズ揃えています。

※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
※外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

在庫品

RoHS


¥

1パック単位 5個入 (注)注文合計数は1袋入りで納入されます。
例)5パック注文時は25個1袋入りで納入されます。

使用例



外形図

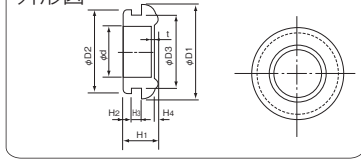

仕様

材質	エチレンプロピレンゴム(黒色)
使用温度範囲	0°C~+70°C
硬度	55±5°

タイプ	型番		サイズ(単位=mm)										製品自重 (g/個)	¥バラチャージ 1~9パック	¥通常単価 10~19パック
	No.		H1	H2	H3	H4	φD1	φD2	φD3	φd	t				
C-30-SG	9A-5P	8.5	2	2.3	3.5	16	13	9	4.5			2	+150 /パック	340	
	12A-5P	6.3	1.5	1.6	2.5	19	16	12	7			2		340	
	14A-5P	8	2	2.3	3	21	18	14	9			2.5		340	
	16A-5P	8.5	2	1.6	3.5	23	20	16	11			2.5		340	
	18A-5P	9	2	2.3	3.5	25	22	18	13			3		340	
	20A-5P	9	2.5	1.6	4	27	24	20	15			3.5		340	
	22A-5P	10.5	2.5	2.3	4	29	26	22	17			4.5		430	
	24A-5P	11	3	2.3	5	31	28	24	19			5		430	
	26A-5P	12.5	3	3.2	5	35	31	26	19			5		530	
	28A-5P	12	3	2.3	5	37	33	28	21			5		530	
	30A-5P	12.5	3	3.2	5	39	35	30	23			7.5		620	
	32A-5P	12	3	2.3	5	41	37	32	25			7.5		720	
	34A-5P	13	3	3.2	5	43	39	34	27			10		860	
	36A-5P	14	4	2.3	6	45	42	36	28			12		960	
	38A-5P	15	4	3.2	6	48	44	38	30			15		1,050	
	42A-5P	15	4	3.2	6	52	48	42	34			20		1,570	
	50A-5P	10	4	2	4	60	56	50	40	0.3		15		2,140	
	60A-5P	15.2	4	3.2	6.5	70	65	60	50			28		2,860	
	70A-5P	15.7	4	3.2	6.5	80	75	70	60			32		3,190	
	80A-5P	15.7	4.5	3.2	6.5	90	85	80	70			40		3,710	

部 1~9パックのご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 C-30-SG-9A-5P を2パックご注文の場合 (通常単価340円+バラチャージ150円)×2パック=980円

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

Order 注文例

型番: C-30-SG-32A

バック入数: 5P