


ミスミ

樹脂ワッシャー(ジュラコンPOM製)

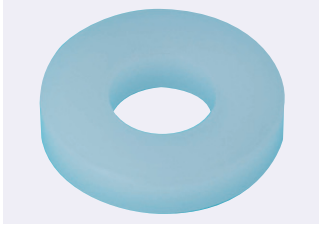

※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



1パック単位 10個入


型番	M	サイズ (D-d-t)	¥パラチャージ		
			1~9パック	10~29パック	
CC	2.6	5-2.8-0.5	+90/パック	155	
		7.5-2.8-0.5			
		6-3.2-0.5			
		6-3.2-1.0			
	3	8-3.2-0.5			
		8-3.2-1.0			
		8-4.3-0.5			
		8-4.3-1.0			
	4	10-4.3-0.5			
		10-4.3-1.0			
		10-4.3-2.0			
		10-5.3-0.8			
		12-5.3-1.0			
		12-5.3-2.0			
	5	13-6.5-1.0			
		13-6.5-2.0			
	6	18-8.5-1.6			
	8	22-10.5-1.6			
	10				1,000

部 1~9パックのご注文は通常単価+パラチャージを申し受けます。
 【計算例】 CC-2.6-5-2.8-0.5 を2パックご注文の場合
 (通常単価155円+パラチャージ90円)×2本=490円
 ※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

ココが特長 樹脂ワッシャー、ジュラコン(POM)製

在庫品

RoHS

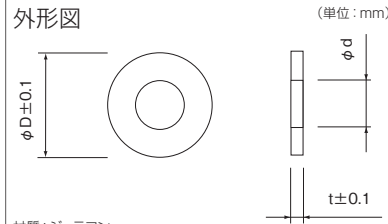


材質:ジュラコン

型番	M	サイズ			重量 (g/個)
		D	d	t	
CC	2.6	5	2.8	0.5	0.01
		7.5	2.8	0.5	0.03
		6	3.2	0.5	0.01
		6	3.2	1.0	0.03
	3	8	3.2	0.5	0.03
		8	3.2	1.0	0.06
		8	4.3	0.5	0.05
		8	4.3	1.0	0.09
	4	10	4.3	0.5	0.18
		10	4.3	1.0	0.03
10		4.3	2.0	0.05	
10		5.3	0.8	0.06	
12		5.3	1.0	0.13	
12		5.3	2.0	0.26	
5	13	6.5	1.0	0.14	
	13	6.5	2.0	0.28	
	18	8.5	1.6	0.44	
	22	10.5	1.6	0.57	



 Order 注文例



ミスミ

樹脂ワッシャー(フッ素樹脂製)



※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



1パック単位 10個入


型番	M	サイズ (D-d-t)	¥パラチャージ		
			1~9パック	10~29パック	
TT	2.6	6-2.7-1.0	+90/パック	190	
		6-3.3-0.5			
		6-3.3-1.0			
		8-4.5-0.5			
	3	8-4.5-1.0			
		10-4.5-1.0			
		10-5.5-0.8			
		12-5.5-0.5			
	4	12-5.5-1.0			
		13-6.5-1.0			
	5				260
	6				550

部 1~9パックのご注文は通常単価+パラチャージを申し受けます。
 【計算例】 TT-2.6-2.7-1.0 を2パックご注文の場合
 (通常単価190円+パラチャージ90円)×2本=560円

ココが特長 樹脂ワッシャー、フッ素樹脂製

在庫品

RoHS

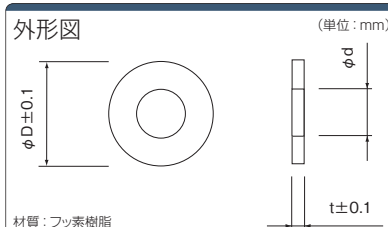


材質:フッ素樹脂

型番	M	サイズ			重量 (g/個)
		D	d	t	
TT	2.6	6	2.7	1.0	0.04
		6	3.3	0.5	0.02
		6	3.3	1.0	0.04
		8	4.5	0.5	0.03
	3	8	4.5	1.0	0.07
		10	4.5	1.0	0.13
		10	5.5	0.5	0.09
		12	5.5	0.8	0.09
	4	12	5.5	1.0	0.18
		13	6.5	1.0	0.20



 Order 注文例



●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
 ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
 VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合料金は無料です

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
 ●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。