

アメリカン電機

2ケ口(接地形2P 15A 125V)



ココが特長

2ケ口・定格15A-125VのOAタップです
 ●コード付品は2mm²×3芯仕上り外形約8.5mmのコードを使用しています。
 ●本体材質はナイロン樹脂を使用しています。

基本仕様

定格 : AC125V-15A
 難燃仕様 : UL94 V-0
 マグネット取り付け数 : 2ヶ所(マグネット別売 **02146ページ**参照)
 本体色 : 白
 認定規格 : (PSE)





在庫品

4 日目出荷

RoHS

外形図

図面はKC1144です。その他のさし込み口形状商品もすべて同じ寸法になります。

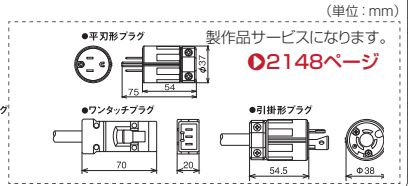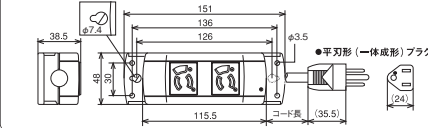

1個単位



型番	色	コンセント口形状	電源コード		ケーブルタイプ	¥通常単価	通常出荷日
			コード長さ	プラグ			
KU1140	白	抜止形	3m	平刃形(一体成形プラグ)	VCTF	1,395	在庫品
KU1140-BK	黒					1,395	在庫品
KC1144	白					3,153	3日目
KU1090	白	平刃形	3m	平刃形(一体成形プラグ)	VCTF	1,578	在庫品
KU1090-BK	黒					1,578	3日目
KC1094	白					3,074	3日目
KU1070	白	引掛形				1,716	3日目



型番 KU1140

アメリカン電機

4ケ口(接地形2P 15A 125V)



ココが特長

4ケ口・定格15A-125VのOAタップです
 ●コード付品は2mm²×3芯のコードを使用しています。
 ●本体材質はナイロン樹脂を使用しています。
 ●ノイズフィルタ付も用意しました。

基本仕様

定格 : AC125V-15A
 難燃仕様 : UL94 V-0
 マグネット取り付け数 : 3ヶ所(マグネット別売 **02146ページ**参照)
 本体色 : 白
 認定規格 : (PSE)





在庫品

4 日目出荷

RoHS

外形図

図面はKC1134-3Mです。その他のさし込み口形状商品もすべて同じ寸法になります。

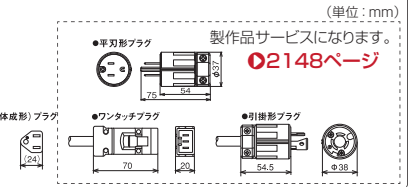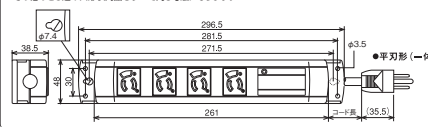

1個単位



型番	色	コンセント口形状	電源コード		ケーブルタイプ	ノイズフィルタ	¥通常単価	通常出荷日
			コード長さ	プラグ				
KU1130	白	抜止形	3m	平刃形(一体成形プラグ)	VCTF	○	2,727	在庫品
KU1130NF	白						5,000	3日目
KU1130-BK	黒						2,727	在庫品
KC1134	白						4,234	在庫品
KU1030	白	平刃形	3m	平刃形(一体成形プラグ)	VCTF	○	2,580	在庫品
KU1030NF	白						4,860	3日目
KU1030-BK	黒						2,580	在庫品
KC1034	白						4,077	在庫品
KU1010	白	引掛形					2,857	在庫品
KU1020	白	抜止形2ヶ・引掛形2ヶ					2,719	在庫品



型番 KU1030

●在庫品は、ご希望によりPM6・00迄のご注文で当日出荷致します。
 ●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
 ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。