

アメリカン電機

6ヶ口(接地形2P 15A 125V)



ココが特長 **6ヶ口・定格15A-125VのOAタップです**

- コード付品は2mm²×3芯のコードを使用しています。
- 本体材質はナイロン樹脂を使用しています。
- サーキットプロテクター付も用意しました。


基本仕様 定格: AC125V-15A 難燃仕様: UL94 V-0
マグネット取り付け数: 4ヶ所(マグネット別売 [O2146ページ](#)参照)
本体色: 白 認定規格: (PSE)

電安法 PSE ハロゲンフリー

在庫品

3 日目出荷

RoHS

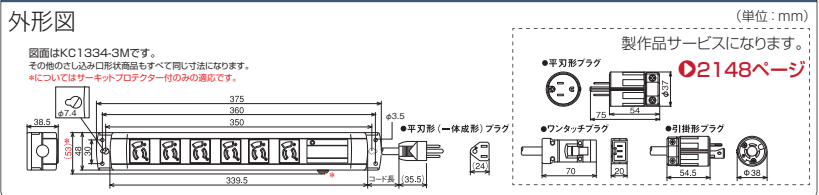

1個単位

型番	コンセント口形状	コード長さ(m)	プラグ	ケーブルタイプ	保護機能	¥通常単価	通常出荷日
						1~9個	
KU1330	抜止形・6ヶ	3	平刃形(一体成形プラグ)	VCTF	ノイズフィルタ	3,897	在庫品
KU1330NF						5,000	4日目
KC1334						5,404	3日目
KC1330PT	平刃形・6ヶ	3	平刃形	ソフトVCT	サーキットプロテクター	7,318	3日目
KU1230						3,661	在庫品
KU1230NF						7,082	4日目
KC1234						5,168	3日目
KC1230PT	引掛形・6ヶ	3	平刃形	ソフトVCT	サーキットプロテクター	7,082	3日目
KU1210						4,107	3日目

Order注文例

型番 **KU1330**

電源タップ
海外規格
電源タップ
電源タップ
アクセサリ

アメリカン電機

8ヶ口(接地形2P 15A 125V)



ココが特長 **8ヶ口・定格15A-125VのOAタップです**


- コード付品は2mm²×3芯のコードを使用しています。
- 本体材質はナイロン樹脂を使用しています。
- ノイズフィルタ付も用意しました。

基本仕様 定格: AC125V-15A 難燃仕様: UL94 V-0
マグネット取り付け数: 6ヶ所(マグネット別売 [O2146ページ](#)参照)
本体色: 白 認定規格: (PSE)

電安法 PSE ハロゲンフリー

3 日目出荷

RoHS

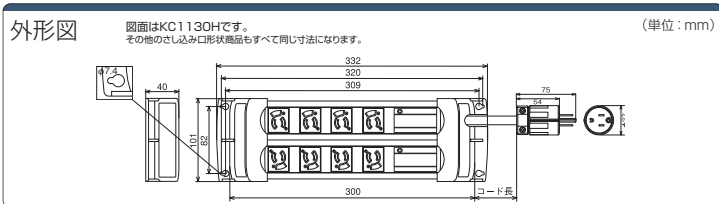

1個単位

型番	コンセント口形状	コード長さ(m)	プラグ	ケーブルタイプ	保護機能	¥通常単価	通常出荷日
						1~9個	
KC1130H	抜止形・8ヶ	3	平刃形	ソフトVCT	ノイズフィルタ	9,172	3日目
KC1130HNF						12,602	3日目
KC1030H	平刃形・8ヶ	3	平刃形	ソフトVCT	ノイズフィルタ	8,868	3日目
KC1030HNF						12,287	3日目

Order注文例

型番 **KC1130H**

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。