

AC Power Cords (PSE)


日本规格AC电源线

3芯两端带直插 (A型插头含地线+C13插口)

库存品

隔天发货

RoHS

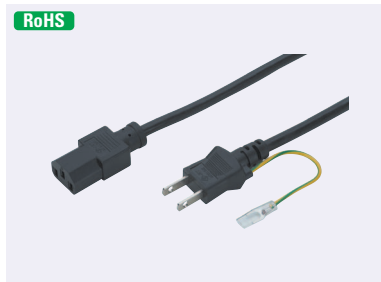
特长 A型插头含地线+C13插口
PSE规格电源线

- 额定值: 7A, 125V。
- 取得PSE认证。
- 备有2, 3, 5米长产品。

PSE

Delivery
交货期

发货日期

1~10根 次日(当日)

11根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9根 标准单价

10~19根 15% off

20根~ 20% off

Order
订货范例

型号


JP-2PE-C13S-2

1根起接受订购!

型号	线缆标准	芯线尺寸(mm ²)	全长(m)	线缆截面(mm)	额定值	线缆材质
JP-2PE-C13S-2	VCTF	3×0.75	2		7A 125V	PVC
JP-2PE-C13S-3			3			
JP-2PE-C13S-5			5			

中国规格
AC电源线
日本规格
AC电源线欧盟规格
AC电源线
美国规格
AC电源线
韩国规格
AC电源线其他规格
AC电源线
AC电源线
固定件

尺寸图

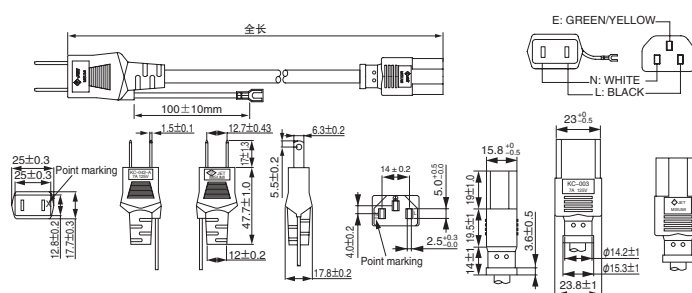

(单位: mm)


全长(m)	公差
2	±50mm
3	
5	±80mm

3芯一端带直插 (A型插头含地线)

库存品

隔天发货

RoHS

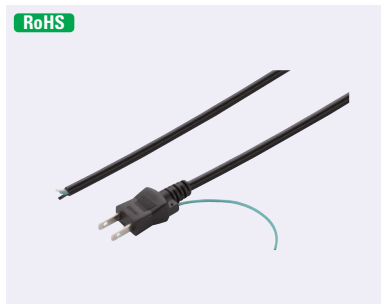
特长 A型插头含地线PSE规格电源线

- 含100mm接地线。
- 额定值: 7A~12A, 125V。
- 取得PSE认证。
- 备有2米长产品。

PSE

Delivery
交货期

发货日期

1~50根 次日(当日)

51根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9根 标准单价

10~19根 5% off

20根~ 10% off

Order
订货范例


型号

ACVT-375-2

1根起接受订购!

型号	线缆标准	芯线尺寸(mm ²)	全长(m)	线缆截面(mm)	额定值	线缆材质	特点
ACVT-375-2	VCTF	375 (3×0.75)	2		7A 125V	聚氯乙烯 (PVC)	圆形电线
ACVT-325-2		325 (3×1.25)					

尺寸图

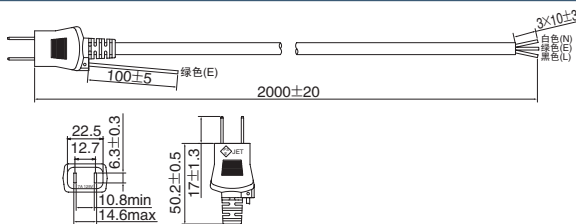

(单位: mm)

2018.4

▼
2019.3

1362