

IEC标准直插(C14公)

库存品

隔天发货

继电器

开关按钮·
指示灯

蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源

噪音滤波器

铁氧体磁环

变压器

电路保护器

保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

AC电源线

接插件

电源分配器

RoHS

2D CAD
可从网页下载Order
订货范例

型号

APCJ-2233

特长 依据IEC标准的C14类型电源插头

- 本产品属直型公插，可以与IEC60320标准C13/C15类型(原IEC320)的电源母插结合使用。
- ULNo.E117978



注意

- 请勿使用压着端子进行连接。

UL

Delivery
交货期

发货日期

1~100个	次日(当日)
101个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣


折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	20% off
20个~	35% off

1个起接受订购!

型号	APCJ-2233
插口形状	公
额定电流	10A
额定电压	250V
使用温度范围	-20℃~+70℃
连接器类型	C14
本体材质规格	PA66(尼龙) 94V-2
电线孔尺寸(mm)	φ10
适用芯线尺寸(mm ²)	0.75~1.0
重量(g)	24

尺寸图

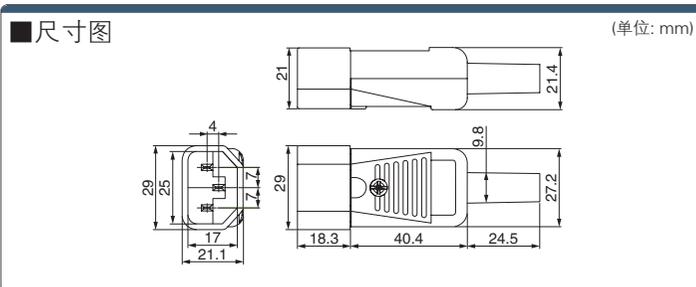

IEC标准直插(C13母)

库存品

隔天发货

RoHS

2D CAD
可从网页下载Order
订货范例

型号

APCJ-2231

特长 依据IEC标准的C13类型直型电源插头

- 本产品属直型母插，可以与IEC60320标准C14类型(原IEC320)的电源公插结合使用。
- ULNo.E117978



注意

- 请勿使用压着端子进行连接。

UL

Delivery
交货期

发货日期

1~50个	次日(当日)
51个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	20% off
20个~	35% off

1个起接受订购!

型号	APCJ-2231
插口形状	母
额定电流	10A
额定电压	250V
使用温度范围	-20℃~+70℃
连接器类型	C13
本体材质规格	PA66(尼龙) 94V-2
电线孔尺寸(mm)	φ8
适用芯线尺寸(mm ²)	0.75~1.0
重量(g)	20

尺寸图

