



特长 90度弯角固定头

- 能垂直引出电缆，保护电缆弯曲部不受损。
- IP68防护等级。

材质特性

材质	主体、卡爪、 夹紧固定螺帽、螺母	尼龙66 UL94V-2
	垫片、夹紧圈	EPDM
	防护结构	IP68
	使用温度范围	-40℃~+100℃
	颜色	黑色

阻燃 IP68



发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。




折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	19% off
20个~	24% off

规格表

1个起接受订购!

型号	螺纹规格	适用电线直径	尺寸(mm)				
			螺纹外径C1	螺纹长度C2	面板开口口径	螺母A扳手径	螺帽F扳手径
CPANG-M16-4070-B	M16×1.5	φ4~7	16	12	16~16.3	22	22

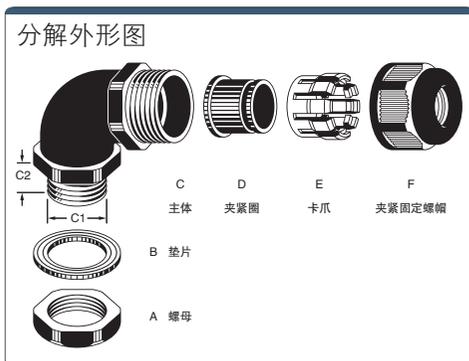

特长 耐热150℃的电线固定头

- 可应对-40℃~150℃温度范围的耐热线固定头。
- 使用附属的螺母可以安装至未加工螺孔的面板。
- IP68防护等级。

材质特性

材质	主体、卡爪、 夹紧固定螺帽、螺母	尼龙46
	垫片、夹紧圈	含氟橡胶
	防护结构	IP68
	使用温度范围	-40℃~+150℃
	颜色	绿色

阻燃 IP68



发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	19% off
20个~	24% off

规格表

1个起接受订购!

型号	螺纹规格	适用电线直径	尺寸(mm)				
			螺纹外径C1	螺纹长度C2	面板开口口径	螺母A扳手径	螺帽F扳手径
CPHHT-M12-3053-GN		φ3~5.3					
CPHHT-M12-4578-GN	M12×1.5	φ4.5~7.8	12	9	12~12.3	18	19
CPHHT-M16-60100-GN	M16×1.5	φ6~10	16		16~16.3	22	22
CPHHT-M20-90140-GN	M20×1.5	φ9~14	20	10	20~20.3	27	27
CPHHT-M25-140180-GN	M25×1.5	φ14~18	25		25~25.3	33	33
CPHHT-PF26-140180-GN	G(PF)3/4	φ14~18	27	12.5	26.5~26.8	33	33
CPHHT-PG7-4578-GN	PG7	φ4.5~7.8	12.5	8.5	12.5~12.8	17	19
CPHHT-PG11-60100-GN	PG11	φ6~10	18.6	10	18.6~18.9	24	22
CPHHT-PG16-90140-GN	PG16	φ9~14	22.5	11	22.5~22.8	30	27

分解外形图

