

扎带

扎带固定座

标识部件

电线固定头

电线保护衬套

电线夹

配线固定夹

工业用胶带

Cable Glands
电线固定头

阻燃型

库存品
隔天发货2D CAD
可从网页下载Order
订货范例

型号

CPFP-M12-4578-B

特长 阻燃电线固定头

- 使用了特殊尼龙及硅橡胶作为材料的阻燃电缆固定头。
- 使用附属的螺帽可以安装至未加工螺孔的面板。
- IP68防护等级。

M材质特性

材质	主体、卡爪、 夹紧固定螺帽、螺母	特殊尼龙 UL94V-0
	垫片、夹紧圈	橡胶
防护结构		IP68
使用温度范围		-40℃~+100℃
颜色		黑色

阻燃 IP68

Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表


1~9个	标准单价
10~19个	19% off
20个~	24% off

规格表

1个起接受订购!

型号	螺纹规格	适用电缆直径	尺寸(mm)				
			螺纹 外径C1	螺纹 长度C2	面板开口 口径	螺母A 扳手径	螺帽F 扳手径
CPFP-M12-3053-B	M12×1.5	φ3~5.3	12	9	12~12.3	18	19
CPFP-M12-4578-B					φ4.5~7.8		
CPFP-M16-60100-B	M16×1.5	φ6~10	16	10	16~16.3	22	22
CPFP-M20-90140-B	M20×1.5	φ9~14	20		20~20.3	27	27
CPFP-M25-140180-B	M25×1.5	φ14~18	25		25~25.4	33	33

分解外形图

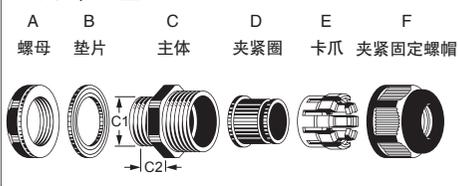

耐酸碱型

库存品
隔天发货2D CAD
可从网页下载Order
订货范例

型号

CPACS-M12-3053-B

特长 强耐酸碱电线固定头。

- 具有超强耐酸碱性和耐候性。
- 使用附属的螺母可以安装至未加工螺孔的面板。
- IP68防护等级。

M材质特性

材质	主体、卡爪、 夹紧固定螺帽、螺母	特殊尼龙
	垫片、夹紧圈	橡胶
防护结构		IP68
使用温度范围		-40℃~+100℃
颜色		黑色

耐化学
药品 IP68Delivery
交货期

发货日期

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	19% off
20个~	24% off

规格表

1个起接受订购!

型号	螺纹规格	适用电线直径	尺寸(mm)				
			螺纹 外径C1	螺纹 长度C2	面板开口 口径	螺母A 扳手径	螺帽F 扳手径
CPACS-M12-3053-B	M12×1.5	φ3~5.3	12	9	12~12.3	18	19
CPACS-M12-4578-B					φ4.5~7.8		
CPACS-M16-60100-B	M16×1.5	φ6~10	16	10	16~16.3	22	22
CPACS-M20-90140-B	M20×1.5	φ9~14	20		20~20.3	27	27
CPACS-M25-140180-B	M25×1.5	φ14~18	25		25~25.3	33	33
CPACS-PF13-3053-B	G(PF)1/4	φ3~5.3	13.2	9	13.2~13.4	19	19
CPACS-PF13-4578-B					φ4.5~7.8		
CPACS-PF17-60100-B	G(PF)3/8	φ6~10	16.7	10	16.7~16.9	22	22
CPACS-PF21-90140-B	G(PF)1/2	φ9~14	21		21~21.2	27	27
CPACS-PF26-140180-B	G(PF)3/4	φ14~18	27	12.5	26.5~26.8	33	33

分解外形图

