

Cable Glands
电线固定头

带电缆保护导线器

NEW
新产品

HIGH QUALITY
进口商品

库存品
隔天发货

RoHS



UL CSA VDE

Delivery
交货期

特长 带电缆保护导线器的电缆固定头

- 用螺旋部分防止电缆断线。
- 在面板接合面上成型加工了密封圈。
- 电缆固定部分的螺纹采用棘轮式防松脱结构。
- IP68保护结构
- M螺纹 UL/c-UL: E79903 VDE: 135320
- PG螺纹 UL/c-UL: E79903 CSA: LR50370

发货日期	
1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表	
1~9个	标准单价
10~19个	19% off
20个~	24% off



Order
订货范例

型号	颜色
BS7	B




注意

- 本产品不附带橡胶密封圈和锁紧螺母。请根据需要购买橡胶密封圈和锁紧螺母。
- 根据订购数量，每次的交货期可能有所不同。
- 外观及规格可能会有变更，恕不预先通知。

规格表

型号	颜色	螺纹规格	螺纹外径 (mm)	尺寸 (mm)						适用电缆外径	重量 (g)
				SW	A	B	C (max)	C (min)	D		
BS7	G(灰色) B(黑)	PG7	12.5	15	16.5	7	62	57	8	φ2.5~6.5	5.4
BS11		PG11	18.6	22	24.5	10.5	86	79	8	φ4~10	14.8
BS13.5		PG13.5	20.4	24	26.5	12.5	98	90.5	9	φ5~12	18.4
BS-M12	G(灰色) B(黑)	M12×1.5	12	15	16.6	7.7	64	60	8	φ3.5~7	5.6
BS-M16		M16×1.5	16	19	21.1	11	86	81	8	φ4.5~10	10.8
BS-M20		M20×1.5	20	25	27.6	13.8	101	95	8	φ7~13	21.1

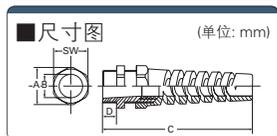

M材质特性

材质	主体、盖	尼龙6
	密封圈	氯丁橡胶
使用温度范围		-20~100°C(M螺纹) -20~80°C(PG螺纹)
颜色		灰色或黑色

库存品
隔天发货

耐扭式

RoHS



阻燃 IP68

Delivery
交货期

特长 保护电线防扭断的电线固定头

- 通过螺旋部保护电线，防止扭断。
- 多用于手控及移动式设备。
- IP68防护等级。

发货日期	
1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表	
1~9个	标准单价
10~19个	19% off
20个~	24% off



Order
订货范例

型号
CPPVG-M12-3053-B

2D CAD
可从网页下载

M材质特性

材质	主体、卡爪、螺母、带螺纹部固定螺帽	尼龙66 UL94V-2
	垫片、夹紧圈	EPDM
	防护等级	IP68
	使用温度范围	-20~+100°C
	颜色	黑色

规格表

型号	螺纹规格	适用电线直径	尺寸 (mm)				
			螺纹外径C1	螺纹长度C2	面板开口口径	螺母A扳手径	螺帽F扳手径
CPPVG-M12-3053-B	M12×1.5	φ3~5.3	12	9	12~12.3	18	19
CPPVG-M12-4578-B		φ4.5~7.8					
CPPVG-M16-60100-B		φ6~10					
CPPVG-M20-80130-B	M20×1.5	φ8~13	16	10	16~16.3	22	22
CPPVG-M25-120158-B	M25×1.5	φ12~15.8	20	10	20~20.3	27	27
CPPVG-PF21-80130-B	G(PF)1/2	φ8~13	25	10	25~25.3	33	33
CPPVG-PG7-4578-B	PG7	φ4.5~7.8	12.5	8.5	12.5~12.8	17	19
CPPVG-PG9-4578-B	PG9		15.2	9	15.2~15.5	22	
CPPVG-PG11-60100-B	PG11		18.6	10	18.6~18.9	24	
CPPVG-PG13.5-70115-B	PG13.5	φ7~11.5	20.4	11	20.4~20.7	27	24
CPPVG-PG16-80130-B	PG16	φ8~13	22.5	11	22.5~22.8	30	27
CPPVG-PG21-120158-B	PG21	φ12~15.8	28.3	12.5	28.3~28.7	36	33

分解外形图

