 


RoHS



2D CAD
可从网页下载



Order
订货范例

型号

FKNS-30-10P

特长 适用于光缆的扁平电线夹(带海绵)

- 内侧带海绵, 对扁平电线进行固定时, 不会损伤电线。
- 本产品上下两侧的海绵能紧紧包裹住电线, 以减少外界对其的冲击, 因此尤其适用于纤细的光缆。
- 采用简单的按压锁定式, 操作简单方便。背面带有双面胶带, 可粘附固定于机箱上。

M 材质特性

材质	尼龙66, UL94-V2
使用温度范围	-20°C~+80°C
颜色	乳白色

1包起接受订购!



Delivery
交货期

发货日期

1~10包	次日(当日)
11包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表



1~9包	标准单价
10~19包	19% off
20包~	24% off

规格表

型号	每包装	通过电线最大芯数	尺寸(mm)					重量(g/个)
			W	W1	W2	H	H1	
FKNS-30-10P	10个	30	31.5	45.5	19	12	6.8	5.87
FKNS-40-10P		40	40.7	53.8	19	10	6.8	6.96
FKNS-50-10P		50	63.5	77.5	19	11	6.5	9.98

尺寸图

(单位: mm)

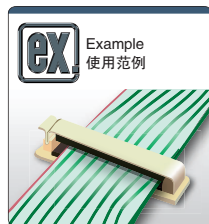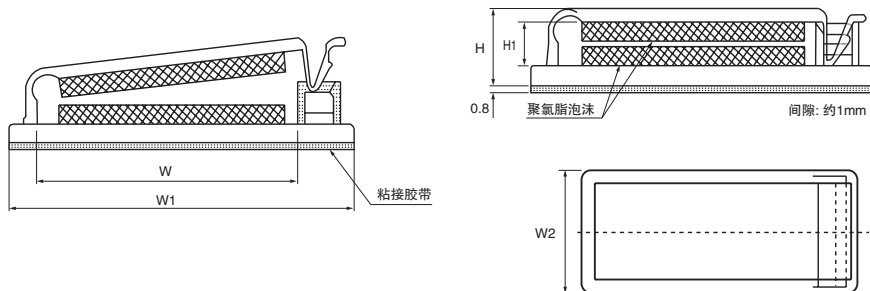


EX
Example
使用范例

不带海绵扁平电线夹

库存品
隔天发货

 RoHS



2D CAD
可从网页下载



Order
订货范例

型号

FCDE-30-10P

特长 不带海绵的扁平电线夹

阻燃

- 通过按压方式固定扁平电线, 操作简单方便。
- 50芯以下电线适用。
- 背面带有双面胶带, 可粘附固定于机箱上, 操作简单方便。
- 需要切实固定电线时, 可在内侧加贴海绵(见本页下方商品)。

M 材质特性

材质	尼龙66, UL94V-2
使用温度范围	-20°C~+80°C
颜色	乳白色

1包起接受订购!



Delivery
交货期

发货日期

1~10包	次日(当日)
11包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~9包	标准单价
10~19包	19% off
20包~	24% off

规格表

型号	每包装	通过电线最大芯数	尺寸(mm)					重量(g/个)
			W	W1	W2	H	H1	
FCDE-30-10P	10个	30	31.5	45.5	19.2	11.4	7.0	5.87
FCDE-40-10P		40	39.7	53.8	19.2	11.4	7.0	6.96
FCDE-50-10P		50	63.5	77.5	19.2	11.4	6.5	9.98

尺寸图

(单位: mm)

