

调力型110端子板压线器



特长 110端子板专业压线工具

- 内附110不断开双头刀片。
- 全长: 186mm (含刀片)。

※外观及规格可能会有变更, 恕不预先通知。




Order
订货范例

型号

PKTL-3140CP

型号	材质	操作功能	刀片类型	重量 (g)
PKTL-3140CP	SAE 4140 钢 本体: ABS	高低压力调整 (高: 15±2kg, 低: 10±2kg)	110	190

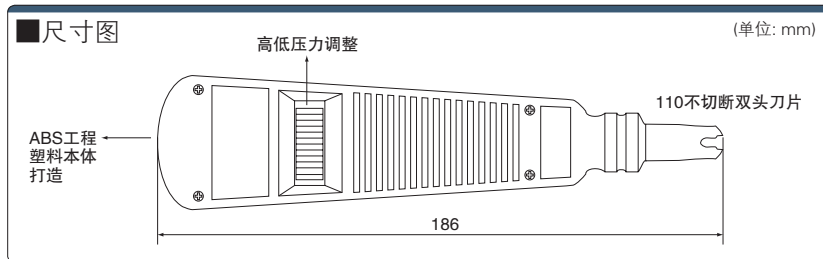

Delivery
交货期

1把起接受订购!

发货日期

1~5把	次日(当日)
6把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~15把	标准单价
16~49把	5% off
50把~	10% off

适用本工具的产品

NW07FKR-I88	▶281页
NWNKSJ-FTP-R	▶282页
NW07W-I88	▶283页

简单剥线压线工具



特长 简单易用的剥线压线工具

- 结构设计简单, 操作容易。
- 外绝缘皮剥线功能。
- 剥线不伤芯线。
- 更可作为110型压线工具。

※外观及规格可能会有变更, 恕不预先通知。



Order
订货范例

型号

PKTL-CT001

型号	重量 (g)	长度 (mm)	材质	对应线
PKTL-CT001	30	94	ABS	φ 5.0~6.2UTP/STP 对绞线



Delivery
交货期

1把起接受订购!

发货日期

1~10把	次日(当日)
11把~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣


折扣表

1~15把	标准单价
16~49把	5% off
50把~	10% off



Example
使用范例

1. 将对象线缆插入适合孔位

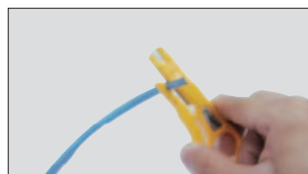

2. 旋转把手数次



3. 成功剥线不伤芯线

