

## DVI-I⇔VGA转换线束



镀金

Delivery  
交货期

### 特长 DVI-I与VGA的转换线束

- 一端为DVI-I插针接头，一端为VGA (Dsub15芯) 插针接头。
- 双层屏蔽 (编织+铝箔)。
- 配备#4-40螺丝。

1根起接受订购!

#### 发货日期

1~10根	次日 (当日)
11根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount  
折扣

#### 折扣表

1~10根	标准单价
11~30根	18% off
31根~	23% off



Order  
订货范例

型号

DVGA-29-15-2

显示器线束

视频音频  
线束

RCA插头  
线束

miniDIN  
连接器线束

USB线束

USB转接器

面板安装型  
USB线束

GP-IB线束


测量通信用  
线束

键鼠延长用  
线束


型号	全长 (m)	线缆
DVGA-29-15-2	2	UL 20276 线径: 6.5mm

### 尺寸图

(单位: mm)

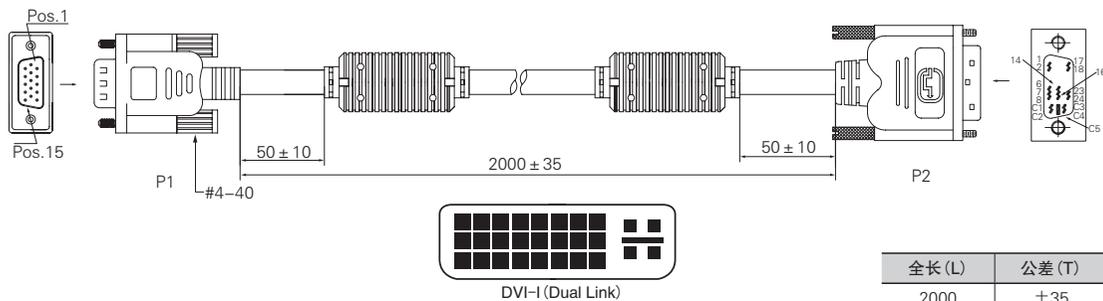

### 接线图

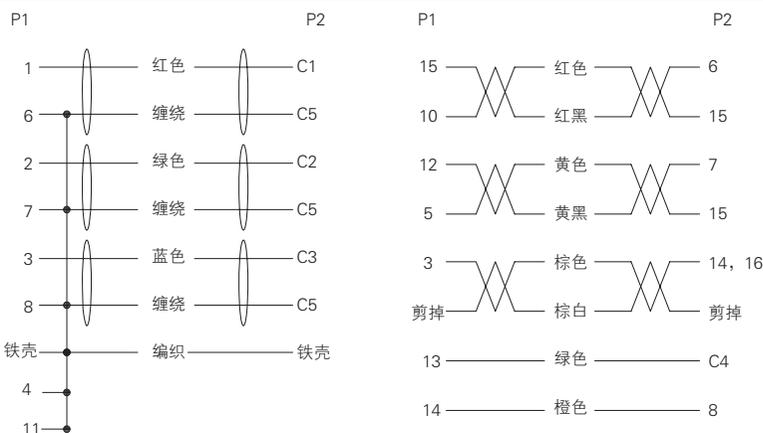

## Q&A

Q: 什么是DVI-I接口?

A: DVI-I (DVI-Integrated) 接口是兼容数字信号和模拟信号的接口，由24个数字插针+5个模拟插针组成。比DVI-D多出来的4个插针用于兼容传统VGA模拟信号。