

45° 弯角焊接型树脂外壳

RoHS

2D CAD
可从网页下载Order
订货范例

型号

AH45-9-M2.6

特长 45° 弯角树脂装配外壳

- 采用45度弯角设计, 走线美观, 节省空间。
- 提供M2.6和#4-40两种螺丝选择。
- 提供最常用的9芯和25芯的外壳。



注意

- 不能与压接型连接器进行组合。
- 适合连接器类型请参考▶602~603页。
- M2.6螺丝与#4-40螺丝的区别请见▶603页。

M材质


项目	材质	颜色
绝缘体	ABS(UL94V-0)	灰色
五金件	铁	-

规格表

1个起接受订购!


型号	芯数	螺丝类型
AH45-9-M2.6	9	M2.6
AH45-25-M2.6	25	
AH45-9-UNC	9	#4-40
AH45-25-UNC	25	

尺寸图

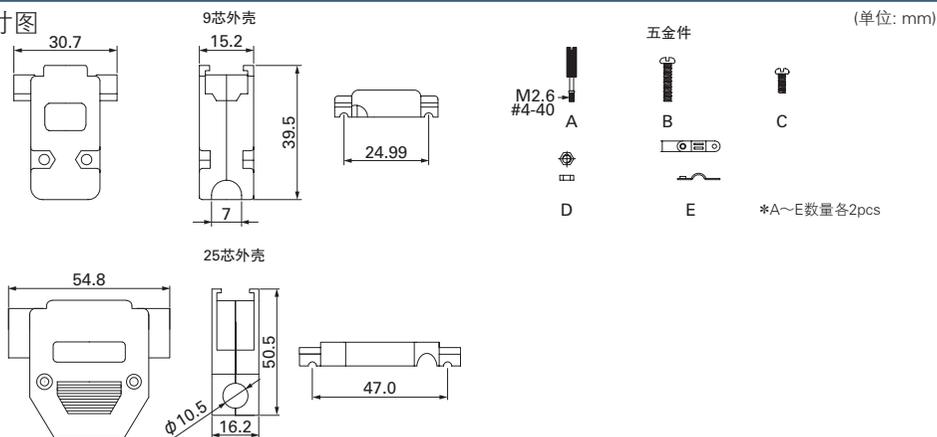

压接型树脂外壳

RoHS

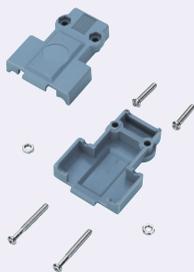2D CAD
可从网页下载Order
订货范例

型号

DPW-9UNC-C

特长 低价格压接型装配外壳

- 可搭配短耳型压接式连接器。



注意

- 不能与长耳压接型连接器进行组合。
- 适用连接器刊载页码▶611~612页。
- M2.6螺丝与#4-40螺丝的区别请见▶603页。

M材质

项目	材质	颜色
绝缘体	ABS(UL94V-0)	灰色
五金件	铁	-

规格表

1个起接受订购!

型号	芯数	螺丝类型	A±1 (mm)	B±1 (mm)	C±1 (mm)	D±0.5 (mm)	E±1 (mm)
DPW-9UNC-C	9	#4-40	33.3	16.3	44.8	24.99	19.3
DPW-15UNC-C	15		41.0	16.5	44.8	33.3	27.8
DPW-25UNC-C	25		55.0	16.5	44.9	47.1	41.5
DPW-37UNC-C	37		71.6	16.5	44.9	63.5	57.9

尺寸图

