

弯角型电路板用插针连接器 (杠杆型)



Order 订货范例	型号 MCAR-10
---------------	----------------------

特长 省空间的弯角型MIL插针连接器

- 可与电路板呈水平方向安装的90°连接器。适用于空间狭小的场所。
- 由于电路板安装孔间距为2.54mm，因此该电路板用连接器可安装在市售通用电路板等电子元件上，适用性十分广泛。
- 带有锁定构造，因此可切实固定连接。

基本规格

额定电流: 3A
额定电压: AC250V
使用温度范围: -55℃~+105℃
特性和材质请参阅 [634页](#)



- 仅针脚型带有端子。
- 在与其他制造厂的连接器接合时，请事先充分确认尺寸和特性后使用。
- 相匹配的连接器请参阅 [634页](#)。

焊接 镀金



发货日期

1~99个	次日(当日)
100个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



折扣表

1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off


规格表

型号	芯数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	极性槽	重量 (g)
MCAR-10	10	32	21.84	10.16	中央1个	4.3
MCAR-14	14	37.08	26.92	15.24		5
MCAR-16	16	39.62	29.46	17.78		5.2
MCAR-20	20	44.7	34.54	22.86		5.8
MCAR-26	26	52.32	42.16	30.84		6.7
MCAR-30	30	57.4	47.24	35.56		7.2
MCAR-34	34	62.48	52.32	40.64		7.9
MCAR-40	40	70.1	59.94	48.26		9
MCAR-50	50	82.8	72.64	60.96		10.1
MCAR-60	60	95.5	85.34	73.66		中央3个
MCAR-64	64	100.58	90.42	78.74	12.3	

1个起接受订购!

尺寸图

(单位: mm)

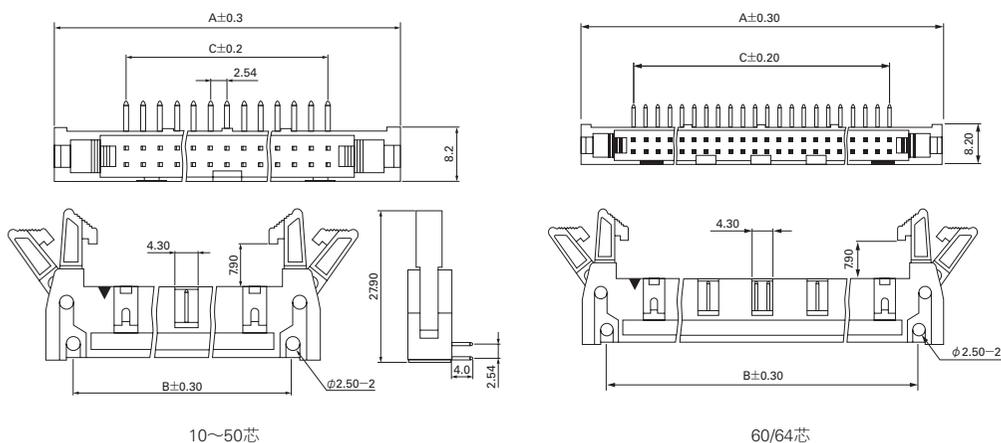

印刷电路板尺寸图

(单位: mm)

