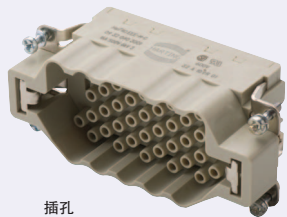


Delivery
交货期

RoHS

插孔
0932-040-31012D CAD
可从网页下载

特长

Han防水EEE型连接器

- 可装入Han-E系列罩壳、基座的高密度型连接器。
- UL No. E235076

基本规格

额定电流: 16A以下
 额定电压: AC 500V (IEC)
 适用电线尺寸: AWG26~12或0.14mm²~4mm²
 特性与材质请参阅**702页**



注意

- 电缆连接采用压接式。需另行准备专用工具(**730页**)和专用端子(**717页**)。
- 连接器未附带罩壳及基座。请另行订购。(**718页**)
- 不安装基座也可将连接器直接安装在面板上, 但此时无防水性能。

制造商: HARTING

Order
订货范例

型号

0932-040-3001

规格表


型号	单个芯数	类型	适用端头	适用罩壳 (注)	适用基座	重量 (g)
0932-040-3001	40	插针	E型端头 (717页)	E型 (722~727页)	718~721页	60
0932-064-3001	64					73
0932-040-3101	40	插孔				70.2
0932-064-3101	64					90.9

1个起接受订购!


尺寸图及端头排列图

(单位: mm)

◆40芯

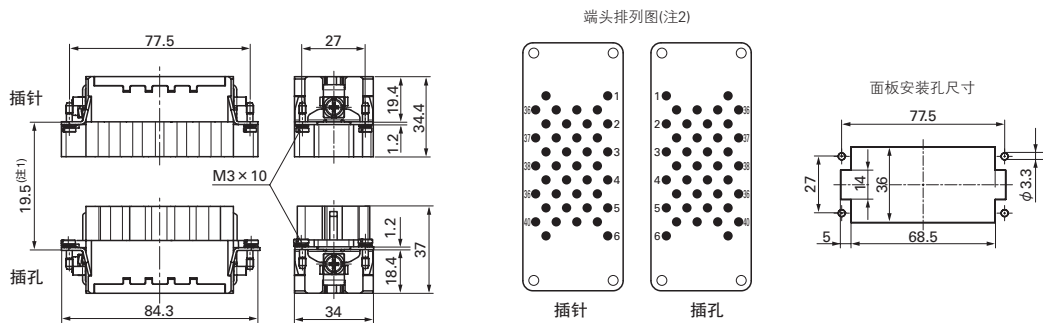

◆64芯

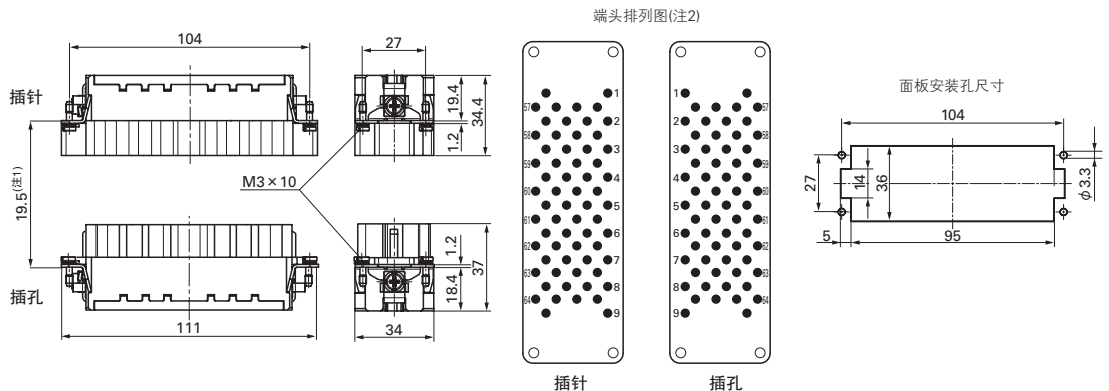

(注1)接触保证距离最大为21mm。

(注2)端头排列图是自电线连接面的图示。