

ネジ式コネクタ(防水・小型)・XS2シリーズ

パネル取付タイプ



IP67 ハンダ 金メッキ 信号用 センサー 盤間接続 2D CAD

Delivery 納期

ココが特長 **IP67取得! しかも軽量品です。**

- センサー用小型防水コネクタで、パネル取付タイプです。
- 接続方法は専用工具を必要としないハンダ式となっております。
- IP67クラス(●3241ページ)の防水性を保持しており、過酷な環境にさらされがちなセンサーケーブルの接続に最適です。

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日(当日)**



11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

基本仕様 特性や材質は ●3310ページ

在庫品

! RoHS対応品はXS2M-D424-2、XS2P-D422-2です。
ご注意

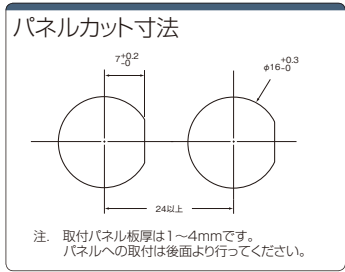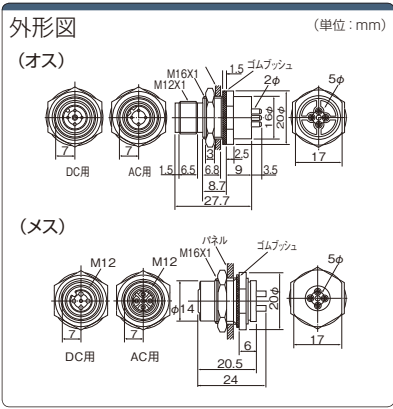

Order 注文例

型式
XS2M-D424-2

型式	結線方式	タイプ	電源区分	芯数	基準単価				重量
					1~9個	10~29個	30個~49個	50個~99個	
XS2M-D424-2	ハンダ	オス	DC	4	¥312	¥306	¥300	¥294	8.1
XS2P-D422-2		メス			¥877	¥860	¥843	¥827	22.0
XS2M-A424-2		オス	AC		¥312	¥306	¥300	¥294	8.1
XS2P-A422-2		メス			¥877	¥860	¥843	¥827	22.0

防水キャップ



IP67 2D CAD

Delivery 納期

ココが特長 **未接続時の防水性確保に、専用防水キャップ**

- キャップを装着することによって未接続時もIP67クラス(●3241ページ)の防水性を保つことができます。

1個から注文OK!

出荷日


1~10個 **翌日(当日)**

11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

! キャップの締め付けが不十分だとIP67の防水性が保てなくなることが考えられます。目安は0.39~0.49N・m(4~5kgf・cm)で締め付けてください。
ご注意

在庫品

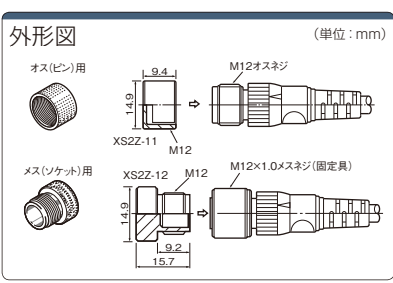

Order 注文例

型式
XS2Z-11

型式	タイプ	基準単価			重量
		1~49個	50~74個	75~99個	
XS2Z-11	オス(ピン)用	¥253	¥232	¥212	5.3
XS2Z-12	メス(ソケット)用	¥263	¥232	¥212	4.1

コネクタ
丸型コネクタ

- 丸型コネクタ セレクションガイド
- 耐環境コネクタ (防水・耐候)
- 耐環境コネクタ (耐熱・真空)
- MSコネクタ
- MSコネクタ (防水)
- MSコネクタ用 工具
- MSコネクタ (防水/ロネット)
- ネジ式・NCS/NJC
- ネジ式(小型)・PLT/RO3
- ネジ式(防水)・NWPC/NJW
- ネジ式(防水・小型)・RO4/XS2
- ネジ式(欧州規格)・NET
- ネジ式(欧州規格・防水)・CE05/JL04V/693
- パナソニック(防水)・NB01/CE01/JL05
- ワンタッチロック・NR/PRC03/PRC04
- ワンタッチロック(小型)・PRC05/HR10
- ワンタッチロック(防水)・NRW
- ワンタッチロック(防水・小型)・CM10/JN1/XS5
- 差込型・DIN/ミニDIN