


結東バンド固定具(プレート型)

RoHS

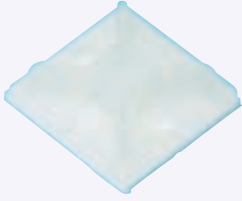

ココが特長

接着式とビス止め式が選べる結東バンド固定具

- 両面粘着テープ付き、またはビス止めタイプのケーブルバンド固定具です。
- 両面粘着テープは、比較的粗い面や、タイル、ガラス、ポリエチレン、ポリプロピレン製品への接着性能が特に優れています。接着式—MB2A、MB3A、MB4A、MB5A  
ネジ止め式—MB3、MB4、MB5



Delivery  
納期

出荷日

1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

使用例



仕様

材質	66ナイロン UL94V-2*
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色


\*テープ部分はUL規格材料ではありません。



Order  
注文例

型式	MB3A-100P
----	-----------

外形図

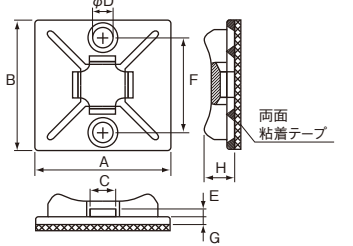

※ネジ止め式(MB3、MB4、MB5)には両面粘着テープはつきません。

型式	φD	A	B	C	E	F	G	H	重量(g/個)
MB2A-100P	-	13.0	13.0	2.6	1.3	-	1.6	4.2	0.38
MB3-100P	2.9	19.0	19.0	4.0		13.5	1.2	5.0	0.60
MB3A-100P									0.71
MB4-100P	4.2	28.0	28.0	5.5	1.6	20.0	1.6	6.5	1.57
MB4A-100P									1.88
MB5-100P	4.7	38.0	38.0	10.0	2.5	27.5	2.0	8.0	3.55
MB5A-100P									4.00




1パック 100個入

型式	固定方式	基準単価		スライド単価	
		1~19/パック	20~29/パック	30~99/パック	30~99/パック
MB2A-100P	粘着テープ付き	¥1,950	¥1,560	¥1,267	
MB3-100P	ビス止めタイプ	¥1,200	¥960	¥780	
MB3A-100P	粘着テープ付き	¥1,460	¥1,168	¥949	
MB4-100P	ビス止めタイプ	¥1,950	¥1,560	¥1,267	
MB4A-100P	粘着テープ付き	¥2,130	¥1,704	¥1,384	
MB5-100P	ビス止めタイプ	¥3,890	¥3,112	¥2,528	
MB5A-100P	粘着テープ付き	¥4,260	¥3,408	¥2,769	

結東バンド固定具(プレート型・ローコスト)

RoHS

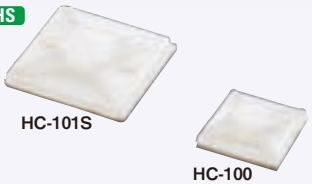

ココが特長

ローコストなプレート型  
結東バンド固定具



Delivery  
納期

仕様

材質	66ナイロン UL94V-2*
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色

\*テープ部はUL規格材料ではありません。


出荷日

1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

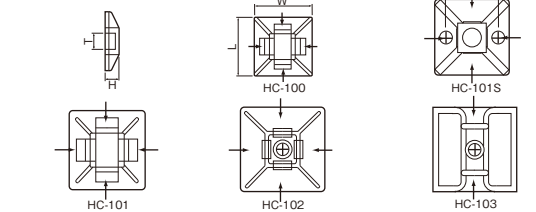

※矢印は結東バンドの挿入方向です。  
※+はネジ取付け穴です。



1パック 100個入

型式	固定方式	基準単価		スライド単価	
		1~19/パック	20~29/パック	30~99/パック	30~99/パック
HC-100	粘着テープ付き	¥760	¥608	¥494	
HC-101S		¥830	¥664	¥539	
HC-101		¥830	¥664	¥539	
HC-102		¥1,270	¥1,016	¥825	
HC-103		¥1,390	¥1,112	¥903	



Order  
注文例

型式	HC-100
----	--------

規格表

型式	L	W	公差±0.5			重量(g/個)
			H 粘着テープ厚	取付け穴径 φmm	T	
HC-100	12.5	12.5	3.2	-	3.2	0.3
HC-101S	19.5	19.5	3.9	3.2	4.6	0.8
HC-101	21.8	21.8	4.0	-	4.8	
HC-102	28.6	28.6	5.3	5.0	6.3	1.8
HC-103	29.2	29.2	5.4		5.0	2.5

結東バンド

結東バンド  
固定具

ケーブル  
グラウンド

ケーブル  
ブッシュ

ケーブル  
クリップ

配線固定  
ステッカー

工業用テープ