


ペンチ

ペンチ

RoHS

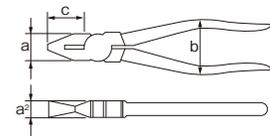

ココが特長 特殊鋼を使用し切れ味と耐久性に優れています

- 電気工事、機械組立修理や工事にてお使い頂けます。軽量ながら強靱なため大変使いやすいペンチです。
- 材質：SCR57V
- 熱処理：無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
- 硬度(刃部)：HRC 60~63
- 表面処理：パーカー仕上げ
- 樹脂グリップ



型式	基準単価	呼び寸法 (mm)	寸法				重さ (g)	切断能力径mm	
			a	a'	b	c		鉄線	銅線
1050-150	¥2,890	150	22.0	12.5	48.0	26.7	180	2.2φ	3.0φ
1050-175	¥3,150	175	24.0	13.5	50.0	28.5	260	3.0φ	3.5φ
1050-200	¥3,500	200	26.0	14.5	53.0	33.5	340	3.4φ	4.0φ



1個から注文OK!


出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積



型式
1050-150

ラジオペンチ

RoHS

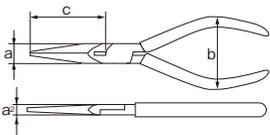

ココが特長 配線・折曲加工・切断作業に最適です

- ラジオ・テレビ・精密機器の組立・内線工事・自動車や航空機の狭い部分での配線・折曲加工・切断作業に最適です。特に先端が強靱で折れず、曲らずかつ切れ味も抜群です。
- 材質：クロムバナジウム鋼
- 熱処理：無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
- 硬度(刃部)：HRC 60~62
- 樹脂グリップ



型式	基準単価	呼び寸法 (mm)	寸法								重さ (g)	切断能力径mm	
			a	a'	b	c	E	F	鉄線	銅線			
350-125	¥2,480	125	17	9	49	38	2.5	2.0	95	1.5φ	2.6φ		
350-150	¥2,590	150	17	10	49	50	3	2.5	120	1.5φ	2.6φ		
350-200	¥2,970	200	21	11	50	70	3.5	3.5	215	2.0φ	3.0φ		



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積




型式
350-125

プライヤー

スクリュープライヤー

RoHS

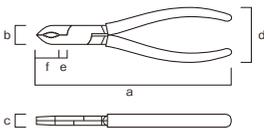

ココが特長 ネジの取外しや締付けにも有効です

- プライヤーとしての機能に加え、先端部は子ネジ等を加えることができるギザ構造になっています。
- ざび付いたネジや特殊な形状のネジでもつかめ、ネジの取外しや締付けに有効です。
- 材質：クロムバナジウム鋼
- 熱処理：無酸化焼入れ、刃部高周波焼入れ
- 硬度(刃部)：HRC 52~58



Order 注文例	型式
	SP26-175

型式	基準単価	呼び寸法 (mm)	寸法						重さ (g)	適応ネジサイズ
			a	b	c	d	e	i		
SP26-175	¥2,910	175	172	17	9	50	27	6	160	M2~M6



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積

型式
SP26-175

ウォーターポンププライヤー

RoHS



ココが特長 耐荷重性に優れた薄型のジョイント方式です

- 材質：S55C



型式	基準単価	長さ (mm)	厚さ (mm)	最大口径 (mm)	重さ (g)
PW08-200	¥1,300	195	8	40	195
PW10-250	¥1,680	250	10	48	370



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。 **在庫品**

コンビネーションプライヤー

RoHS



ココが特長 手にフィットするソフトグリップタイプです

- 材質：S55C



型式	基準単価	長さ (mm)	厚さ (mm)	重さ (g)
PC08-200	¥1,080	205	11	285



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。 **在庫品**

配線用工具
工具

- 切断工具
- 電線剥き工具
- ニッパー
- 圧接工具・圧着工具
- ピンセット・レンチ
- ドライバー
- 工具セット・ツールボックス
- ヒートガン
- チューブプリンタ
- テスター
- ハンダ用品