

JB-W44シリーズ

RoHS



2D CAD IP67 耐油 プラスチック



ココが特長

センサ・ソレノイド・モータ配線の中継用に!

- IP67の高い防水性に加え、耐油性あるいは耐候性に優れたボックスです。
- 端子ネジを取り外すことなく、丸端子を接続。
- 付属のゴムブッシュで幅広い電線径に対応。

出荷日

1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。



在庫品



型式
JB-W44

M材質

名称	耐油性タイプ	耐候性タイプ
① 本体	ナイロン66 (UL94 V-2)	
② フタ	ナイロン66 GF30% (UL94 V-0)	
③ 締付キャップ	ナイロン66	
④ 端子カバー	ナイロン66 (UL94 V-2)	
⑤ フタ固定ネジ	ナイロン66 GF30% (UL94 V-0)	
⑥ Wシール	ポリプロピレン (UL94 HB)	
⑦ ゴムブッシュ	ニトリルゴム	エチレンプロピレンゴム
⑧ パッキン	ニトリルゴム	エチレンプロピレンゴム
⑨ 端子ネジ		
⑩ 押し金具	ステンレス	
⑪ スプリング		
⑫ 端子金具	真鍮(ニッケルメッキ)	

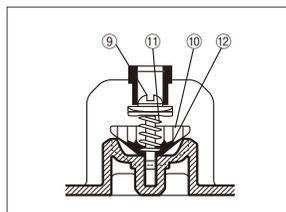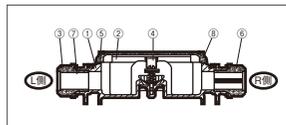

付属ゴムブッシュ

*単品販売はしておりません。

ゴムブッシュ型式	適合電線径(単位:mm)	写真
G13-13(E)	φ11~φ13	
G13-602(E)	マルチφ5~φ6 (2穴)	
G13-09(E)	φ3~φ6	
	φ6~φ9	
G13-11(E)	φ8.5~φ11.5	
G13-404(E)	マルチφ3~φ4 (4穴)	

■本体装着 ■付属品(各1個)

制御ボックス
固定サイズ
中継・端子台
ボックス


センサアンブ
ボックス
スチール製
端子台
ボックス
プラスチック製
端子台
ボックス
スチールボックス
アルミダイキャスト製
端子台ボックス

仕様

型式	タイプ	内蔵端子台				使用温度範囲
		定格	極数	適合圧着端子		
JB-W44	耐油性	600V	4P	M3.5 or M4 (丸端子)	MAX8.5 Y端子使用不可	-25℃~+80℃
JB-W44EN	耐候性	20A				

外形図

(単位:mm)

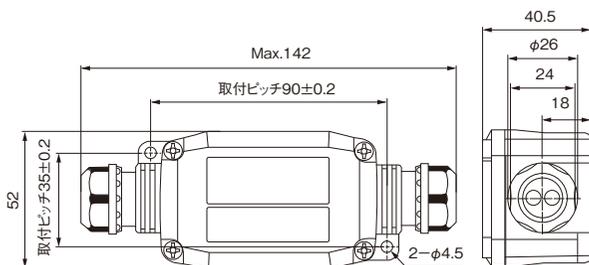

型式	基準単価	スライド単価		自重(g)
	1~9個	10~19個	20~99個	
JB-W44	¥1,480	¥1,380	¥1,240	129
JB-W44EN	¥1,480	¥1,380	¥1,240	129