 



# Plastic Terminal Box プラスチック製端子台ボックス

## BOXTMシリーズ

RoHS BOXTM-1001



 RoHS BOXTM-1003



RoHS BOXTM-1002



ココが  
特長

中継用に最適な端子台ボックス!

- 端子台とボックスを一体化した軽量のボックスです。
- センサー等の入力用やソレノイドバルブ等の出力用等電線の太さや種類が変わる部分での中継に最適です。

2D CAD IP65 防滴



Delivery  
納期

出荷日

1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order  
注文例

型式  
BOXTM-1001

### 仕様


定格電圧	AC/DC 600V
定格電流	15A
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500V)
耐電圧	AC2500V 1分間
適合電線	2.0mm <sup>2</sup> MAX
標準締付トルク	1.4N・m
保護構造	IP65
使用温度範囲	-25℃~+100℃
本体色	ライトベージュ 5Y7/1

### 構成部品

①	名称	材質	寸法	表面処理	備考
①	ボックス本体	PBT(5Y7/1)	-	-	UL94V-0
②	端子ネジ	SWRM	M3.5×8L	-	ナベフリー端子ネジ
③	導電板	C2680R	t=1.0mm	ニッケルメッキ	-
④	フタ	PBT(5Y7/1)	-	-	UL94V-0
	パッキン	ニトリルゴム	t=1.5mm	-	-
⑤	フタ固定ネジ	C3604B	M3×14L	ニッケルメッキ	-
	フタ固定ナット	C3604BD	M3	ニッケルメッキ	-

### 外形図


(単位: mm)

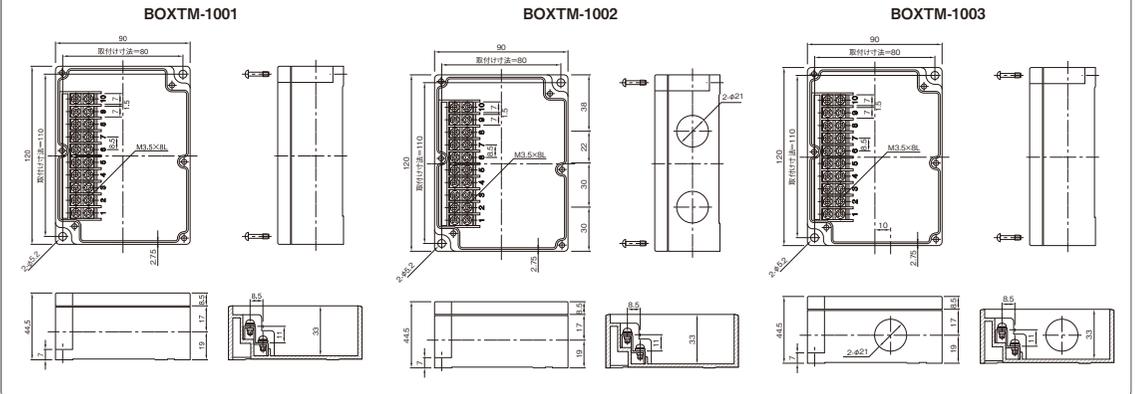

型式	極数	電線取込口	取込口 ネジサイズ	基準単価 1~29個	スライド単価 30~99個	自重(g)	
BOXTM-1001	10	なし	任意	¥2,200	¥1,980	¥1,850	275
BOXTM-1002	10	2口	φ21	¥2,370	¥2,130	¥2,000	275
BOXTM-1003	10	2口	φ21	¥2,370	¥2,130	¥2,000	280

### 適合圧着端子

(単位: mm)

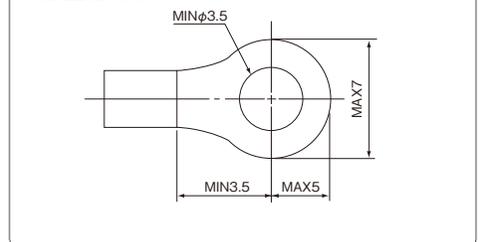

## ついにボス溶接も0円! Rシリーズ大型盤登場

「自立盤RJSAシリーズ」

7013ページ~

- 待望の高さ1900対応!
- 対応サイズ  
W: 600~1000mm  
H: 1000~1900mm  
D: 250~400mm
- M4・M5ボス溶接0円!!
- 穴加工0円!
- 10mm単位のサイズ指定



「片開き奥長RDLAシリーズ」

7013ページ~

- 対応サイズ  
W: 400~800mm  
H: 200~400mm  
D: 400~1200mm
- M4ボス溶接0円!!
- 穴加工0円!
- 10mm単位のサイズ指定
- 扉面と天面の2面開口
- 作業台下スペースへの設置に最適



2012.9

2013.8

7537

制御ボックス

固定サイズ  
中継・端子台  
ボックス

ボックス  
セレクション  
ガイド

Rシリーズ  
案内

Fシリーズ  
案内

ボックス  
アクセサリ  
案内

Rシリーズ  
スチール  
ボックス

Rシリーズ  
ステンレス  
ボックス

Rシリーズ  
アルミ  
ボックス

Fシリーズ  
自立盤  
ボックス

Fシリーズ  
制御盤  
ボックス

Fシリーズ  
制御盤ボックス  
カラータイプ

Fシリーズ  
ノイズ対策  
ボックス

Fシリーズ  
中継ボックス

Fシリーズ  
ステンレス  
ボックス

Fシリーズ  
アルミコントロール  
ボックス

固定サイズ  
コントロール  
ボックス

固定サイズ  
中継・端子台  
ボックス

穴加工  
見積方法

出荷日  
カレンダー