


wiha(ビーハ)



六角棒レンチセット

●L形 マジックリング付タイプ

369RS9(マジックリング付・ボールポイント)

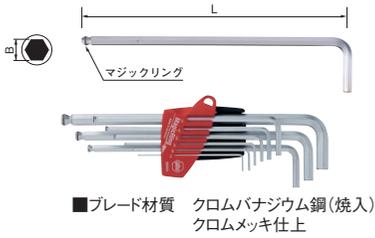

■ブレード材質 クロムバナジウム鋼(焼入)  
クロムメッキ仕上

1セット単位 9個入

型番	B	全長 L	重量 (g)	セット内容	¥通常単価
369RS9	1.5	91	1.6	各1本ずつ 9本セット	6,206
	2	101	3.1		
	2.5	113	5.5		
	3	128	8.8		
	4	142	19		
	5	163	33		
	6	184	54		
	10	231	184		

※本商品は、セットのみの販売となります

EJが特長!

- 六角レンチ(B≥3)の先端にバネ鋼のマジックリングを付けていますので六角ネジをつかんで離しません。
- ボールポイントレンチは傾斜角度25°(片角)まで作業ができますので、手の届きにくい深い穴、狭い場所でも六角ネジを簡単に挿入したり取り出すことができます。



Order 注文例

369RS9  
型番




Delivery 出荷日

在庫品

●T形タイプ

334VB  
334RVB  
(マジックリング付)

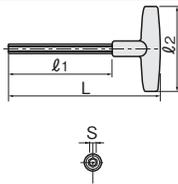

1セット単位 6~7本入

型番	S	L	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	セット内容		¥通常単価	
					334VB	33RVB	334VB	334RVB
334VB 334RVB (マジックリング付)	2	126	100	80	●	—	4,910	8,040
	2.5	126	100	80	●	—		
	3	126	100	80	●	●		
	4	176	150	80	●	●		
	5	182	150	100	●	●		
	6	182	150	100	—	●		
	6	232	200	100	●	—		
	8	232	200	100	●	●		
10	238	200	120	—	●			

※本商品は、セットのみの販売となります  
※スタンド型スチールケース入り



Order 注文例

334VB  
型番



Delivery 出荷日

3 日日出荷

EJが特長!

- 奥深い箇所に取り付けてある六角穴ボルトの脱着に便利です。
- T形ハンドルで早回し作業に適しています。

トラスコ中山

Tハンドルボールポイント六角棒レンチ

- 〔特長〕
- スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます
  - ボールポイント部は片角約25度まで傾斜させて作業ができます
  - T形ハンドル仕様の握りやすい形状です
  - 表面処理は黒染め加工です
- 〔用途〕
- 機械メンテナンス、保全修理に適しています
- 〔仕様〕
- 硬度(HRC) : 50~57
  - セット本数(本) : 8
  - 重量(g/セット) : 947
- 〔付属品〕
- スタンド



1セット単位 8本入

型番	対辺寸法(全長)(mm)	¥通常単価
TSBR-8S	2(150)、2.5(150)、3(150)、4(190)、5(190)、6(230)、8(230)、10(230)	3,970

**ミスミ C-VALUE** お買得

### T形六角棒レンチ

T型ハンドルで強力に締めつけられます 在庫品

〔特長〕

- コマパフォーマンスに優れています

■対辺寸法2.5(mm)の場合 **¥242**

1本単位

型番	対辺寸法(mm)	全長(mm)	重量(g)	¥通常単価
T6WCH-2.5	2.5	140	40	242
T6WCH-3	3		50	251
T6WCH-4	4		80	271
T6WCH-5	5	150	100	292
T6WCH-6	6		150	324

納期を縮める事はできないか...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256  
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。  
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。